


Ceiling Fan Specifications

Technische Daten

Especificaciones para ventiladores de techo

Specifiche ventilatore da soffitto

Spécifications des ventilateurs de plafond

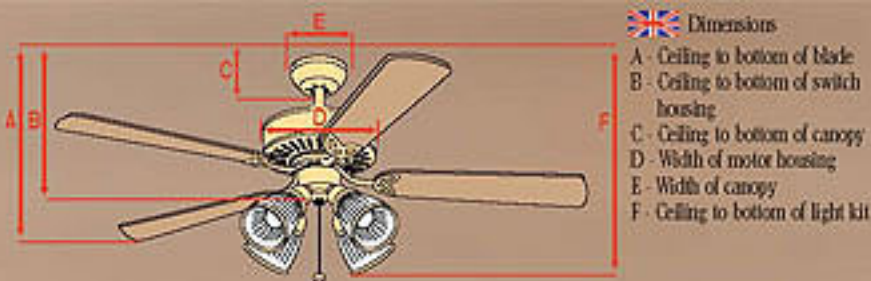

Dimensionen
 A - von der Decke bis zum unterem Ende der Flügelblätter
 B - von der Decke bis zum unterem Ende des Schaltergehäuses
 C - von der Decke bis zum unterem Ende der Abdeckung
 D - Breite des Motorgehäuses
 E - Breite der Abdeckung
 F - von der Decke bis zum unterem Ende des Lampengehäuses

Dimensiones
 A - desde el cielorraso a la parte inferior de la paleta
 B - desde el cielorraso a la parte inferior del alojamiento del interruptor
 C - desde el cielorraso a la parte inferior del dosel
 D - ancho del alojamiento del motor
 E - ancho del dosel
 F - desde el cielorraso a la parte inferior del juego de luces

Dimensioni
 A - da soffitto a parte inferiore pala
 B - da soffitto a parte inferiore vano interruttore
 C - da soffitto a parte inferiore calotta
 D - larghezza vano motore
 E - larghezza calotta
 F - da soffitto a parte inferiore luce

Dimensions
 A - du plafond jusqu'à la partie inférieure de la pale
 B - du plafond jusqu'à la partie inférieure du coffrage des interrupteurs
 C - du plafond jusqu'à la partie inférieure de la garniture
 D - largeur du boîtier du moteur
 E - largeur de la garniture
 F - du plafond jusqu'à la partie inférieure du luminaire

Series	Size/Inch	Bulb(s) Included	Motor	Blade Pitch	Fan Mounting			Lead Wire	with Reverse Switch	Remote Control Included	Remote Control Adaptable	RPM (H/M/L)	Watts (H/M/L)	Amps (H/M/L)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)
					Dual Mount	Hugger	Downrod only													
Serie	Größe/Zoll/cm	Leuchtmittel Enthalten	Motor	Neigungswinkel der Flügelblätter	Ventilatorinstallation			Zuleitungs-Kabel	mit Rechts/Links-lauf Schalter	Mit Fernbedienung	Ausrüstbar für Fernbedienung	U/Min (H/M/L)	Watt (H/M/L)	Ampere (H/M/L)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)
Serie	Tamaño/pulgadas/cm	Bombilla(s) Incluida(s)	Motor	Amplitud de Las Paletas	Montaje del ventilador			Cable	con Cambio de Sentido	Con control remoto	Adaptable a control remoto	RPM (A/M/B)	Wattios (A/M/B)	Amperes (A/M/B)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)
Serie	Dimensione/pollici/cm	Lampadine Incluse	Motore	Passo Pale	Montaggio ventilatore			Conduttore	con Regolatore Avanti/Dietro	Con telecomando	Adattabile a telecomando	RPM (H/M/L)	Watt (H/M/L)	Amp (H/M/L)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)
Série	Taille/Pouces/cm	Ampoule(s) Inclus	Moteur	Angle des Pales	Installation du ventilateur			Fil de Connexion	avec Réglage Avant/Arrière	Avec une télécommande	Peut être adapté pour la télécom	Tr/min (H/M/L)	Watts (H/M/L)	Ampères (H/M/L)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)
Acadia Classic	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°				12"/30.5 cm				214/135/89	55/35/26	0.24/0.15/0.11	28	32	6	24	13	45
Aero	42"/105 cm	•	153 x 17 mm	12°				16"/40.5 cm		•		210/170/110	39/24/10	0.19/0.23/0.21	33	—	8	20	16	41
Airplane	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°				12"/30.5 cm				250/200/150	48/34/24	0.22/0.15/0.11	25	38	5	25	13	40
Airplane II	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	11°				12"/30.5 cm				250/200/150	53/ 34/ 24	0.23/0.15/0.11	28	34	6	25	13	41
Apollo Bullet	42"/105 cm	•	153 x 15 mm	12°				12"/30.5 cm				220/170/115	53/37/26	0.23/0.16/0.11	30	34	5	22	13	45
Apollo Direct	52"/132 cm		153 x 15 mm	11°				12"/30.5 cm				180/130/80	58/40/26	0.25/0.18/0.12	29	37	5	26	13	48
Apollo Elite Plus	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°				12"/30.5 cm				220/170/115	53/37/26	0.23/0.17/0.11	27	34	5	23	13	48
Apollo Elite Plus	52"/132 cm	•	153 x 15 mm	12°				12"/30.5 cm				180/130/80	58/40/26	0.25/0.18/0.12	30	34	5	26	13	43
Apollo Plus	52"/132 cm	•	153 x 15 mm	12°				12"/30.5 cm				175/120/75	58/40/28	0.25/0.18/0.12	31	34	6	26	13	44
Bouquet	52"/132 cm		153 x 15 mm	11°				12"/30.5 cm				180/130/80	58/40/26	0.25/0.18/0.12	31	35	5	29	13	49
Cobra	48"/122 cm		153 x 17 mm	12°				12"/30.5 cm				240/165/115	52/35/25	0.22/0.15/0.10	24	33	5	23	13	46
Comet	52"/132 cm		153 x 15 mm	16°				12"/30.5 cm				180/130/80	58/40/26	0.25/0.18/0.12	24	—	5	29	13	37
Contempra Trio	42"/105 cm		145 x 12 mm	12°		•		12"/30.5 cm				215/165/95	44/35/78	0.20/0.17/0.17	15.5	19.5	—	26.2	—	34
Crusader	42"/105 cm	•	153 x 10 mm	11°				24"/61 cm				190/150/100	55/39/26	0.24/0.17/0.13	25	28	6	21	13	44
Cyclone	52"/132 cm		153 x 15 mm	11°				12"/30.5 cm				180/130/80	58/40/26	0.25/0.18/0.12	27	33	5	28	13	—
Design & Combine	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°				12"/30.5 cm				230/170/115	58/37/26	0.23/0.17/0.12	31	32	5.5	23.3	13	—
Flora Royale	30"/76 cm		153 x 12 mm	18°				24"/61 cm				240/180/120	54/38/27	0.23/0.17/0.12	22	—	4.5	17.1	13	38
Football	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°				24"/61 cm				240/190/125	55/39/27	0.23/0.17/0.12	20	29	6	17	13	49
Hercules	52"/132 cm	•	153 x 15 mm	12°				12"/30.5 cm				198/128/68	54/34/20	0.23/0.15/0.11	27	28	5	27	13	36
Industrial	48"/122 cm		153 x 17 mm	6°				12"/30.5 cm				240/165/115	52/35/25	0.22/0.15/0.10	24	38	5	19	13	—
Jetsons	42"/105 cm	•	153 x 18 mm	18°				24"/61 cm		•		240/175/115	47/26/12	0.23/0.26/0.22	39	—	6	30	13	41
Mirage	52"/132 cm		188 x 15 cm	12°				28"/71 cm		•		173/92/61	67/24/12	0.78/0.51/0.39	18	—	6	24	18	43
Monarch	52"/132 cm		153 x 15 mm	11°				12"/30.5 cm				180/130/80	58/40/26	0.25/0.18/0.12	25	34	5	28	13	—
Monarch Trio	52"/132 cm		153 x 15 mm	11°				12"/30.5 cm				175/120/75	58/40/26	0.25/0.18/0.12	25	34	5	28	13	48
Mondrian	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	12°				16"/40.5 cm		•		210/165/100	54/22/10	0.24/0.26/0.22	28	—	7	20	13	50
Mosaic	44"/112 cm		153 x 12 mm	11°				24"/61 cm		•		240/175/115	50/36/23	0.22/0.15/0.11	32	—	6	25	13	46
Nova	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°				12"/30.5 cm				220/170/115	53/37/26	0.23/0.16/0.11	27	35	6	23	13	42
Paddington	48"/122 cm	•	153 x 17 mm	12°				24"/61 cm		•		180/125/85	52/35/25	0.22/0.15/0.12	27	36	6	19.5	13	46
Peal	52"/132 cm	•	153 x 18 mm	12°				16"/40.5 cm		•		208/156/98	95/39/18	0.27/0.27/0.22	25	—	5	25	13	35
Pearl	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	12°				12"/30.5 cm				220/160/110	52/35/25	0.22/0.15/0.11	28	30	6	19	13	39
Petite	30"/76 cm		153 x 12 mm	18°		•		24"/61 cm				220/110/115	53/37/26	0.23/0.17/0.12	11	18.5	—	15.5	—	30
Portland Ambiance	42"/105 cm		145 X 10 mm	12°				12"/30.5 cm				230/175/95	45/34/27	0.20/0.16/0.15	18	31	5	17	13	44
Premier	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°				12"/30.5 cm				220/170/115	53/37/26	0.23/0.16/0.11	24	31	5	17	13	46
Premier Odyssey	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°				12"/30.5 cm				220/170/115	53/37/26	0.23/0.16/0.11	24	31	5	17	13	46
Princess Direct	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°				12"/30.5 cm				220/170/115	53/37/26	0.23/0.16/0.11	24	31	5	17	13	46
Princess Euro	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	12°				12"/30.5 cm				220/170/115	53/37/26	0.23/0.16/0.11	27	32	6	17	13	40
Prism	52"/132 cm	•	153 x 15 mm	11°				24"/61 cm				200/140/90	49/36/23	0.22/0.15/0.11	32	37	6	22	13	51
Propeller	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	12°				12"/30.5 cm				210/150/100	58/40/26	0.25/0.18/0.12	25	—	5	15	13	41
Retro	42"/105 cm	•	153 x 17 mm	12°				16"/40.5 cm		•		200/160/100	39/24/10	0.19/0.23/0.21	32	—	5	20	13	39
Rockledge	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	11°				24"/61 cm				220/170/110	46/36/25	0.21/0.18/0.14	31	31	6.1	18.8	13	44
Turbo Swirl	30"/76 cm		153 x 12 mm	18°				12"/30.5 cm				250/190/130	53/37/26	0.23/0.16/0.11	19	28	5	17	13	38
Turbo Swirl II	42"/105 cm		153 x 15 mm	12°				12"/30.5 cm				215/160/105	58/40/26	0.25/0.18/0.12	21	28	5	17	13	38
Vector Elite	42"/105 cm	•	153 x 12 mm	16°				12"/30.5 cm				245/195/130	48/35/25	0.21/0.16/0.11	18	29	5.5	28.5	13	41
Viper	54"/137 cm	•	188 x 15 cm	14°				12"/30.5 cm		•		178/119/67	89/42/16	0.4/0.37/0.28	41	—	5	21	13	47
Wave Form	52"/132 cm	•	172 x 18 mm	13°				24"/61 cm		•		190/130/70	65/32/12	0.29/0.30/0.24	25	—	5.4	24.6	15	36.5
Windmill	42"/105 cm		153 x 12 mm	12°				24"/61 cm		•		205/170/110	50/26/12	0.23/0.26/0.22	33	35	6	32	13	39