

MONTAGEANLEITUNG für WANDLEUCHE 227194/195/204/205 NUR FÜR DEN INSTALLATEUR !

Die Montage darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft ausführen, die mit den geltenden Richtlinien vertraut ist.

Erklärung der Warnhinweise:

⚠ GEFAHR: unmittelbar gefährliche Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn nicht vermieden.

⚠ WARNUNG: mögliche gefährliche Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn nicht vermieden.

⚠ VORSICHT: mögliche gefährliche Situation, die zu Verletzungen oder Sachbeschädigungen führt, wenn nicht vermieden.

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung erlischt die Gewährleistung!
Beachten Sie unbedingt die umseitigen SICHERHEITSHINWEISE!

1. BESTIMMUNGSGEMÄSSE INSTALLATION:

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

- nur an einer Spannung von **230V ~50Hz** angeschlossen werden.
- nur fest montiert betrieben werden.
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden.
- nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung erst nach einer Zustandsprüfung durch Fachpersonal installiert werden.
- nicht verändert oder modifiziert werden.

2. AUSPACKEN

Lieferumfang:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Drei Schutzschläuche | Befestigungsmaterial |
|----------------------|----------------------|
- Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie jeglichen Transportschutz.
 - Überprüfen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle Bestandteile des Produkts entnommen sind.

⚠ WARNUNG

Überprüfen Sie, ob sich im Produkt **lose Teile** befinden. Ist das der Fall, und das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf das Produkt nicht installiert oder in Betrieb genommen werden.

- Berührbare Teile könnten nach Anschluss unter Spannung stehen – **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**

3. MONTAGE

⚠ WARNUNG

Schalten Sie die **Stromversorgung** bzw. die **Anschlussleitung spannungsfrei**, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!

- Es besteht die **Gefahr eines elektrischen Schlags mit Todesfolge!**

 
Verwenden Sie nur Zubehörteile, die mit dem Produkt mitgeliefert sind oder definitiv als Zubehör beschrieben werden!

- Andernfalls ist ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet. **Es könnte Lebens- und Brandgefahr bestehen!**

Montageort

- Das Produkt ist nur für die **Montage an der Wand** geeignet.
- Installieren Sie das Produkt nur auf einem **stabilen, ebenen, kipffesten Untergrund**.

Der **Lichtaustritt** des Produkts sollte mindestens soweit entfernt sein von der angestrahlten Fläche, wie der auf dem Typenschild der Leuchte

angegebene **Mindestabstand**:  **0,5m**. **Besondere Vorsicht** gilt bei leicht entzündlichen Gegenständen (z. B.: Laub, etc.).

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie das beiliegende **Montagematerial** nur, wenn es für den Montageuntergrund geeignet ist. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie nur für den Montageuntergrund geeignetes Montagematerial.

- Bei ungeeignetem Montagematerial besteht **Lebens- oder Verletzungsgefahr** durch Herabfallen des Produktes.

Einzelne Montageschritte

- Entfernen Sie die Montageplatte von der Leuchte, indem Sie die Schrauben lösen.
- Lösen Sie die Erdleitung des Leuchtengehäuses von der Erdklemme.
- Legen Sie die Montagestelle fest und markieren und bohren Sie die Befestigungslöcher, so dass der Kabeleinlass der Leuchte mit dem Kabelausschlag der Anschlussleitung übereinstimmt. Beschädigen Sie dabei nicht die Zuleitung.
- Befestigen Sie die Montageplatte an der Montagefläche. Versehen Sie die Befestigungsschrauben mit den beiliegenden Unterlegscheiben(a) und Dichtungsringen(b).
- **Elektrischer Anschluss**
 - Das Produkt muss durch eine allpolige Trennung von der Stromversorgung getrennt werden können.
 - Versehen Sie die Aderenden mit den beiliegenden Schutzschläuchen.
 - Zum elektrischen Anschluss verbinden Sie die schwarze oder braune Ader (Außenleiter) der Anschlussleitung mit der **Klemme L** und die blaue Ader (Neutralleiter) der Anschlussleitung mit der **Klemme N**. Die grün-gelbe Ader (Schutzleiter) der Anschlussleitung wird mit der **Erdungsklemme** des Produktes fest verschraubt.
- **Einsetzen des Leuchtmittels:** Mit einer leichten Drehung nach rechts wird das Leuchtmittel in die Fassung eingesetzt.
- Stecken Sie die Erdleitung des Leuchtengehäuses wieder auf die Erdklemme.
- Befestigen Sie nun wieder die Leuchte an der Montageplatte. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Dichtung. Versehen Sie die Schrauben mit den beiliegenden Unterlegscheiben und Dichtungsringen. Verschrauben Sie die Schrauben kreuzweise, um eine gleichmäßige Belastung der Dichtung zu erzielen. Verschließen Sie die Schrauben mit den beiliegenden Kappen.
- **Überprüfen Sie den sicheren Halt der Leuchte!**
- Das Produkt ist nun betriebsbereit.

4. ERSTE INBETRIEBNAHME

Prüfen Sie bei der ersten Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion des Produktes!

⚠ GEFAHR

Im Fehlerfall dürfen Sie das Produkt **NICHT mehr berühren und weiter betreiben**. Schalten Sie das Produkt am externen Lichtschalter oder durch Freischalten der Leitung an der Sicherung **sofort** aus!

- Bei Berührung und weiterem Betrieb im Fehlerfall besteht **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, Verbrennungsgefahr oder Brandgefahr!**

Ein **Fehlerfall** liegt vor, wenn



- sichtbare Beschädigungen auftreten.
- das Produkt nicht einwandfrei arbeitet (z.B. flackern).
- es qualmt, dampft, oder bei hörbaren Knistergeräuschen.
- Brandgerüche entstehen.
- eine Überhitzung zu erkennen ist (z.B. Verfärbungen, auch an angrenzenden Flächen).

Betreiben Sie das Produkt erst wieder nach Instandsetzung und Überprüfung ausschließlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft!

Hinweis an den Installateur:

Sie sind verpflichtet dem Endbenutzer die umseitige Bedienungsanleitung zur Verfügung zu stellen.

NUR FÜR DEN INSTALLATEUR !

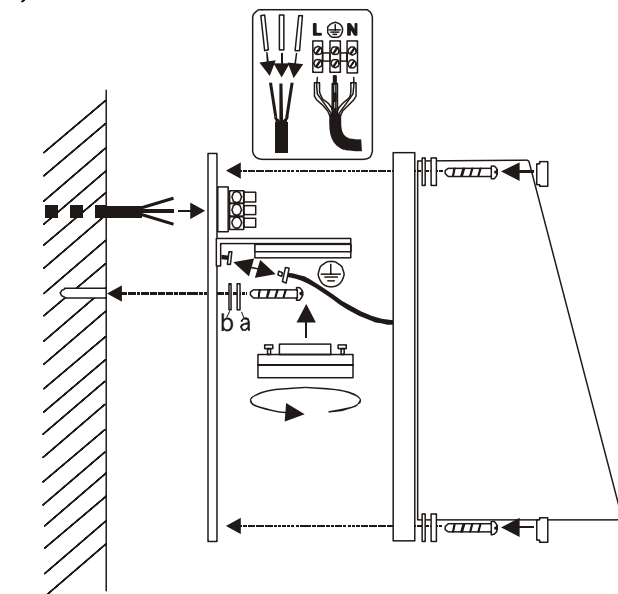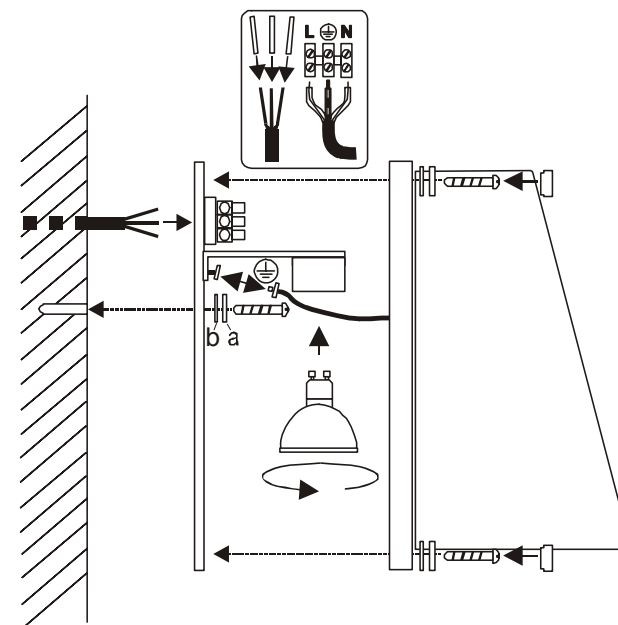

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN BENUTZER für WANDLEUCHTE 227194/195/204/205

Erklärung der Warnhinweise:

⚠ GEFAHR: unmittelbar gefährliche Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn nicht vermieden.

⚠ WARNUNG: mögliche gefährliche Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn nicht vermieden.

⚠ VORSICHT: mögliche gefährliche Situation, die zu Verletzungen oder Sachbeschädigungen führt, wenn nicht vermieden.

1. SICHERHEITSHINWEISE

- **Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchführen.**
- Decken Sie das Produkt nicht ab. Beeinträchtigen Sie nicht die Luftzirkulation.
- Hängen und befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine Dekoration.
- Halten Sie Kinder von dem Produkt fern.
- Die Leuchte darf nur mit einem intakten Schutzglas betrieben werden.
- **Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert:**

⚠ GEFAHR

Im Fehlerfall dürfen Sie das Produkt **NICHT mehr berühren und weiter betreiben**. Schalten Sie das Produkt am externen Lichtschalter oder durch Freischalten der Leitung an der Sicherung **sofort** aus!

- Bei Berührung und weiterem Betrieb im Fehlerfall besteht **Lebensgefahr** durch **elektrischen Schlag, Verbrennungsgefahr** oder **Brandgefahr!**

Ein Fehlerfall liegt vor, wenn

- sichtbare Beschädigungen auftreten.
- das Produkt nicht einwandfrei arbeitet (z. B. flackern).
- es qualmt, dampft, oder bei hörbaren Knistergeräuschen.
- Brandgerüche entstehen.
- eine Überhitzung zu erkennen ist (z. B. Verfärbungen, auch an angrenzenden Flächen).

 
Betreiben Sie das Produkt erst wieder nach Instandsetzung und Überprüfung ausschließlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft!

2. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

- nur mit einer Spannung von **230V ~50Hz** betrieben werden.
- nur fest montiert betrieben werden.
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden.
- nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung erst nach einer Zustandsprüfung betrieben werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.

Der **Lichtaustritt** des Produkts sollte mindestens soweit entfernt sein von der angestrahlten Fläche, wie der auf dem Typenschild der Leuchte

angegebene **Mindestabstand:**  **0,5m**. **Besondere Vorsicht** gilt bei leicht entzündlichen Gegenständen (z. B.: Laub, etc.).

3. BETRIEB

Leuchtmittelwechsel

⚠ VORSICHT

Tauschen Sie Leuchtmittel immer rechtzeitig vor dem Ende ihrer Lebensdauer aus, um Schäden an Personen, der Leuchte oder anderen Gegenständen zu vermeiden.

Schalten Sie erst das Produkt **spannungsfrei** und lassen es **abkühlen**, bevor Sie das Leuchtmittel (Lampe) austauschen. Lassen Sie nach vorangegangenem Betrieb erst das **Leuchtmittel abkühlen**

- Es besteht sonst **Verbrennungsgefahr** an der heißen Oberfläche des Leuchtmittels.

Verwenden Sie nur für die Leuchte zugelassene Leuchtmittel. Angaben zu zugelassenen Leuchtmitteln befinden sich auf den Typenschild.

- Andere Leuchtmittel können zu **Brandgefahr**, zu einem **Fehlerfall**, oder zu einer **Beschädigung des Produktes** führen.
- Prüfen und säubern Sie die Dichtung nach jedem Öffnen der Leuchte. Die Auflagefläche der Dichtung muss frei von Schmutz sein. Diese Maßnahmen dienen dem Erhalt der IP Schutzart.
- **Leuchtmittelwechsel:** Entfernen Sie die Leuchte von der Montageplatte, indem Sie die Schrauben lösen. Mit einer leichten Drehung nach rechts wird das Leuchtmittel in die Fassung eingesetzt. Befestigen Sie nun wieder die Leuchte an der Montageplatte. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Dichtung. Versehen Sie die Schrauben mit den beiliegenden Unterlegscheiben und Dichtungsringen. Verschrauben Sie die Schrauben kreuzweise, um eine gleichmäßige Belastung der Dichtung zu erzielen. Verschließen Sie die Schrauben mit den beiliegenden Kapfen.

4. WARTUNG UND PFLEGE

Folgende umweltbedingte Einflüsse können unerwünschte Wirkungen auf die Oberfläche des Produktes haben:

- saurer Regen und Boden
- hoher Salzgehalt in der Luft
- Streusalz
- Reinigungsmittel
- Dünger in Blumenbeeten
- andere chemische Substanzen (z.B. Pflanzenschutzmittel)

Schützen Sie das Produkt durch geeignete Maßnahmen, um Veränderungen der Oberfläche zu vermeiden.

⚠ WARNUNG

Schalten Sie erst das gesamte Produkt **spannungsfrei**, bevor Sie **Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen** an dem Produkt vornehmen. Lassen Sie das **Produkt** erst **abkühlen**.

- Bei Nichtbeachtung besteht bei der Reinigung die **Gefahr eines elektrischen Schlags** oder der **Verbrennung**.
- **Reinigung:** Reinigen Sie das Produkt regelmäßig - nur mit einem leicht angefeuchteten, weichen und fusselfreien Tuch.

5. WEITERE WICHTIGE HINWEISE

- **Lagerung:** Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschützt, gelagert werden.
- **Garantie:** Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- **Entsorgung:** Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung finden Sie im Internet unter www.slv.de oder unter der unten angegebenen Telefonnummer.

SLV Elektronik GmbH DEUTSCH

WANDLEUCHTE 227194/195/204/205



Montageanleitung für den Installateur Bedienungsanleitung für den Benutzer

Bitte sorgfältig lesen und zugänglich aufbewahren!

Technische Daten:

	227194/95	227204/05
Betriebsspannung:	230V ~50Hz	
Schutzklasse:	I	
Schutzart:	IP44	
Leuchtmittel:	QPAR51, GU10, max. 50W	GX53, max. 9W
Maße (B/H/T):	10 / 15,3 / 11,7 cm	
Gewicht:	0,67 kg	
Importeur:	SLV Elektronik GmbH	

IP 44: Schutz gegen feste Fremdkörper > Ø 1,0mm - Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.

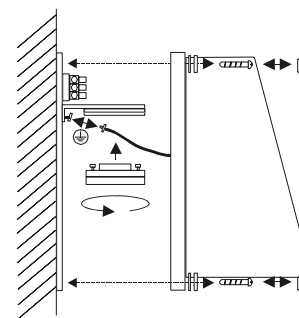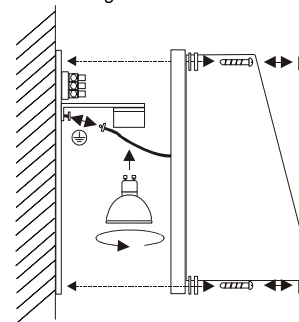

Art.-Nr. 227194/195/204/205 01/2008

© SLV Elektronik GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg,
Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0
Technische Änderungen vorbehalten.

INSTALLATION MANUAL for WALL FITTING 227194/195/204/205 ONLY FOR THE ELECTRICIAN!

The installation may only be carried out by an approved electrician, who is familiar with valid directives and regulations!

Explanation of the safety warnings:

⚠ DANGER: immediate dangerous situation leading to death or severe injuries when not avoided.

⚠ WARNING: possible dangerous situation leading to death or severe injuries when not avoided.

⚠ CAUTION: possible dangerous situation leading to injuries or material damage when not avoided.

**In case of disregarding this manual the warranty will be void!
Pay also absolute attention the NOTES ON SAFETY on the backside!**

1. INSTALL AS DIRECTED

This product serves exclusively lighting purposes and may:

- only be connected to a voltage of **230V ~50Hz**.
- only be operated when firmly mounted.
- not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination.
- only be installed and operated after a condition inspection if the product is dirty or has been moistened through storage.
- not be modified or converted.

2. UNPACKING

Consignment:

Three protective tubes	Fastening materials
------------------------	---------------------

- Carefully take the product out of the packaging removing any transport safeguards.
- Before disposal of the packaging material make sure that all components of the product are removed.

⚠ WARNING

Inspect the product for **loose parts** inside the housing. When there are loose parts inside the housing and these are not explicitly described the product may not be installed or operated.

- Parts that may be touched are maybe voltage-carrying. **Danger of electric shock!**

3. INSTALLATION

⚠ WARNING

Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any works.

 
- There exists **mortal danger from an electric shock**.

Use only accessory parts, which are supplied with the product or are described as accessories!

- Otherwise the product or the whole installation may not be secure. **Danger for life or danger of fire may exist!**

Installation place

- The product is solely suited for **wall installation**.
- Make sure that the product is mounted on a **stable, even and tilt-fixed background**.
- The **light exit** should be placed at least so far from the illuminated surface, as indicated as **minimum distance** on the type plate of the


luminaire:  Pay special caution to easily inflammable objects (e.g. foliage).

⚠ WARNING

Use the supplied **fastening material** only when it is suited for the installation background. If this is not the case use only fastening material suiting the installation background.

- When using fastening material that is not suitable there may be **danger from falling objects**.

Separate Installation Steps

- Remove the mounting plate from the fitting by loosening the screws.
- Remove the earth conductor of the housing from the earth clamp.
- Determine the place of installation and mark the holes to be drilled. Note that the cable outlet of the mains supply corresponds with the cable inlet of the fixture. Do not damage the power supply line, e.g. by drilling, screws or strong bending.
- Fasten the mounting plate to the mounting surface. Equip each fastening screw with a washer (a) and a gasket (b).
- Electrical Connection**
 - The product must be able to be separated by an all pole separation from the current supply.
 - Equip the three wire ends with protective tubes.
 - For electric connection attach the black or brown wire (live conductor) of the mains supply with the **clamp L** and the blue wire (neutral conductor) of the mains supply with the **clamp N**. The green-yellow wire (protective conductor) of the mains supply has to be tightly screwed into the **earth clamp**  of the product.
- Inserting the light source:** Insert the light source with a slight turn to the right.
- Plug the earth conductor of the housing back on the earth clamp.
- Now fasten the fitting back to the mounting plate. Note the proper fit for the gasket. Equip the screws with the supplied washers and sealing rings. Tighten the screws in a cross-wise order, to achieve an even pressure on the gasket. Put the enclosed caps on the screws.
- Ensure that the light fixture holds securely!**
- The product is now ready for operation.

4. FIRST OPERATION

On the first operation check if the product functions properly!

⚠ DANGER

In case of a **malfunction** you may **NOT** touch the product or operate it further. Disconnect the product from the power supply by an external switch or by the fuse.

- If touched or further operated there is **danger from electric shock, burning, or fire**.

A **malfunction** exists when:


- visible damages appear.
- the product does not work properly (e.g. flickering).
- smoke, steam or crackling sounds appear.
- smell of burning is recognisable.
- an overheating is recognisable (e.g. by discolouration of adjacent surfaces).

Operate the product only after maintenance and examination by an approved electrician!

Notice for the electrician:

It is your responsibility to hand out the user manual on the reverse side to the end user.

ONLY FOR THE ELECTRICIAN!

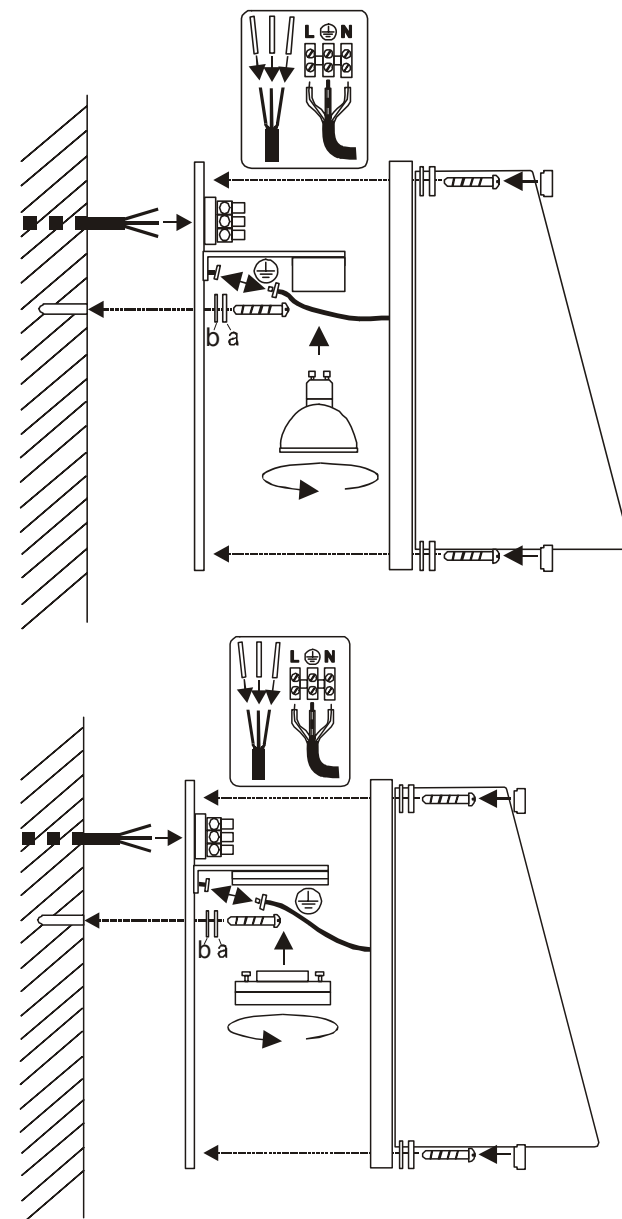

USER MANUAL for WALL FITTING 227194/195/204/205

Explanation of the safety warnings:

⚠ DANGER: immediate dangerous situation leading to death or severe injuries when not avoided.

⚠ WARNING: possible dangerous situation leading to death or severe injuries when not avoided.

⚠ CAUTION: possible dangerous situation leading to injuries or material damage when not avoided.

1. NOTES ON SAFETY

- Installation, mounting or works on the electrical connection may **only be carried out by an approved electrician**.
- Do not cover the product - provide free air circulation!
- Do not hang or fasten anything on the product, especially no decoration.
- Keep children away from the product.
- The fixture may only be operated with a complete and intact protection glass.
- Operate the product only when it functions properly:**

⚠ DANGER

In case of a **malfunction** you may **NOT** touch the product or operate it further. Disconnect the product from the power supply by an external switch or by the fuse.

- If touched or further operated there is **danger from electric shock, burning, or fire**.

A **malfunction** exists when:

- visible damages appear.
- the product does not work properly (e.g. flickering).
- smoke, steam or crackling sounds appear.
- smell of burning is recognisable.
- an overheating is recognisable (e.g. by discolouration of adjacent surfaces).

Operate the product only after maintenance and examination by an approved electrician!

 
2. USE AS DIRECTED

This product serves exclusively lighting purposes and may:

- only be used with a voltage of **230V ~50Hz**.
- only be operated when firmly mounted.
- not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination.
- only be installed and operated after a condition inspection if the product is dirty or has been moistened through storage.
- not be modified or converted.

⚠ If these points named above are not adhered to, a short circuit or electrical shock may occur!

The **light exit** should be placed at least so far from the illuminated surface, as indicated as **minimum distance** on the type plate of the

luminaire:  **Pay special caution** to easily inflammable objects (e.g. foliage)

3. OPERATION

Replacing the light source

⚠ CAUTION

Exchange the light source always before it reaches its lifespan, to avoid personal injuries, or damages of the fixture or other objects.

Disconnect the product from the power supply, before you exchange the bulbs. Let the **light source cool down** before replacement.

- There exists danger of burning!

Use only light sources that are approved for the product. Approved light sources are indicated on the type label.

- Other types of light sources may cause **fire risk, damage the product or lead to malfunction**.
- Check and clean the gasket after each opening of the fixture. The bearing surface of the gasket must be free of dirt. These measures ensure that the IP class is maintained.
- Replacing the light source:** Remove the fitting from the mounting plate by loosening the screws. Insert the light source with a slight turn to the right. Now fasten the fitting back to the mounting plate. Note the proper fit for the gasket. Equip the screws with the supplied washers and sealing rings. Tighten the screws in a cross-wise order, to achieve an even pressure on the gasket. Put the enclosed caps on the screws.

4. MAINTANANCE AND CARE

The following environmental influences may have unwanted effects on the surface of the product:

- acid rain and sour soil
- thawing salt
- fertilizer especially in flowerbeds
- other chemical substances (e.g. herbicides)
- high salt content in the air
- cleaning agents

Protect the product by adequate means to avoid unwanted changes of the surface.

⚠ WARNING

Disconnect the product from the power supply and let it **cool down**, before you do maintenance or clean the product.

- If disregarded there may be **danger of electric shock** or by burning when cleaning the product.

- Cleaning:** Clean the product on a regular basis using a slightly moistened, soft and fluff-free cloth.

5. ADDITIONAL IMPORTANT NOTES

Storage: The product must be stored in a dry and clean environment. Do not strain the product mechanically during storage.

Warranty: In case of a warranty contact your dealer.

Disposal: Notes on the correct disposal in Germany are found on www.slv.de.

SLV Elektronik GmbH ENGLISH

WALL FITTING 227194/195/204/205


Installation manual for the electrician User manual for the user

Please read carefully and keep accessible for further reference !

Technical Data:

	227194/95	227204/05
Operating voltage:	230V ~50Hz	
Safety class:	I	
Safety type:	IP44	
Light source:	QPAR51, GU10, max. 50W	GX53, max. 9W
Dimensions (W/H/D):	10 / 15,3 / 11,7 cm	
Weight:	0,67 kg	
Importer:	SLV Elektronik GmbH	

IP 44: Protection against foreign objects > Ø 1,0mm - Protection against splashing water from all directions.

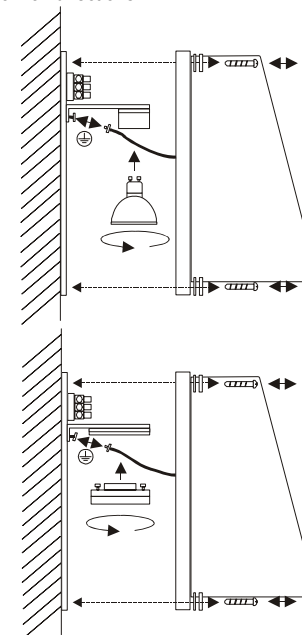

art.-no. 227194/195/204/205 01/2008

© SLV Elektronik GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg,
Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0
Technical Details are subject to change.

NOTICE DE MONTAGE pour APPLIQUE 227194/195/204/205 Seulement pour installateur!

Seul un personnel dûment qualifié et autorisé, métrisant toutes les recommandations en vigueur, peut procéder au montage.

Explication d'indication de prévention:

⚠ DANGER: Danger direct qui peut impliquer des blessures graves, voir mortelles, dans le cas ou il n'est pas évité.

⚠ AVERTISSEMENT: Danger possible, qui peut impliquer des blessures graves, voir mortelles dans le cas ou il n'est pas évité.

⚠ ATTENTION: Danger possible, qui peut impliquer des blessures et dégradations, dans le cas ou il n'est pas évité.

En cas de non-respect des indications signalées dans ce mode d'emploi, toute demande de remplacement ou de réparation à titre gratuit, sera déclinée ! Veuillez respecter aussi les CONSIGNES DE SÉCURITÉ indiquées au verso !

1. A INSTALLER COMME INDIQUÉ

Ce produit sert seulement aux fins d'éclairage et doit:

- être seulement branché à une tension de **230V ~50Hz**.
- pas être pris en service, que sous montage fixe
- ne pas être exposé à des forces mécaniques fortes ou bien des saletés et salissures
- être installé seulement qu'après examen par un personnel qualifié si le produit a été stocké dans un entrepôt humide ou sale
- ne pas être transformé ou modifié.

2. DÉBALLAGE

Volume de livraison:

Trois tubes de protection	Matériel de fixation
---------------------------	----------------------

- Enlevez avec soin le produit de son emballage, et écarter tous les éléments qui ont servi à sa protection lors du transport.
- Contrôlez l'intégrité du produit après l'avoir extrait de son emballage, et avant tout retraitement.

⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez si le produit contient **des éléments en vrac**. Si c'est le cas, alors que la présence de ces éléments n'est pas signalée explicitement, le produit ne doit pas être installé, ou mis en fonction.

- Les parties touchables peuvent être après connexion sous tension - **Danger de décharge électrique mortelle!**

3. INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT

Coupez l'interrupteur général de votre installation reps. la ligne de rattachement concernée, avant de commencer tout travail!

- Il existe **danger de décharges électriques mortelles!**

Utilisez uniquement les éléments livrés avec ce produit ou bien décrits comme accessoires!

- Autrement une parfaite sécurité de fonctionnement ne peut être assurée. Il se peut qu'il un **danger mortel ou d'incendie!**

Lieu d'installation

- Le produit est seulement approprié pour **le montage au mur**.
- Veillez à ce que le produit soit monté de manière **stable et résistante au basculement**.
- La distance entre **la sortie de lumière** et la face illuminée devrait au moins être tant que **la distance minimale** indiquée sur l'étiquette du

type du luminaire: $\varnothing 0,5m$ **Soyez prudent** avec les matières inflammables (comme feuilage etc.).

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez **le matériel de fixation** livré, si et seulement si ce dernier est approprié au fond de montage. Dans le cas contraire, utilisez des éléments de fixations appropriées.

- Une utilisation d'éléments de montage non appropriés, peut entraîner un **danger mortel ou des blessures causées par une chute du produit**.

Etapes successives pour installer le luminaire

- Enlevez la plaque d'installation de la lumière en dévissant les vis.
- Deserrez la prise de terre du boîtier du luminaire de la borne de terre.
- Déterminez l'emplacement du montage et marquez les trous de fixation : l'entrée du câble de la lampe doit correspondre à la sortie du câble du réseau électrique. Soyez attentif à ce que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé.
- Ensuite, fixez la plaque d'installation à la surface de montage. Equipez les vis des rondelles (a) et des anneaux de joint (b) ci-joints.
- Raccordement électrique:**
 - Ce système doit pouvoir être coupé du réseau individuellement.
 - Ajoutez aux extrémités des âmes du réseau électrique des tubes de protection.
 - Pour réaliser le raccordement électrique, connectez le fil électrique noir ou brun (la phase) du réseau électrique à la **borne L** et le fil électrique bleu (fil neutre) du réseau électrique à la **borne N**. Le fil électrique vert et jaune (la masse) doit être vissé fermement sur la **borne reliée à la terre** \oplus .
- Installation d'ampoule:** Mettez l'ampoule en la tournant un peu dans le sens des aiguilles d'une montre dans la douille.
- Remettez la prise de terre du boîtier du luminaire sur la borne de terre.
- Remontez la lumière à la plaque d'installation. Veillez à ce que le joint soient bien mis. Equipez les vis des rondelles et des anneaux de joint ci-joints. Vissez en croix les vis du hublot ou de l'anneau de maintien pour garantir une charge régulière du joint. Fermez les vis au moyen des chapes fournies!
- Faites attention à ce que la lampe soit bien fixée!**
- Maintenant, on peut utiliser le produit.

4. PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Effectuez lors de la première mise en marche, un **essai complet de fonctionnement du produit!**

⚠ DANGER

En cas de **dysfonctionnement** le produit ne doit pas être touché. Eteindre le produit par l'interrupteur externe, ou bien déverrouiller la ligne au fusible!

- Dans le cas d'un contact avec le produit et d'une poursuite de son fonctionnement, malgré l'état de dysfonctionnement, persiste un **danger mortel par décharge électrique ou danger de brulures!**

Une **dysfonctionnement** existe, si



- des endommagements apparentes surviennent.
- le produit ne fonctionne pas correctement (p. ex. clignoter)
- Le produit dégage une fumée abondante ou fait un bruit de pétilllement.
- une odeur de brûlé se fait sentir.
- une surchauffe se fait remarquer (p. ex. changement de couleur, aussi sur les surfaces voisines).

La mise en fonction de nouveau ne doit être effectuée qu'après une réparation et vérification par un personnel qualifié et autorisé!

Indication pour l'installateur:

Vous êtes obligé de mettre le mode d'emploi au verso à la disposition d'utilisateur.

Seulement pour installateur!

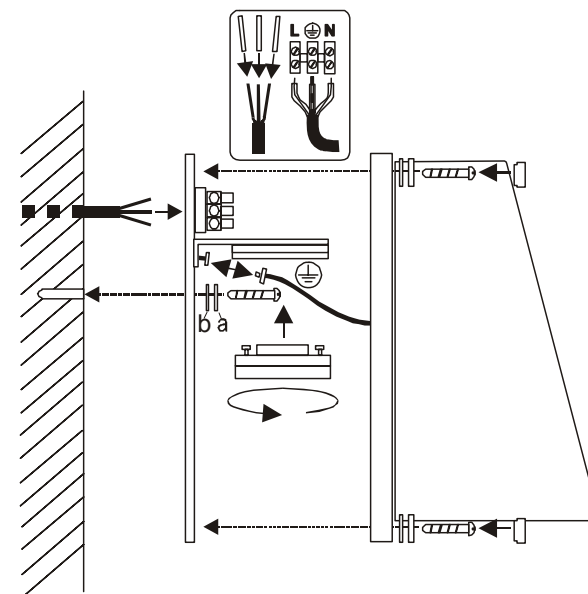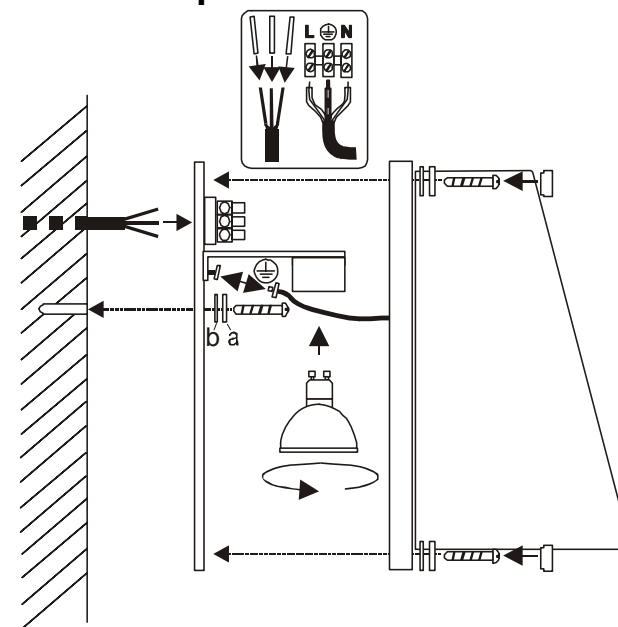

MODE D'EMPLOI POUR L'UTILISATEUR pour APPLIQUE 227194/195/204/205

Explication d'indication de prévention:

⚠ DANGER: Danger direct qui peut impliquer des blessures graves, voir mortelles, dans le cas où il n'est pas évité.

⚠ AVERTISSEMENT: Danger possible, qui peut impliquer des blessures graves, voir mortelles dans le cas où il n'est pas évité.

⚠ ATTENTION: Danger possible, qui peut impliquer des blessures et déprédations, dans le cas où il n'est pas évité.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'installation, le montage et les travaux de brachement doivent être effectués seulement par un personnel professionnellement qualifié et agréé.
- Ne couvrez pas le produit. N'empêchez pas l'air de circuler.
- N'accrochez ni ne fixez rien au produit, surtout pas de décoration.
- Gardez hors de portée des enfants.
- Le luminaire peut être mis en fonction avec un verre de protection intacte.
- Utilisez le luminaire uniquement dans le cas où il fonctionne correctement.

⚠ DANGER

En cas de **dysfonctionnement** le produit ne doit pas être touché. Eteindre le produit par l'interrupteur externe, ou bien déverrouiller la ligne au fusible!

- Dans le cas d'un contact avec le produit et d'une poursuite de son fonctionnement, malgré l'état de dysfonctionnement, persiste un **danger mortel par décharge électrique ou danger de brûlures!**

Une **erreur** existe, si

- des endommagements apparents surviennent.
- le produit ne fonctionne pas correctement (p. ex. clignoter)
- Le produit dégage une fumée abondante ou fait un bruit de pétilllement.
- une odeur de brûlé se fait sentir.
- une surchauffe se fait remarquer (p. ex. changement de couleur, aussi sur les surfaces voisines).

La mise en fonction de nouveau ne doit être effectuée qu'après une réparation et vérification par un personnel qualifié et autorisé!

2. A UTILISER COMME INDIQUÉ

Ce produit sert seulement aux fins d'éclairage et doit :

- être prévu pour une tension de **230V ~50Hz**.
- pas être pris en service, que sous montage fixe.
- ne pas être exposé à des forces mécaniques fortes ou bien des saletés et salissures.
- être installé seulement qu'après examen par un personnel qualifié si le produit a été stocké dans un entrepôt humide ou sale.
- ne pas être transformé ou modifié.

La distance entre la **sortie de lumière** et la face illuminée devrait au moins être tant que la **distance minimale** indiquée sur l'étiquette du

type du luminaire:  **0,5m**. **Soyez prudent** avec les matières inflammables (comme feuillage etc.).

3. OPÉRATION

Changement d'ampoule:

⚠ ATTENTION

A fin d'éviter des dégâts aux personnes, au lampadaire ou à d'autres choses, veuillez changer l'agent lumineux à temps et avant la fin de sa longévité.

Coupez d'abord le produit de toutes les sources d'alimentation et mettez le **hors tension**, laissez l'ampoule **refroidir** avant de le changer.

- Il existe sinon un **danger de brûlures** à la surface chaude de l'ampoule.

Veuillez utiliser pour le luminaire seulement des ampoules admissibles.

Des données pour ampoules sont signalées sur la plaque d'identification.

- D'autres ampoules peuvent entraîner un **incendie**, un **dysfonctionnement**, ou bien un **dédommagement du produit**.

• Contrôlez et nettoyez le joint à chaque ouverture du lampadaire. La surface du joint doit être propre. C'est une mesure pour garantir la protection IP.

- **Changement d'ampoule:** Enlevez le luminaire de la plaque de montage en desserrant les vis. Mettez l'ampoule en la tournant un peu dans le sens des aiguilles d'une montre dans la douille. Remontez la lumière à la plaque d'installation. Veillez à ce que le joint soient bien mis. Equipez les vis des rondelles et des anneaux de joint ci-joints. Vissez en croix les vis du hublot ou de l'anneau de maintien pour garantir une charge régulière du joint. Fermez les vis au moyen des chapes fournies!

4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les influences suivantes peuvent avoir des conséquences indésirables sur la surface du produit :

- les pluies acides ou le sol acide
- une haute teneur en sel dans l'air
- du sel de déneigement
- des nettoyants basiques et acides
- Les engrais particulièrement dans les platebandes de fleurs
- d'autres substances chimiques (par ex. des produits phytosanitaires)

Protégez le produit avec des mesures adéquates pour éviter des modifications de la surface.

⚠ AVERTISSEMENT

Coupez toutes les **sources d'alimentation** et mettez le produit **hors tension** avant de procéder à toutes mesures **d'entretien ou de nettoyage**. Laissez le produit tout d'abord **refroidir**.

- En cas de non-respect des indications signalées, existe au cours du nettoyage un **danger de décharge électrique** ou bien **brûlures**.

• **Nettoyage:** Veuillez nettoyer le produit uniquement avec un chiffon doux, légèrement humidifié, et ne peluchant pas.

5. AUTRES INSTRUCTIONS IMPORTANTES

• **Stockage:** Le produit doit être stocké dans un lieu sec, à l'abri de saleté, salissure et de toute charge mécanique.

• **Garantie:** Dans le cas d'une réclamation de garantie, veuillez vous adresser à votre marchand spécialisé.

• **Retraitement:** Vous trouverez les indications nécessaires pour un retraitement réglementaire, sur internet www.slv.de, ou bien sous le numéro de téléphone indiqué ci-dessous.

SLV Elektronik GmbH FRANÇAIS

APPLIQUE

227194/195/204/205


Notice de montage pour installateur Mode d'emploi pour l'utilisateur

Veillez lire attentivement et gardez dans un endroit facilement accessible!

Informations techniques:

	227194/95	227204/05
Tension d'alimentation:	230V ~50Hz	
Classe de protection:	I	
Degré de protection:	IP44	
Ampoule:	QPAR51, GU10, max. 50W	GX53, max. 9W
Dimensions (L/H/P):	10 / 15,3 / 11,7 cm	
Poids:	0,67 kg	
Importeur:	SLV Elektronik GmbH	

IP 44: Protection contre les corps étrangers durs > Ø 1,0 mm - Protection contre les éclaboussures provenant de toutes les direction.

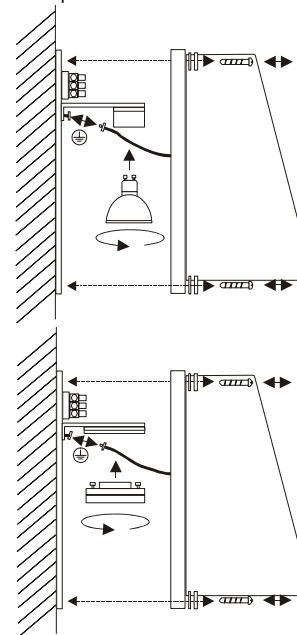

numéro d'article 227194/195/204/205 01/2008

© SLV Elektronik GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg,

Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0

Les détails techniques sont sujet à des changements.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE para LUMINARIA PARED 227194/195/204/205 ¡SÓLO PARA EL ELECTRICISTA!

El montaje sólo debe ser llevado a cabo por un técnico electricista autorizado y enterado de las directrices vigentes.

Explicación de las indicaciones de aviso:

⚠ PELIGRO: situación peligrosa inminente, la no observancia puede ocasionar la muerte o tener como consecuencia lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA: posible situación peligrosa, la no observancia puede ocasionar la muerte o tener como consecuencia lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN: posible situación peligrosa, la no observancia puede tener como consecuencia lesiones o daños materiales.

¡En caso de la no observancia de las presentes Instrucciones caducará la garantía! ¡Tenga en cuenta las INDICACIONES DE SEGURIDAD al dorso!

1. INSTALACIÓN ADECUADA

Este producto sirve únicamente para fines de iluminación y sólo debe:

- utilizarse con una tensión de **230V ~50Hz**.
- manejarse una vez montado fijamente.
- no debe exponerse a exigencias mecánicas excesivas o fuertes suciedades.
- después de un almacenamiento húmedo y contaminado, no instalar sin previa verificación por un técnico especializado.
- no debe ser cambiado o modificado.

2. DESEMBALAJE

Volumen de entrega:

Tres tubos flexibles de aislamiento	Material de fijación
-------------------------------------	----------------------

- Saque el producto cuidadosamente del embalaje y retire todos los bloques de transporte.
- Antes de eliminar el material de embalaje, compruebe si ha sacado todos los componentes del producto.

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe si en el producto hay **partes sueltas**. En caso afirmativo y si la presencia de tales partes no es explícitamente descrita, el producto no deberá ser instalado o puesto en servicio.

- ¡Una vez conectado, las partes tocables pueden estar bajo tensión – **peligro de muerte por electrocución!**

3. MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA

¡Antes de empezar con cualquier tipo de trabajo, **desconecte la fuente de alimentación** resp. el cable de alimentación!

- ¡Hay **peligro de muerte por electrocución!**

¡Utilice solamente partes suministradas junto con el producto o partes que son descritas de forma explícita como accesorio!

- En caso opuesto, no queda garantizado un servicio seguro. ¡Podría producirse **peligro de muerte y peligro de incendio!**

Lugar de montaje

- El producto sólo es apropiado para el **montaje en la pared**.
- Preste atención a que el producto sea montado sobre una **base firme, plana y estable**.

- La **salida de luz** debería estar a una distancia de la superficie iluminada igual a la **distancia mínima**: $0,5m$ indicada en la placa de características de la luminaria. **Precaución especial:** se aplica para objetos fácilmente inflamables (p.ej. follaje, etc.)

⚠ ADVERTENCIA

Utilice el **material de fijación** adjuntado solamente en caso de que sea apropiado para la superficie de montaje. No siéndolo así, utilice un material de fijación apropiado para el fondo respectivo.

- Al utilizar material de fijación no apropiado, hay **peligro de muerte o peligro de lesionarse** al caer el producto.

Pasos de montaje

- Extraiga la placa de la luminaria, aflojando tornillos.
- Suelte el conductor a tierra del cajetín empotrar del borne de puesta a tierra.
- Determine el lugar de montaje, marque y perforo los agujeros de fijación, de manera que coincida la entrada y la salida del cable de la luminaria con la red. No dañe el cable de alimentación.
- Sujete a continuación la placa en la superficie de montaje. Provea los tornillos con las arandelas (a) y los anillos de obturación (b) adjuntados.
- Conexión eléctrica**
 - El producto debe poder desconectarse de la alimentación de corriente a través de un **interruptor multipolar**.
 - Provee los extremos de conductores con los tubos de protección incluso.
 - Para la conexión eléctrica conecte el conductor negro o marrón (conductor exterior) del cable de alimentación con el **borne L** y el conductor azul (conductor neutro) del cable de alimentación con el **borne N**. El conductor verde-amarillo (conductor protector) del cable de alimentación se atornilla fijamente con el **terminal de puesta a tierra** del producto.
- Colocación de la lámpara:** Ponga la bombilla en el portalámparas al girarla ligeramente en el sentido de las agujas de reloj.
- Vuelva a enchufar el conductor a tierra del cajetín empotrar sobre el borne de puesta a tierra.
- Sujete nuevamente la luminaria en la placa de montaje. Preste atención a la posición correcta de la empaquetadura. Preste atención a la posición correcta de la empaquetadura. Provea los tornillos con las arandelas y los anillos de obturación adjuntados. Apriete en cruz los tornillos de la cubierta del anillo de retención a fin de obtener una carga uniforme de la empaquetadura. Tape los tornillos con las caperuzas adjuntadas!
- Preste atención a la fijación segura de la luminaria!**
- El producto está listo para su funcionamiento.

4. PRIMERA PUESTA EN MARCHA

¡Verifique durante la primera puesta en marcha el funcionamiento impecable del producto!

⚠ PELIGRO

En **caso de un defecto**, el producto ya no se debe tocar. ¡Desconecte inmediatamente el producto en el interruptor de luz externo o la alimentación eléctrica mediante el fusible!

- ¡Al tocar y seguir manejando el producto defectuoso, hay **peligro de muerte por electrocución, peligro de quemadura o peligro de incendio!**

El producto **está defectuoso** cuando


- hay deterioros visibles.
- no funciona perfectamente (p.ej. centelleo).
- se produce humo, vapor o un chisporroteo perceptible al oído.
- se producen olores a quemado.
- llega a ser notable un sobrecalentamiento (p.ej. cambio de colores también en superficies adyacentes).

Siga manejando el producto sólo tras la reparación y una verificación realizada exclusivamente por un técnico electricista autorizado!

Advertencia para el electricista:

Ud. está obligado a poner a disposición del usuario final las Instrucciones de manejo imprimidas al dorso.

¡SÓLO PARA EL ELECTRICISTA!

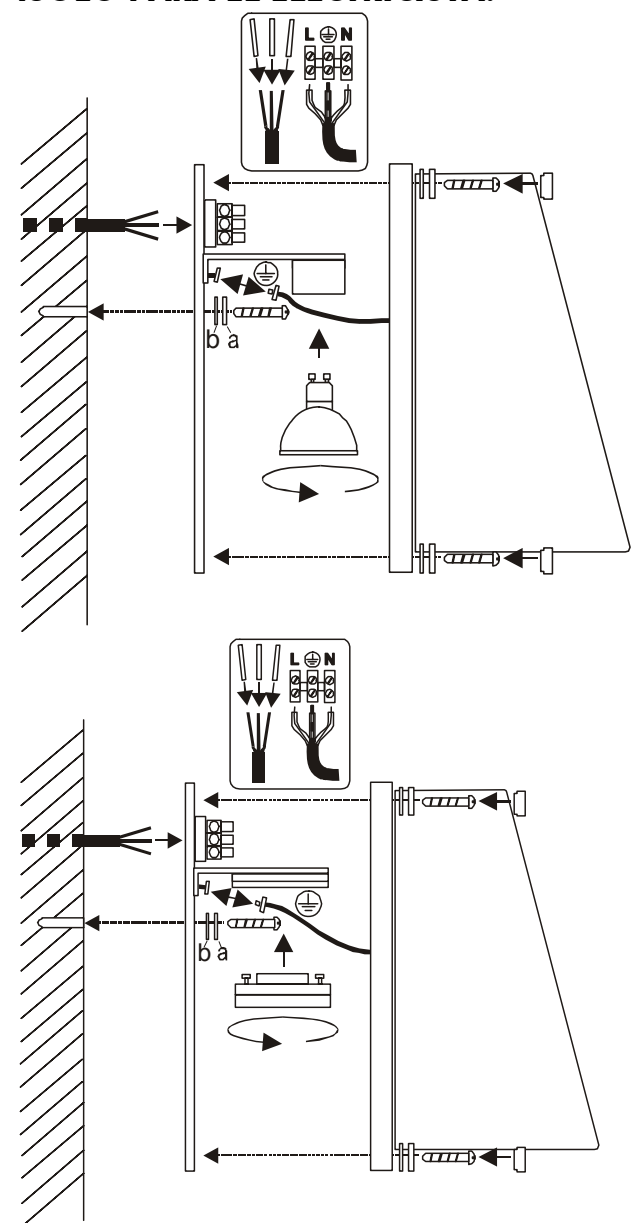

INSTRUCCIONES DE MANEJO PARA EL USUARIO

para LUMINARIA PARED

227194/195/204/205

Explicación de las indicaciones de aviso:

⚠ PELIGRO: situación peligrosa inminente, la no observancia puede ocasionar la muerte o tener como consecuencia lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA: posible situación peligrosa, la no observancia puede ocasionar la muerte o tener como consecuencia lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN: posible situación peligrosa, la no observancia puede tener como consecuencia lesiones o daños materiales.

1. INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Los trabajos de instalación, montaje y de conexión sólo deben ser realizados por un electricista autorizado.
- No cubra el producto, no obstruya la circulación de aire.
- No cuelgue ni fije nada en el producto, especialmente ningún tipo de decoración.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- La luminaria se debe utilizar solamente con un cristal de protección intacto.
- Utilice el producto únicamente si funciona de forma perfecta:

⚠ PELIGRO

En caso de un defecto, el producto ya no se debe tocar. ¡Desconecte inmediatamente el producto en el interruptor de luz externo o la alimentación eléctrica mediante el fusible!

- ¡Al tocar y seguir manejando el producto defectuoso, hay peligro de muerte por electrocución, peligro de quemadura o peligro de incendio!

El producto está defectuoso cuando

- hay deterioros visibles.
- no funciona perfectamente (p.ej. centelleo).
- se produce humo, vapor o un chisporroteo perceptible al oído.
- se producen olores a quemado.
- llega a ser notable un sobrecalentamiento (p.ej. cambio de colores también en superficies adyacentes).

Siga manejando el producto sólo tras la reparación y una verificación realizada exclusivamente por un técnico electricista autorizado!

2. EMPLEO SEGÚN NORMATIVAS

Este producto sirve únicamente para fines de iluminación y sólo puede:

- utilizarse con una tensión de 230V-50Hz.
- manejarse una vez montado fijamente.
- No debe exponerse a exigencias mecánicas excesivas o fuertes suciedades.
- Después de un almacenamiento húmedo o contaminante, no utilizar sin previa verificación.
- No debe ser cambiado o modificado.

La salida de luz debería estar a una distancia de la superficie iluminada

igual a la distancia mínima: $0,5m$ indicada en la placa de características de la luminaria. **Precaución especial:** se aplica para objetos fácilmente inflamables (p.ej. follaje, etc.).

3. FUNCIONAMIENTO

Cambio de la lámpara

⚠ ATENCIÓN

Cambie las lámparas siempre a tiempo antes de acabar su vida útil a fin de evitar daños a personas, en la luminaria o en otros objetos.

Primero, **desconecte la fuente de alimentación** del producto y deje **enfriar** la lámpara antes de cambiarla.

- En caso opuesto, hay **peligro de quemadura** en la superficie caliente de la lámpara.

Utilice para la luminaria solamente lámparas homologadas. En la placa de características hay los datos de las lámparas homologadas.

- El uso de otras lámparas puede causar un **peligro de incendio**, un **caso de fallo** o **deterioro del producto**.
- Compruebe y limpie la empaquetadura cada vez tras haber abierto la luminaria. La superficie de apoyo de la empaquetadura debe ser libre de suciedad. Estas medidas sirven para conservar la clase de protección IP.
- Cambio de la lámpara:** Quite la luminaria de la placa de montaje soltando los tornillos. Ponga la bombilla en el portalámparas al girarla ligeramente en el sentido de las agujas de reloj. Sujete nuevamente la luminaria en la placa de montaje. Preste atención a la posición correcta de la empaquetadura. Provea los tornillos con las arandelas y los anillos de obturación adjuntados. Apriete en cruz los tornillos de la cubierta del anillo de retención a fin de obtener una carga uniforme de la empaquetadura. Tape los tornillos con las caperuzas adjuntadas.

4. MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Las siguientes influencias del medio ambiente pueden afectar la superficie del producto:

- lluvia y suelo ácidos
- alta concentración salina del aire
- sal para derretir la nieve
- detergentes
- Abono sobre todo en arriates
- otras sustancias químicas (p.ej. productos pesticidas)

Proteja el producto mediante medidas apropiadas para evitar alteraciones de la superficie.

⚠ ADVERTENCIA

Desconecte la fuente de alimentación del producto antes de que lleve a cabo **trabajos de limpieza y cuidado**. Primero deje **enfriar** el producto.

- En caso de la no observancia existe durante la limpieza el **peligro de electrocución** o de **quemadura**.
- Limpieza:** Limpie el producto pasando solamente un trapo blando y libre de pelusas ligeramente húmedo.

5. OTRAS INDICACIONES IMPORTANTES

- Almacenamiento:** El producto se debe almacenar en un ámbito seco, protegido contra ensuciamiento y exigencias mecánicas.
- Garantía:** En el caso de garantía, diríjase por favor a su comerciante especializado.
- Eliminación de residuos:** En cuanto a la eliminación de residuos adecuada, consulte nuestra página Internet bajo www.slv.de o llame al número de teléfono abajo indicado.

SLV Elektronik GmbH

ESPAÑOL

LUMINARIA PARED

227194/195/204/205

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA EL ELECTRICISTA


INSTRUCCIONES DE MANEJO PARA EL USUARIO

¡Por favor, leer atentamente y guardar al alcance de la mano!

Datos técnicos:

	227194/95	227204/05
Tensión de servicio:	230V ~50Hz	
Clase de protección:	I	
Modo de protección:	IP44	
Luminaria:	QPAR51, GU10, max. 50W	GX53, max. 9W
Dimensiones (A/AL/P):	10 / 15,3 / 11,7 cm	
Peso:	0,67 kg	
Importador:	SLV Elektronik GmbH	

IP 44: Protección contra cuerpos extraños sólidos > Ø 1,0mm - contra salpicaduras de agua procedentes de todas las direcciones.

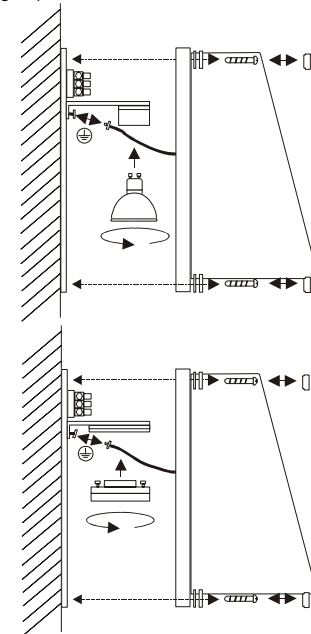

No. del artículo 227194/195/204/205 01/2008

© SLV Elektronik GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0

Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO per LAMPADARIO DA PARETE 227194/195/204/205 SOLO PER L'INSTALLATORE !

Il montaggio deve essere eseguito unicamente da un elettricista esperto che conosce le direttive vigenti.

Spiegazione delle segnalazioni delle avvertenze:

⚠ PERICOLO: situazione immediatamente pericolosa, che può causare il decesso oppure gravi ferite se non evitata.

⚠ AVVISO: situazione potenzialmente pericolosa che può causare il decesso oppure gravi ferite se non evitata.

⚠ ATTENZIONE: situazione potenzialmente pericolosa che può causare ferite o danni materiali se non evitata.

Nel caso questa avvertenza non venga rispettata, decade la garanzia! La preghiamo di volersi attenere anche agli AVVISI DI SICUREZZA contenuti sul retro della pagina!

1. INSTALLAZIONE CORRISPONDENTE ALLE NORME

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente a fini di illuminazione e:

- Può essere collegato unicamente ad una fonte di tensione di **230V ~50Hz**.
- Deve essere azionata solo se montato in modo fisso.
- Non deve essere sottoposto a forti carichi meccanici oppure ad un alto livello di inquinamento.
- Dopo esser trovato in un magazzino umido o sporco, esso può essere installato unicamente dopo aver eseguito un controllo da parte del personale esperto.
- Non può essere impiegato in condizioni alterate o modificate.

2. DISIMBALLARE

Volume di consegna:

Tre tubi di protezione	Materiale di fissaggio
------------------------	------------------------

- Estragga con prudenza il prodotto dall'imballaggio e tolga le protezioni apposte durante il trasporto.
- Prima di gettare il materiale di imballaggio, La preghiamo di voler verificare di aver estratto tutti i componenti del prodotto.

⚠ AVVERTENZA

La preghiamo di verificare se all'interno del prodotto si trovano **componenti scollegate**. Nel caso in cui siano presenti e non vengano descritti, il prodotto non può essere installato o messo in funzione.

- Componenti dotati di contatti potrebbero essere sottoposti a tensione-**pericolo di vita mediante scossa elettrica!**

3. MONTAGGIO

⚠ AVVERTENZA

Tolga la tensione dall'approvvigionamento della corrente ovvero del condotto di collegamento, prima di eseguire un lavoro!

- Vi è il **pericolo di scossa elettrica che potrebbe causare la morte!** Impieghi unicamente componenti facenti parte del volume di consegna e descritte esplicitamente quali accessori!
- Altrimenti non viene garantito un funzionamento sicuro. Potrebbe sussistere **pericolo di vita e di incendio!**

Luogo di montaggio

- Il prodotto risulta adatto esclusivamente per il **montaggio sulla parete**.
- Installi il prodotto esclusivamente **su una base stabile, piana e non ribaltabile**.

- L'**emissione di luce** del prodotto deve essere ad una distanza dalla superficie illuminata pari alla distanza minima di **0,5m** indicata sul cartellino descrittivo del lampadario.
Precauzioni particolari si applicano nel caso di oggetti infiammabili (ad es.: foglie, ecc.).

⚠ AVVERTENZA

Faccia uso **del materiale di fissaggio** incluso nel volume di consegna, nel caso in cui esso sia adatto alla base di montaggio. In caso contrario, La preghiamo di far uso di un materiale di fissaggio adatto per quel tipo di base di montaggio.

- Nel caso di materiale di fissaggio inappropriato sussiste **pericolo di vita e di ferirsi** a causa della caduta del prodotto.

I passaggi singoli del montaggio

- Tolga la piattaforma di montaggio del lampadario, allentando le viti.
- Levi il condotto a terra dell'involucro dell'apparecchiatura d'illuminazione dal morsetto a terra.
- Determini il punto di montaggio, segnando e forando i fori di fissaggio al fine di far corrispondere l'entrata del cavo del lampadario con l'uscita del caso del condotto di collegamento. Non danneggi comunque il condotto in entrata.
- Fissi la piattaforma di montaggio sulla superficie di montaggio. Doti le viti di fissaggi con i dischi inferiori(a) e gli anelli delle guarnizioni(b) contenuti nel volume di consegna.
- **Collegamento elettrico**
 - Si deve poter separare il separatore di tutti i poli dall'approvvigionamento elettrico.
 - Doti gli attacchi dei tubi di protezione contenuti nel volume di consegna.
 - Per il collegamento elettrico, colleghi la vena nera o marrone (condotto esterno) del condotto di collegamento con il **morsetto L** e la vena blu (condotto neutrale) del condotto di collegamento con il **morsetto N**. La vena verde e gialla (condotto di protezione) del condotto di collegamento viene avvitato in modo fisso con il **morsetto della presa di terra** del prodotto.
- **Inserire la lampada:** Con un lieve movimento rotatorio verso destra la lampadina viene inserita all'interno del portalamпада.
- Posizioni nuovamente il condotto a terra dell'involucro dell'apparecchiatura d'illuminazione sul morsetto a terra.
- Fissi ora nuovamente la lampadario alla piattaforma di montaggio. Faccia attenzione ad inserire correttamente la guarnizione. Doti le viti di fissaggi con i dischi inferiori e gli anelli delle guarnizioni contenuti nel volume di consegna. Avviti le viti del diaframma o dell'anello di supporto a croce, al fine di ottenere un carico equivalente della guarnizione. Chiuda le viti con le calotte contenute nel volume di consegna!
- **Controlli il supporto fisso della lampada!**
- Il prodotto risulta ora pronto per essere messo in funzione.

4. PRIMA MESSA IN FUNZIONE

Nel corso della prima messa in funzione La preghiamo di voler verificare il funzionamento perfetto del prodotto!

⚠ PERICOLO

In **caso di errore** il prodotto non deve più essere toccato. Spenga immediatamente il prodotto azionando l'interruttore della luce esterno oppure interrompendo il condotto con il salvavita!

- Nel caso di contatto e ulteriore funzionamento nel caso di malfunzionamento vi è **pericolo di vita** causato da **scossa elettrica, pericolo di ustione** oppure **pericolo di incendio!**

Ci si trova in presenza di un **errore**, nel caso in cui


- Si verificano danni evidenti.
- Il prodotto non lavori in modo perfetto (ad es. risultati tremolante).
- Emetta fumo, vapore oppure rumori scoppiettanti percepibili.
- Si formino odori di bruciato.
- Si noti un surriscaldamento (ad es. colorazioni diverse anche sulle superficie confinanti).

Metta in funzione nuovamente il prodotto appena dopo la riparazione e il controllo ad eseguire esclusivamente da un esperto elettricista autorizzato!

Avviso rivolto all'installatore:

Lei ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'utente finale le istruzioni d'uso.

SOLO PER L'INSTALLATORE !

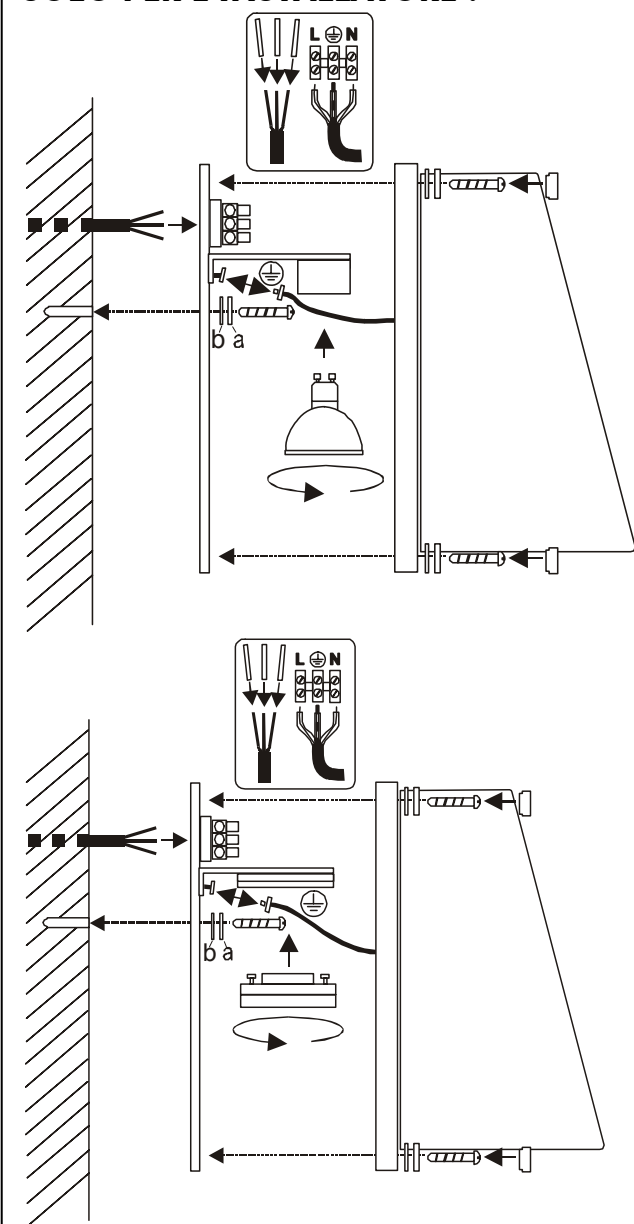

ISTRUZIONI D'USO PER L'UTENTE per LAMPADARIO DA PARETE 227194/195/204/205

Spiegazione delle segnalazioni delle avvertenze:

⚠ PERICOLO: situazione immediatamente pericolosa, che può causare il decesso oppure gravi ferite se non evitata.

⚠ AVVISO: situazione potenzialmente pericolosa che può causare il decesso oppure gravi ferite se non evitata.

⚠ ATTENZIONE: situazione potenzialmente pericolosa che può causare ferite o danni materiali se non evitata.

1. AVVISI DI SICUREZZA

- I lavori di installazione, montaggio e collegamento possono venir eseguiti esclusivamente da un elettricista professionista autorizzato.
- Non copra il prodotto. Non limiti la circolazione dell'aria.
- Non appenda o fissi nulla sul prodotto, soprattutto nessun tipo di ornamento.
- Tenga il prodotto a dovuta distanza dai bambini.
- Il lampadario può essere messo in funzione esclusivamente con un vetro di protezione intatto.
- Impieghi il prodotto esclusivamente se esso funziona perfettamente:

⚠ PERICOLO

In caso di errore il prodotto non deve più essere toccato. Spenga immediatamente il prodotto azionando l'interruttore della luce esterno oppure interrompendo il condotto con il salvavita!

- Nel caso di contatto e ulteriore funzionamento nel caso di malfunzionamento vi è **pericolo di vita** causato da **scossa elettrica, pericolo di ustione** oppure **pericolo di incendio!**

Ci si trova in presenza di un errore, nel caso in cui

- Si verifichino danni evidenti.
- Il prodotto non lavori in modo perfetto (ad es. risulti tremolante).
- Emetta fumo, vapore oppure rumori scoppiettanti percepibili.
- Si formino odori di bruciato.
- Si noti un surriscaldamento (ad es. colorazioni diverse anche sulle superficie confinanti).

 
Metta in funzione nuovamente il prodotto appena dopo la riparazione e il controllo ad eseguire esclusivamente da un esperto elettricista autorizzato!

2. USO A NORMA

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente a fini di illuminazione e può essere:

- Messo in funzione unicamente con una tensione di **230V ~50Hz**.
- Deve essere messo in funzione solo se montato in modo fisso.
- Non deve essere sottoposto a forti carichi meccanici oppure ad un alto livello di inquinamento.
- Dopo esseri trovato in un magazzino umido o sporco, esso può essere messo in funzione unicamente dopo un controllo da parte di personale esperto.
- Il prodotto non deve essere alterato oppure modificato.

L'emissione di luce del prodotto deve essere ad una distanza dalla

superficie illuminata pari alla distanza minima di  indicata sul cartellino descrittivo del lampadario.

Precauzioni particolari si applicano nel caso di oggetti infiammabili (ad es.: foglie, ecc.).

3. MESSA IN FUNZIONE

Cambio della lampadina

⚠ ATTENZIONE

Sostituisca sempre in tempo la lampadina prima della fine della sua durata di vita, al fine di evitare danni a persone, al lampadario o ad altri oggetti.

Levi innanzitutto la **tensione** al prodotto e lasci **raffreddare** la lampadina prima della sostituzione.

- Altrimenti vi è il **rischio di ustione** sulla superficie calda della lampadina.
- Impieghi esclusivamente lampadine ammesse per questo tipo di lampadario. Le indicazioni riguardanti le lampadine ammesse le ritrova sul cartellino del tipo.
- Altre lampadine possono causare **pericolo di ustione, malfunzionamento** oppure **danneggiamento del prodotto**.
 - Controlli e pulisca la guarnizione dopo ogni apertura del lampadario. La superficie di collocamento della guarnizione deve essere libera da sporizia. Questi provvedimenti servono a mantenere la categoria di protezione IP.
 - Cambio della lampadina:** Levi l'apparecchiatura d'illuminazione dalla piattaforma di montaggio, allentando le viti. Con un lieve movimento rotatorio verso destra la lampadina viene inserita all'interno del portalampada. Fissi ora nuovamente la lampadario alla piattaforma di montaggio. Faccia attenzione ad inserire correttamente la guarnizione. Doti le viti di fissaggi con i dischi inferiori e gli anelli delle guarnizioni contenuti nel volume di consegna. Avviti le viti del diaframma o dell'anello di supporto a croce, al fine di ottenere un carico equivalente della guarnizione. Chiuda le viti con le calotte contenute nel volume di consegna!

4. MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Le seguenti influenze ambientali possono esercitare effetti non desiderati sulla superficie del prodotto:

- Pioggia acida e terra
- Alto contenuto salino dell'aria
- Sale antigelo
- Detergenti
- Concime soprattutto in aiuole di fiori
- Altre sostanze chimiche (ad es. fitofarmaci)

Protegga il prodotto prendendo le dovute precauzioni al fine di evitare cambiamenti in superficie.

⚠ AVVERTENZA

Levi innanzitutto la **tensione** all'intero prodotto, prima di eseguire lavori di pulizia o di assistenza sul prodotto. Lasci prima **raffreddare** il prodotto.

- Nel caso di non adempimento, durante la pulizia vi è il **pericolo di scossa elettrica** oppure di **ustione**.
- Pulizia:** Pulisca il prodotto con una pezza un poco inumidita, morbida e non ruvida.

5. ULTERIORI AVVISI IMPORTANTI

- Conservazione:** Il prodotto deve essere conservato in un luogo secco, protetto da inquinamento e vincoli meccanici.
- Garanzia:** In caso di garanzia La preghiamo di rivolgersi al rivenditore autorizzato.
- Smaltimento:** Avvisi riguardanti lo smaltimento corretto si ritrovano sul sito www.slv.de o si possono richiedere telefonicamente al numero di telefono indicato a seguito.

SLV Elektronik GmbH ITALIANO

LAMPADARIO DA PARETE 227194/195/204/205


Istruzioni di montaggio per l'installatore Istruzioni d'uso per l'utente

La preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle in un luogo accessibile!

Scheda tecnica:

	227194/95	227204/05
Tensión de servicio:	230V ~50Hz	
Clase de protección:	I	
Modo de protección:	IP44	
Luminaria:	QPAR51, GU10, max. 50W	GX53, max. 9W
Dimensiones (A/AL/P):	10 / 15,3 / 11,7 cm	
Peso:	0,67 kg	
Importador:	SLV Elektronik GmbH	

IP 44: Protezione contro corpi solidi estranei > Ø 1,0mm - Protezione contro spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.

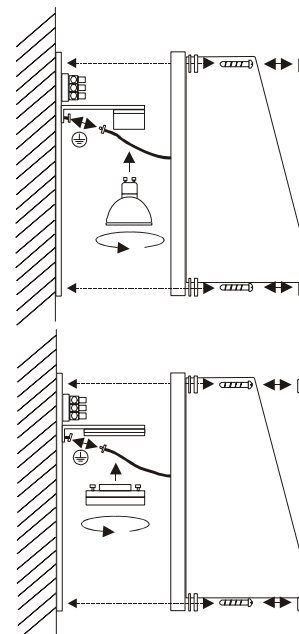

Art.-no. 227194/195/204/205 01/2008

© SLV Elektronik GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0
Modifiche tecniche riservate.

MONTAGEHANDLEIDING

voor WANDLAMP

227194/195/204/205

**SLECHTS VOOR DE
INSTALLATEUR!**

De montage mag slechts gebeuren door een erkend electricien die bekend is met de geldende richtlijnen.

Uitleg van de waarschuwingen:

⚠ GEVAAR: onmiddellijk gevaarlijke situatie met dood of zware verwondingen als gevolg indien de situatie niet wordt vermeden.

⚠ WAARSCHUWING: mogelijke gevaarlijke situatie met dood of zware verwondingen als gevolg indien de situatie niet wordt vermeden.

⚠ VOORZICHTIG: mogelijke gevaarlijke situatie met verwondingen of zaakbeschadiging als gevolg indien de situatie niet wordt vermeden.

Indien deze handleiding niet wordt nagekomen, vervalt de garantie!
Zie ook VEILIGHEIDSVRIJZINGEN aan de ommezijde!

1. INSTALLATIE CONFORM DE VOORSCHRIFTEN

Dit product dient slechts voor verlichting en mag:

- slechts aan een spanning van **230V ~50Hz** worden aangesloten.
- slechts vastgemonteerd worden gebruikt.
- niet blootgesteld worden aan sterke mechanische belasting of sterke vervuiling.
- slechts worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel nadat het product in een vochtige of vuile ruimte werd opgeslagen.
- niet worden veranderd of anderszins bewerkt.

2. UITPAKKEN

▪ **Leveringsomvang:**

Drie beschermende slangen	Bevestigingsmateriaal
---------------------------	-----------------------

- Product voorzichtig uit de verpakking nemen en transportbescherming verwijderen.
- Voordat het verpakkingsmateriaal wordt weggegooid, gelieve te controleren of alle onderdelen van het product voltallig zijn.

⚠ WAARSCHUWING

Controleren of er **losse onderdelen** in het product zijn. Indien dit het geval is en deze onderdelen niet expliciet zijn beschreven, mag het product niet worden geïnstalleerd of gebruikt.

- Raakbare delen kunnen na aansluiting onder spanning staan – **levensgevaar door elektrische schok!**

3. MONTAGE

⚠ WAARSCHUWING

Stroomvoorziening / aansluitingsleiding spanningsvrij schakelen voordat enig werk uit wordt gevoerd!

- Er bestaat gevaar van **elektrische schok met de dood ten gevolge!**

Slechts delen gebruiken die met het product meegeleverd worden of definitief als toebehoren worden beschreven!

- Anders is een veilig gebruik niet gewaarborgd. **Er kan brand- en levensgevaar bestaan!**

Montageplaats

- Het product is slechts geschikt voor **montage aan de muur**.
- Let u erop dat het product op een **stabele, effen ondergrond (die niet kan omvallen)** wordt gemonteerd.
De **lichtbundel** moet minstens zover van het bestralde oppervlak zijn verwijderd als de minimale afstand die wordt aangegeven:



Extra voorzichtig zijn met licht ontvlambare dingen (bijvoorbeeld loof, etc...).

⚠ WAARSCHUWING

Het bijgaande **bevestigingsmateriaal** slechts gebruiken als het geschikt is voor de montageondergrond. Indien dit niet het geval is, bevestigingsmateriaal gebruiken dat geschikt is voor de montageondergrond.

- Indien er bevestigingsmateriaal wordt gebruikt die niet geschikt is, bestaat er **brand- of levensgevaar**, b.v. als het product naar beneden valt.

Afzonderlijke stappen in de montage

- Verwijder u het montageplaat van de lamp, door schroeven los te draaien.
- Maak de aardleiding van de kap van de lamp los van de aardingsklem.
- Legt u de montageplaats vast en boort u de bevestigingsgaatjes, zodat de kabelingang van het licht overeenstemt met de kabeluitgang van de aansluitleiding. Let u erop dat de toevoerleiding niet beschadigt.
- Bevestigt u vervolgens het montageplaat op het montagevlak. Schroeven voorzien van de bijgaande onderlegschilden (a) en dichtingsringen (b).
- **Elektrische aansluiting**
 - Het product moet door een **veelpolige scheiding** van het elektriciteitsnet gescheiden kunnen worden.
 - De draadeindjes moeten met de beiliggende beschermende slangen voorzien worden.
 - Voor de elektrische aansluiting verbindt u de zwarte of bruine draad (buitenleiding) van de aansluitleiding met **klemmetje L** en de blauwe draad (neutrale leiding) van de aansluitleiding met **klemmetje N**. De groengele draad (beschermleiding) van de aansluitleiding wordt met de **aardingsklem** van het product vastgeschroefd.
- **Inzetten van de verlichting:** Zet u de lichtbron in de fitting door hem zacht in de richting van de wijzers van de klok te draaien.
- Bevestig de aardleiding van de kap van de lamp weer op de aardingsklem.
- Bevestigt u nu de lamp weer aan het montageplaat. Let op de juiste positie van de pakking. Schroeven voorzien van de bijgaande onderlegschilden en dichtingsringen. Stramme skruerne af blaenden eller holderingen korsvis for at opnå en ligelig belastning af tætningene. Sluit de schroeven met de meegeleverde kapjes af!
- **Let u op een veilige bevestiging van de lamp!**
- Het product is nu klaar voor gebruik.

4. EERSTE GEBRUIK

Bij eerstgebruik erop letten dat het product foutloos functioneert!

⚠ GEVAAR

In het **geval van fout** mag u het product niet meer aanraken. Product meteen uitschakelen door de externe lichtschaakelaar te bedienen of door de geleider aan de beveiliging vrij te schakelen!

- Wordt het product in geval van fout aangeraakt en verder gebruikt, bestaat er **levensgevaar door elektrische schok, verbrandingsgevaar of brandgevaar!**

Er bestaat een **geval van fout** indien


- er zichtbare beschadigingen zijn.
- het product niet foutloos werkt (bv. indien het flakkert).
- het kwalmt, stoomt, of hoorbaar kraakt.
- er brandlucht ontstaat.
- er een oververhitting te zien is (bv. d.m.v. verkleuringen, ook aan aanliggende vlakken).

Product pas gebruiken nadat het door een erkend electricien werd gerepareerd en gecontroleerd!

Verwijzing aan de installateur:

U bent verplicht de eindgebruiker de handleiding aan de ommezijde ter beschikking te stellen.

SLECHTS VOOR DE INSTALLATEUR!

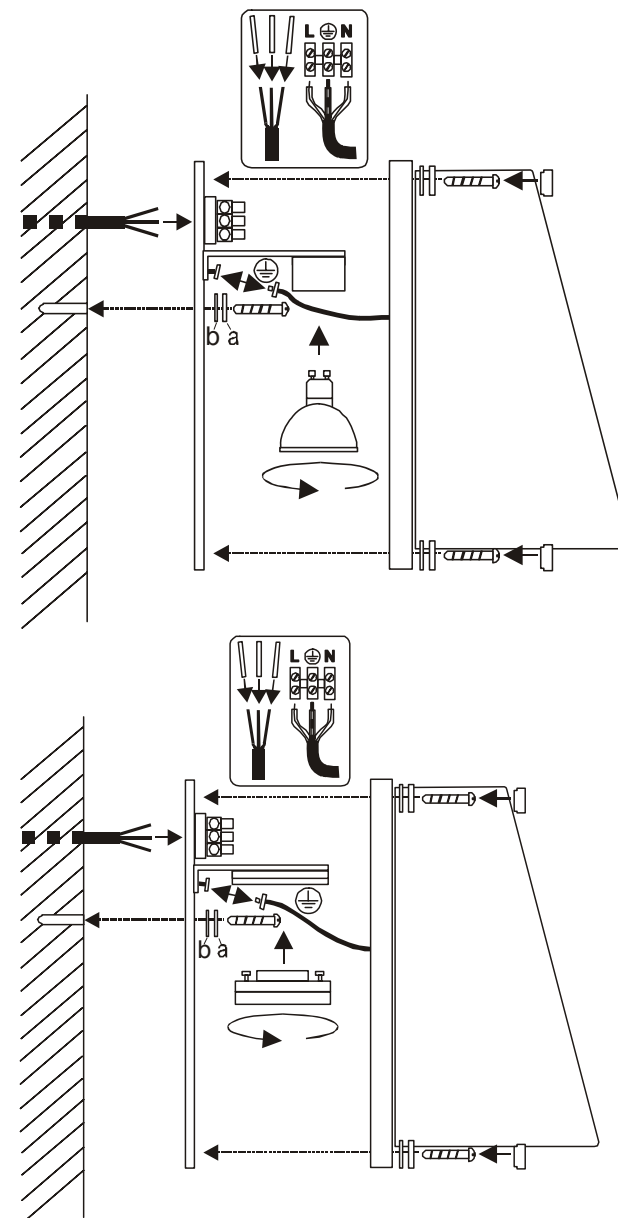

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER voor WANDLAMP 227194/195/204/205

Uitleg van de waarschuwingen:

⚠ GEVAAR: onmiddellijk gevaarlijke situatie met dood of zware verwondingen als gevolg indien de situatie niet wordt vermeden.

⚠ WAARSCHUWING: mogelijke gevaarlijke situatie met dood of zware verwondingen als gevolg indien de situatie niet wordt vermeden.

⚠ VOORZICHTIG: mogelijke gevaarlijke situatie met verwondingen of zaakbeschadiging als gevolg indien de situatie niet wordt vermeden.

1. VEILIGHEIDSVERRIJZINGEN

- **Installatie, montage en aansluitingen mogen slechts gebeuren door een erkend electricien.**
- Het product niet afdekken. De luchtcirculatie niet beperken.
- Niets aan het product hangen of bevestigen, zeker geen versieringen.
- Product buiten bereik van kinderen bewaren.
- De lamp mag slechts met een intact beschermend glas worden gebruikt.
- **Het product slechts gebruiken wanneer het probleemloos functioneert:**

⚠ GEVAAR

In het **geval van fout** mag u het product niet meer aanraken. Product meteen uitschakelen door de externe lichtsckakelaar te bedienen of door de geleider aan de beveiliging vrij te schakelen!

- Wordt het product in geval van fout aangeraakt en verder gebruikt, bestaat er **levensgevaar** door **elektrische schok**, **verbrandingsgevaar** of **brandgevaar**!

Er bestaat een **geval van fout** indien

- er zichtbare beschadigingen zijn.
- het product niet foutloos werkt (bv. indien het flakkert).
- het kwalmt, stoomt, of hoorbaar kraakt.
- er brandlucht ontstaat.
- er een oververhitting te zien is (bv. d.m.v. verkleuringen, ook aan aanliggende vlakken).


Product pas gebruiken nadat het door een erkend electricien werd gerepareerd en gecontroleerd!

2. GEBRUIK AANGEPAST AAN DE DOELEINDEN

Dit product dient alleen voor verlichting en mag slechts in de volgende situaties worden gebruikt:

- Met een netspanning van **230V~50Hz**.
- slechts vastgemonteerd worden gebruikt.
- Mag niet aan zware mechanische belasting of sterke vervuiling worden blootgesteld.
- Mag, na weigering in een vochtige of vervuilende opslagplaats, pas worden gebruikt nadat het grondig werd nagekeken.
- Het product mag niet worden veranderd of gewijzigd.

De **lichtbundel** moet minstens zover van het bestraalde oppervlak zijn

verwijderd als de minimale afstand die wordt aangegeven:  0,5m

Extra voorzichtig zijn met licht ontvlambare dingen (bijvoorbeeld loof, etc...).

3. GEBRUIK

Verwisselen van lampen

⚠ VOORZICHTIG

Voor afloop van de levensduur de lampen steeds op tijd uitwisselen, om schade aan personen, de lamp zelf of andere voorwerpen te voorkomen.

Het product eerst **spanningsvrij** schakelen en de lichtbron vóór het wisselen laten **afkoelen**.

- Anders bestaat er **verbrandingsgevaar** op het hete oppervlak van de lichtbron.

Slechts lichtbronnen gebruiken die toegelaten zijn voor de lamp. Gegevens m.b.t. toegelaten lichtbronnen bevinden zich op het typeplaatje.

- Andere lichtbronnen kunnen tot **brandgevaar**, **geval van fout** of tot **beschadiging van het product** leiden.
- Na het openen van de lamp steeds de dichting controleren en zuiveren. De oplegvlakte mag niet vuil zijn. Deze maatregelen dienen ervoor de IP beschermingsgraad in staat te houden.
- **Verwisselen van lampen:** Verwijder de lamp van de montageplaat door de schroeven los te draaien. Zet u de lichtbron in de fitting door hem zacht in de richting van de wijzers van de klok te draaien. Bevestig u nu de lamp weer aan het montageplaat. Let op de juiste positie van de pakking. Schroeven voorzien van de bijgaande onderlegschijsen en dichtingsringen. Stramme skruerne af blænden eller holderingen korsvis for at opnå en ligelig belastning af tætninger. Sluit de schroeven met de meegeleverde kappes af.

4. INSTANDHOUDING EN ONDERHOUD

De volgende door het milieu veroorzaakte invloeden kunnen **ongewenste uitwerkingen op het oppervlak van het product hebben:**

- zure regen en zure grond
 - hoog zoutgehalte in de lucht
 - strooizout
 - reinigingsmiddelen
- Meststoffen vooral in bloemperken
- andere scheikundige substanties (bijvoorbeeld pesticide)

Het product moet d.m.v. geschikte maatregelen worden beschermd om veranderingen van het oppervlak te vermijden.

⚠ WAARSCHUWING

Het gehele product eerst **spanningsvrij** schakelen voordat het wordt **gereinigd** of **onderhouden**. Laat het **product** eerst **afkoelen**.

- Bij niet-naleving bestaat er **gevaar van een elektrische schok** of **verbranding** als het product wordt gereinigd.

- **Reiniging:** Product slechts met een bevochtigd en zacht doekje zonder pluisjes schoonmaken.

5. VERDERE BELANGRIJKE VERWIJZINGEN

- **Opslag:** Het product moet droog en beschermd tegen vervuiling en mechanische belasting worden opgeslagen.
- **Garantie:** In geval van garantie wendt u zich tot uw handelaar.
- **Afvalverwerking:** Verwijzingen m.b.t. adequate afvalverwerking vindt u op internet onder www.slv.de of onder het beneden aangegeven telefoonnummer.

SLV Elektronik GmbH NEDERLANDS

WANDLAMP 227194/195/204/205


Montagehandleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker

Zorgvuldig lezen en gemakkelijk toegankelijk bewaren!

Technische Gegevens:

	227194/95	227204/05
Netspanning:	230V ~50Hz	
Beschermingsklasse:	I	
Soort bescherming:	IP44	
Lichtbron:	QPAR51, GU10, max. 50W	GX53, max. 9W
Afmetingen (B/H/D):	10 / 15,3 / 11,7 cm	
Gewicht:	0,67 kg	
Importeur:	SLV Elektronik GmbH	

IP 44: Bescherming tegen vaste vreemde voorwerpen > Ø 1,0mm - Bescherming tegen sproeiwater uit alle richtingen.

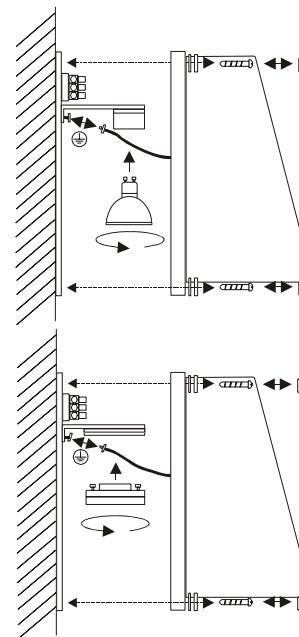

artikelnr. 227194/195/204/205 01/2008

© SLV Elektronik GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0
Behoudens technische wijzigingen.

MONTAGEVEJLEDNING for VÆGBELYSNING 227194/195/204/205 KUN FOR INSTALLATØREN !

Montagen må kun blive udført af en anerkendt elektromontør, som er kendt med de gyldige retningslinier.

Forklaring af advarselstegn:

⚠ FARE: direkte farlig situation, som kan føre til død eller svære sår, hvis den ikke undgås.

⚠ ADVARSEL: mulig farlig situation, som kan føre til død eller svære sår, hvis den ikke undgås.

⚠ FORSIGTIG: mulig farlig situation, som kan føre til sår eller skader til ejendom, hvis den ikke undgås.

**Garantien ophører ifald af ikke-overholdelse af denne vejledning!
Læg også mærke til SIKKERHEDSHENVISNINGER på næste siden!**

1. INSTALLATION IFØLGE BESTEMMELSEN:

Dette produkt er kun for belysningsformål og må:

- tilsluttes kun til en spænding af **230V ~50Hz**.
- drives kun fast monteret.
- Ikke udsættes til mekanisk belastning eller høj forurening.
- Installeres efter en fugtig eller forurenset lagring kun efter en tilstandsoprøvnning gennemført ved fagmand.
- ikke ændres eller modificeres.

2. PAKKE UD

Leveringsomfang:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| Tre beskyttelseslanger | Materiale for fastgørelse |
|------------------------|---------------------------|
- Tag varen forsigtigt ud fra pakken og fjern hver transportbeskyttelse.
 - Før fjernelse af indpakningen, prøv om alle dele af produktet er blevet taget ud.

⚠ ADVARSEL

Prøv om der er **løse dele** i produktet. Hvis dette er tilfældet, og hvis eksistens af disse dele ikke er blevet beskrevet eksplicit, så produktet må ikke installeres eller sættes i funktionen.

- Dele der kunne berøres kan være under spændingen efter tilslutning – **livsfare gennem elektrisk slag!**

3. MONTAGE

⚠ ADVARSEL

Før du gør noget arbejde, **omkobl strømforsyningen og den forbindelse fører spændingsfri!**

- Der er **fare af et elektrisk slag med dødfølge!**

Brug kun denne dele som er blevet leveret sammen med produktet, eller som er beskrevne entydig som tilbehør!

- En sikker drift kan ellers ikke garanteres. **Der kan være livs – og brandfare!**

Montageplads

- Produktet er kun egnet for **montagen på vægen**.
- **Install produktet kun på en stabil, jævn, vippefast undergrund.**
- **Lysets utrædelse** af produktet skal være i det mindste så fjernt bort fra det belyste område som det blev opgivet i minimumsafstanden

som er præciseret på lysets typeskiltet: 

Synderlig forsigtighed gælder for let brændbare genstande (f.eks.: løv, etc.).

⚠ ADVARSEL

Brug vedlagt **fastgørelsesmateriale** kun hvis det er egnet for montageundergrunden. If ikke, benyttes fastgørelsesmateriale som er egnet for montageundergrunden.

- Ved brug af uegnet **fastgørelsesmateriale**, der er **livsfare eller sårfare** som kan forårsages hvis produktet falder ned.

Enkelt montage skridt

- Fjern montagepladen fra lys per at løse de skruer.
- Løs lyskassens jordledningen fra jordklemmen.
- Fastlæg montagepladsen, og markerer og bore de befæstningshuller, således at lysets kabelindgang overenstemmer med kabeludgangen af tilslutningsledningen. Ikke beskadig tilledningen.
- Fastgør montagepladen til montagefladen. Forsyn befæstningsskruerne med de vedlagte underlagsskiver (a) og tætningsringer (b).
- **Elektrisk forbindelse**
 - Produktet skal være duelig at blive adskilt fra strømforsyningen formedelst en alpolfrakobling.
 - Forsyne åre-enderne med de tilhørende beskyttelseslanger.
 - For elektrisk forbindelse, forbinder svar eller brun åren (yderleder) af tilslutningsledningen med **klemmen L** og blå åren (neutralleder) af tilslutningsledningen med **klemmen N**. Den grønne – gule åren (beskyttelseleder) af tilslutningsledningen vil fast sammenskrues med **jordforbindelse- klemmen** \oplus af produktet.
- **Indsats af lysmiddel:** Lysmiddelet indsættes i fatningen ved hjælp af en let drejning til højre.
- Stik igen lyskassens jordledningen på jordklemmen.
- Fastgør nu lyset på montagepladen. Ta hensyn til at tætningen sidder rigtigt. Forsyn befæstningsskruerne med de vedlagte underlagsskiver og tætningsringer. Stramme skruerne af blænden eller holderingen korsvis for at opnå en ligelig belastning af tætningen. Lås skruerne med vedlagte hæfterne!
- **Prøv sikre holdtet af lyset!**
- Produktet er nu klar til drift.

4. FØRST IGANGSÆTTELSE

Prøv produktets upåklagelig funktionen ved først igangsættelsen!

⚠ FARE

Ifald af fejl, produktet må ikke berøres.Afbryd produktet på ekstern kontakten eller ved frislutte af ledningen på sikringen!

- Der er **livsfare** ved berøring og videre drift ifald af fejl gennem **elektrisk slag, forbrændingsfaren eller brandfaren!**

Der er et **fejl fald**, hvis


- der er synlige beskadigelser.
- produktet ikke fungerer upåklagelig (f.eks. flagre).
- det ryger, damper, eller ved hørlige knirkstøjer.
- brandlugte opstår.
- du mærker overvarmning (f.eks. hvis det skifter farve, også på tilgrænsende flader).

Driv produktet ikke før istandsættelsen og prøvning udelukkende gennem en anerkendt elektromontør!

Henvielse for installatøren:

Du er forpligtet at stille denne vejledning til brugers rådighed.

KUN FOR INSTALLATØREN !

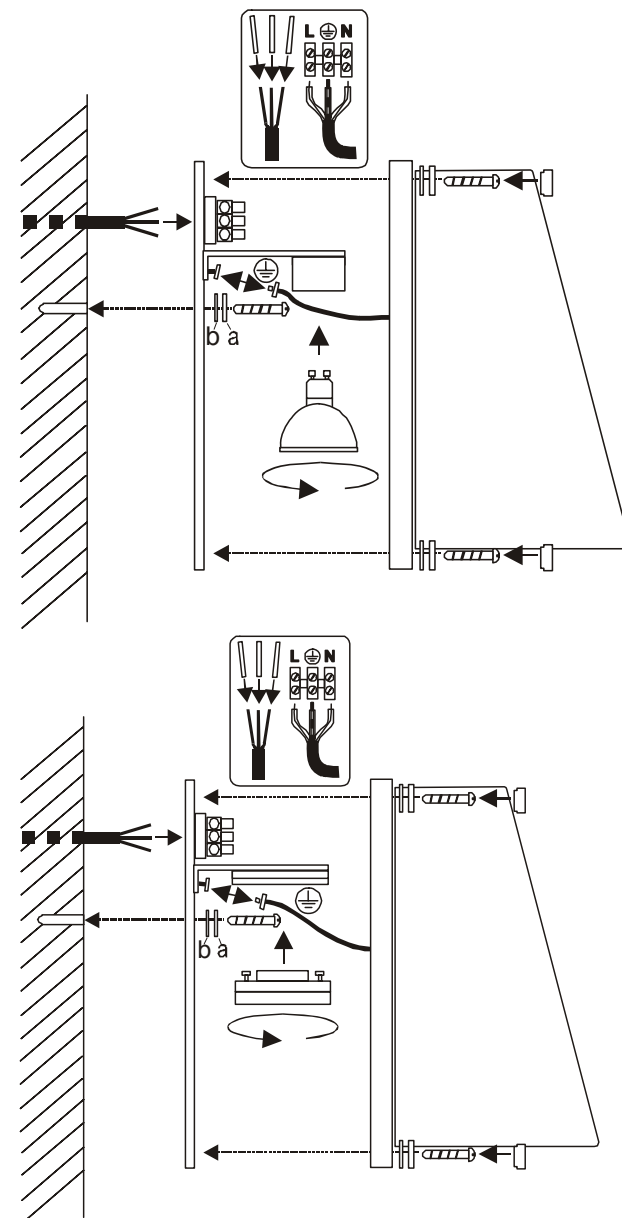

VEJLEDNING FOR BRUGEREN for VÆGBELYSNING 227194/195/204/205

Forklaring af advarselstegn:

⚠ FARE: direkte farlig situation, som kan føre til død eller svære sår, hvis den ikke undgås.

⚠ ADVARSEL: mulig farlig situation, som kan føre til død eller svære sår, hvis den ikke undgås.

⚠ FORSIGTIG: mulig farlig situation, som kan føre til sår eller skader til ejendom, hvis den ikke undgås.

1. SIKKERHEDSHENVISNINGER

- Kun en anerkendt elektromontør må gennemføre installations-, montage- og tilslutningsarbejder.
- Dæk ikke produktet af. Gør ikke indgreb i luftcirkulationen.
- Hænge og befæstig ikke noget på produktet, særlig ingen dekorationer.
- Hold barn fjern af produktet.
- Lyset må drives kun med et intakt beskyttelseglas.
- Driv produktet kun, hvis det fungerer upåklagelig:

⚠ FARE

Ifald af fejl, produktet må ikke berøres. Afbryd produktet på ekstern kontakten eller ved frislutte af ledningen på sikringen!

- Der er livsfare ved berøring og videre drift ifald af fejl gennem elektrisk slag, forbrændingsfaren eller brandfaren!

Der er et fejl fald, hvis

- der er synlige beskadigelser.
- produktet ikke fungerer upåklagelig (f.eks. flagre).
- det ryger, damper, eller ved hørlige knirkstøjer.
- brandlugte opstår.
- du mærker overvarmning (f.eks. hvis det skifter farve, også på tilgrænsende flader).

Driv produktet ikke før istandsættelsen og prøvning udelukkende gennem en anerkendt elektromontør!

2. ANVENDELSE IFØLGE BESTEMMELSEN

Dette produkt er kun for belysningsformål og må:

- drives kun med en spænding af 230V ~50Hz.
- drives kun fast monteret.
- Ikke udsættes til mekanisk belastning eller høj forurening.
- drives kun efter en tilstandsprøvning efter en fugtig eller forurenede lagring.
- Produktet ikke må ændres eller modificeres.

Lysets utrædelse af produktet skal være i det mindste så fjernet bort fra det belyste område som det blev opgivet i minimumsafstanden som er

præciseret på lysets typeskiltet:



Synderlig forsigtighed gælder for let brændbare genstande (f.eks.: løv, etc.).

3. DRIFT

Veksling af lysmiddel

⚠ FORSIGTIG

Udskift lysmidler altid i god tid før enden af deres levetid for at undgå skader på personer, lyset eller andre genstande.

Først slut produktet **spændingsfri**, og lad lysmiddelet **afkøle** førend du veksler lysmiddelet.

- Ellers der er **forbrændingsfaren** på lysmiddelets hed overfladen.

Brug kun lysmidler som er tilladt for lampen. Du finder oplysninger til tilladte lysmidler på typeskiltet.

- Andre lysmidler kan føre til **brandfare, fejl, og beskadigelse af produktet.**

- Prøv og rens tætningen efter hver åbning af lyset. Tætningens pålægfladen skal være fri af smuds. Denne foranstaltninger tjener opretholdelsen af IP beskyttelsesarten.
- **Veksling af lysmiddel:** Fjern lyset fra montagepladen idet du løser skruerne. Lysmiddelet indsættes i fatningen ved hjælp af en let drejning til højre. Fastgør nu lyset på montagepladen. Tag hensyn til at tætningen sidder rigtigt. Forsyn befæstigingskruerne med de vedlagte underlagsskiver og tætningsringer. Stramme skruerne af blænden eller holderingen korsvis for at opnå en ligelig belastning af tætningen. Lås skruerne med vedlagte hætterne!

4. VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

De følgende miljømæssige betingede indflydelser kan føre til uønsket virkninger på overfladen af produktet:

- syre regn og jord
- højt saltindhold i luften
- strøsalt
- rengøringsmiddel
- Gødning særlig i blomsterbede
- andre kemiske substanser (f.eks. pesticid)

Beskyt produktet formedelst egnede foranstaltninger for at undgå ændringer af overfladen.

⚠ ADVARSEL

Først slut helt produktet **spændingsfri**, førend du foretager **rengørings- og plejeforanstaltninger** på produktet. Lad produktet **afkøle** først.

- Ifald af ikke-overholdelse af denne vejledning ved rengøringen, der er **fare af elektrisk slag eller forbrænding.**

- **Rengøring:** For at rense produktet, brug en let fugt, blød og trævlefri klud.

5. VIDERE VIGTIGE HENVISNINGER

- **Lagring:** Produktet må lagres tør, beskyttet for forureniger og mekaniske belastninger.
- **Garantie:** I fald af anvendelse af garantien, vende dig til din faghandlende.
- **Bortskaffelse:** Du finder henvisninger til reglementeret bortskaffelse i Internettet under www.slv.de eller under telefonnummeret som er angivet nedenfor.

SLV Elektronik GmbH DANSK

VÆGBELYSNING 227194/195/204/205


Montagevejledning for Installatøren Vejledning for brugeren

Læs følgende omhyggeligt og opbevar det tilgængeligt!

Tekniske data:

	227194/95	227204/05
Driftspænding:	230V ~50Hz	
Sikkerhedsklasse:	I	
Kapslingsklasse:	IP44	
Lysmiddel:	QPAR51, GU10, max. 50W	GX53, max. 9W
Mål (B/H/D):	10 / 15,3 / 11,7 cm	
Vægt:	0,67 kg	
Importør:	SLV Elektronik GmbH	

IP 44: Beskyttelse mod faste fremmedlegemer > Ø 1,0mm - Beskyttelse mod sprøjt vand fra alle retninger.

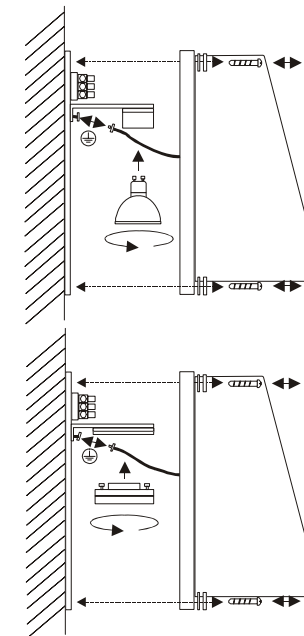

art.-nr. 227194/195/204/205 01/2008

© SLV Elektronik GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Germany, Tel. +49 (0)2451 4833-0
Ret til tekniske ændringer forbeholdes.