



Betriebsanleitung

Signalleuchte

200 - 205, 210 - 215, 220 - 225

Instructions for use


 
Signal Beacon

200 - 205, 210 - 215, 220 - 225

Mode d'emploi

Feu de signalisation







200 - 205, 210 - 215, 220 - 225

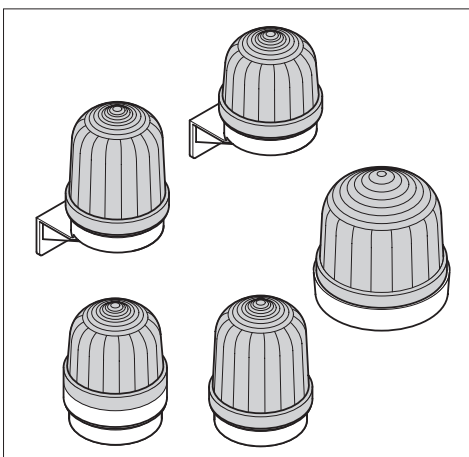

Das Gerät erzeugt aus elektrischen Signalen sichtbare (Blitz-, Dauerlicht) Signale. Es ist nach EN 60598 / VDE 0711 T1 aufgebaut und geprüft.

The appliance produces visible (flashing or permanent light) signals via electrical signals. The appliance is produced and approved according to EN 60598 / VDE 0711 T1.

 L'appareil produit des signaux visibles (feu flash, feu permanent) via des signaux électriques. L'appareil est fabriqué et contrôlé selon EN 60598 / VDE 0711 T1.

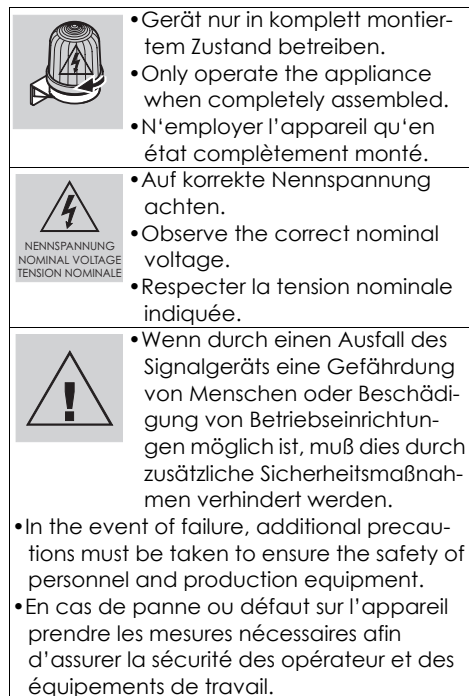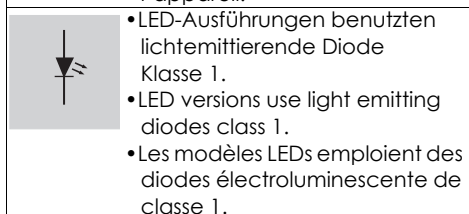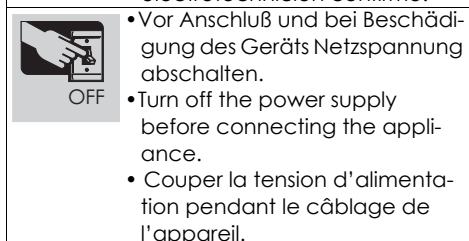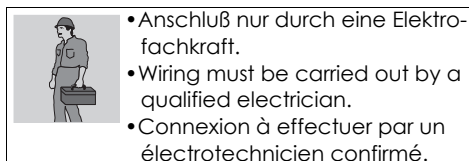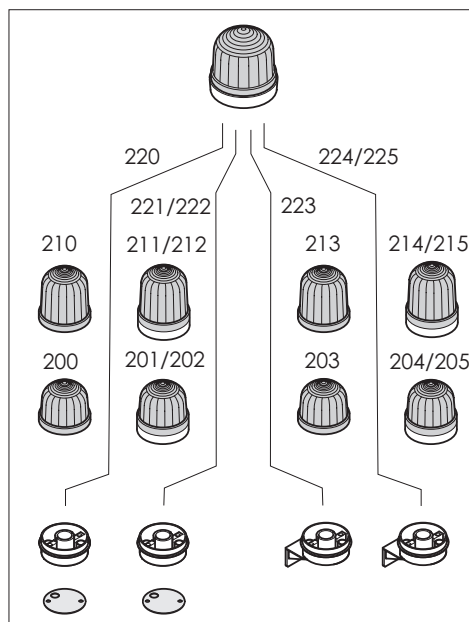

	PC
	PA6.6 GF
200 □00 00	Dauerlicht, Permanent light, Feu permanent
203 □00 00	12 – 240V~, max. 7W
203 □01 00	12 – 240V~, max. 5W, (no VDE)
210 □00 00	12 – 240V~, max. 10W
213 □00 00	12 – 240V~, max. 10W
220 □00 00	12 – 240V~, max. 10W
223 □00 00	12 – 240V~, max. 10W
2x1 □00 75	LED-Dauerlichtelement, LED-permanent light, LED-Feu permanent, I ₀ < 500mA
2x4 □00 75	24V~, 45mA
2x1 □00 67	115V~, 25mA
2x4 □00 67	115V~, 25mA
2x1 □00 68	230V~, 25mA
2x4 □00 68	230V~, 25mA

2x2 □00 55	Blitzlichtelement, Flashing light, Feu flash
2x5 □00 55	24V~, 100mA, ca. 0.75 Hz
2x2 □00 67	115V~, 20mA, ca. 0.75 Hz
2x5 □00 67	115V~, 20mA, ca. 0.75 Hz
2x2 □00 68	230V~, 15mA, ca. 0.75 Hz
2x5 □00 68	230V~, 15mA, ca. 0.75 Hz
	LED Lampe, LED light, LED-Feu BA 15 d
956 □00 75	24V~, 45mA
956 □00 67	115V~, 15mA
956 □00 68	230V~, 15mA
	1 rot, red, rouge 2 grün, green, vert 3 gelb, yellow, jaune 4 weiß, white, blanc 5 blau, blue, bleu
	BA 15 d, max. 42mm (1.65"), 5W, (für 20x, for 20x, pour 20x)
955 840 34	12V
955 840 35	24V
955 840 57	115V
955 840 38	230V
	BA 15 d, max. 52mm (2.05"), 7W, (für, for, pour 21x / 22x)
955 015 34	12V
955 015 35	24V
955 015 57	115V
955 015 38	230V













Reinigung mit milden, nicht scheuernden und nicht kratzenden Mitteln möglich. Niemals aggressive Reinigungsmittel wie z.B. Lösungsmittel verwenden.


Clean the appliance from outside with a light, non-scouring cleaning agent. Do not use aggressive cleaning agents, like e.g. solvents. Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un produit doux, non abrasif. Ne jamais utiliser des produits de nettoyage agressifs comme p.ex. des détergents.



Das Gerät ist wartungsfrei. The appliance is maintenance-free. L'appareil ne nécessite aucun service d'entretien.

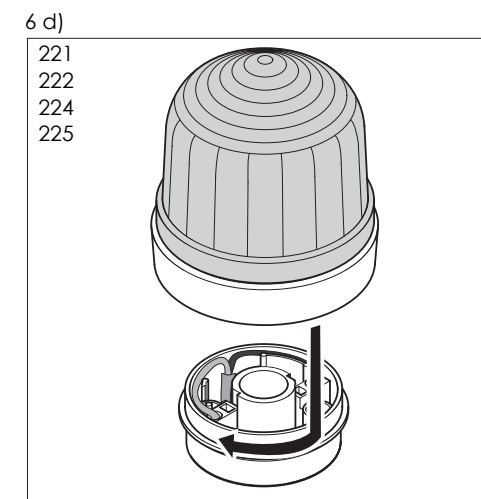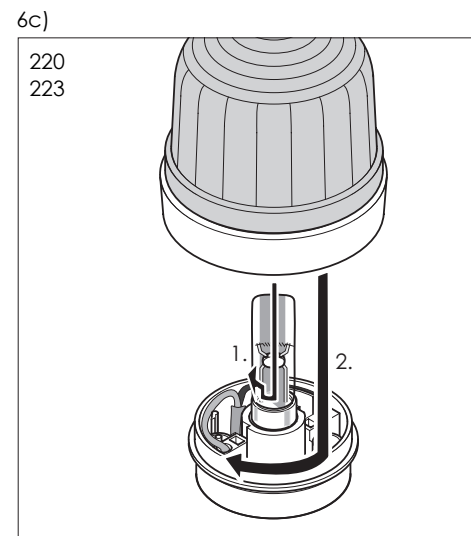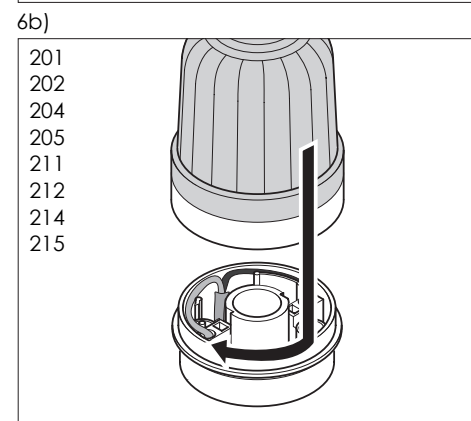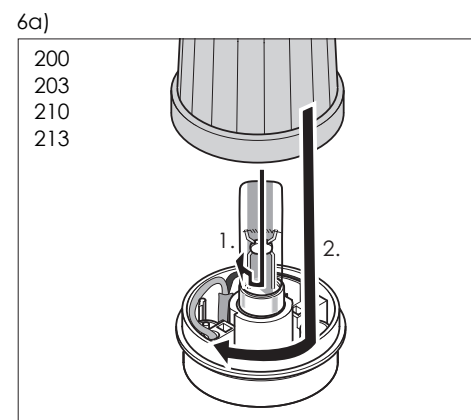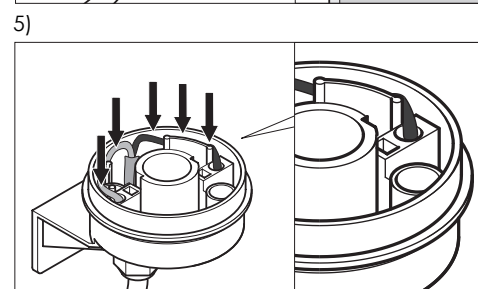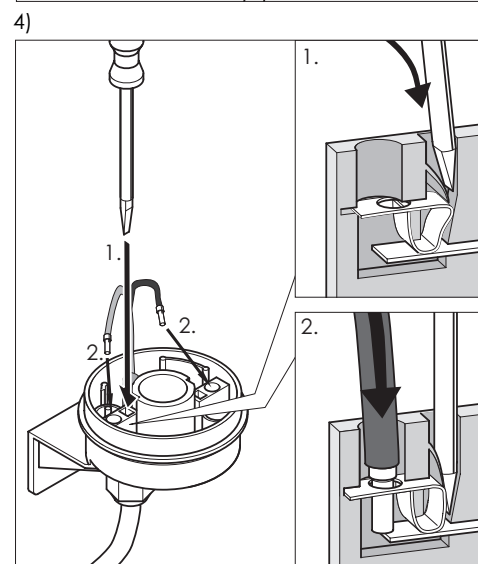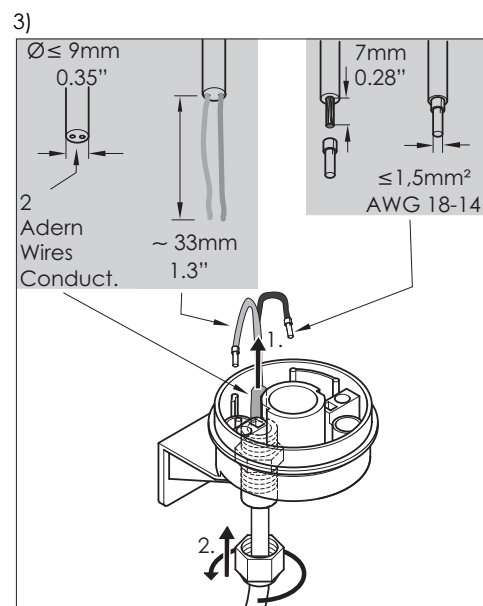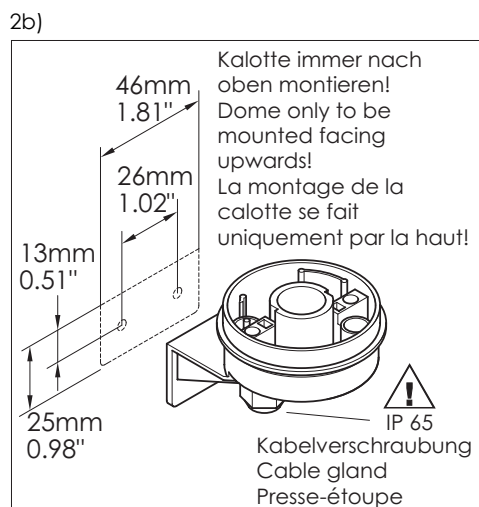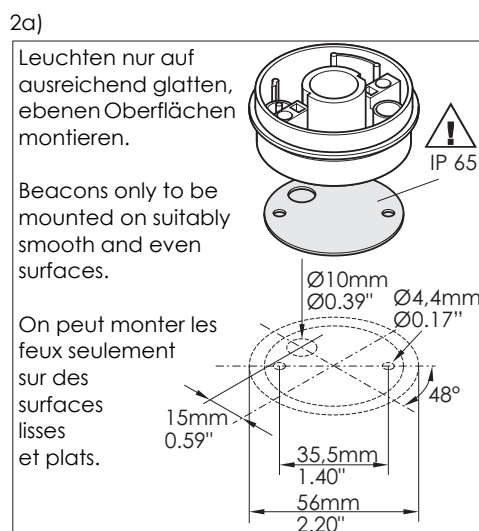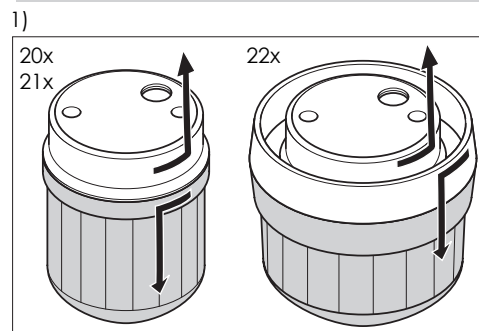

Glühlampenwechsel
Change of bulb
Changement de l'ampoule

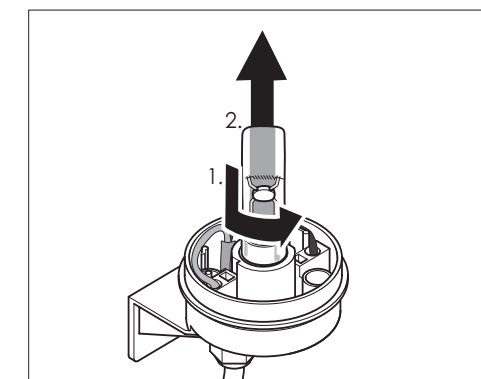

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications
Sous réserve de modifications techniques

310.200.001.0505

© D

WERMA
SIGNALTECHNIK

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
D-78604 Rietheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.de
www.werma.de