



TOOLCRAFT

(D)

23/45W LÖTKOLBEN SWITCHER

Anwendungsbeispiele

- 15W - 25W Für elektrische und elektronische Elemente und Leiterplatten.
- 30W - 40W Für Modellbau, Funk und Nachrichtentechnik.
- 60W - 80W Für Lötungen und an Blechen und allgemeinen Werkarbeiten.
- 100W Für Werkstattanwendungen, die hohe Hitze benötigen, z.B. Tiffanytechnik.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Spitzengröße: 5,6 mm

(GB)

23/45W SOLDERING IRON POWER CONVERTER

Application examples

- 15W - 25W For electrical and electronic elements and printed circuit boards.
- 30W - 40W For model construction, radio and telecommunications applications.
- 60W - 80W For general purpose workshop soldering applications and fabrication.
- 100W For workshop applications that require high heat, for example Tiffany glass art.

Technical data:

Operating voltage: 230V / 50Hz
Tip size: 5,6 mm

(F)

23/45W COMMUTATEUR FER À SOUDER

Exemples d'application

- 15W - 25W Pour les elements électriques et électroniques et circuits imprimés.
- 30W - 40W Pour la construction modèle, la radiotechnique et la télécommunications.
- 60W - 80W Pour le soudage de tôles et pour les travaux d'atelier en général.
- 100W Pour les travaux qui exigent la chaleur élevée, par exemple technique art en verre de Tiffany.

Données techniques:

Tension d'opération: 230V / 50Hz
Taille d'extrémité: 5,6 mm

(NL)


23/45W OMSCHAKELAAR VOOR SOLDEERBOUT

Applicatievoorbeelden

- 15W - 25W Elektronika soldeerverbindingen op printplaten of onderdelen.
- 30W - 40W Modelbouw, radio en T.V. techniek.
- 60W - 80W Voor soldeerverbindingen aan blik en algemeen onderhoudswerk.
- 100W Voor zwaarder soldeerwerk in algemeen gebruik.

Technische gegevens:


Werkende voltage: 230V / 50Hz
De grootte van het uiteinde: 5,6 mm

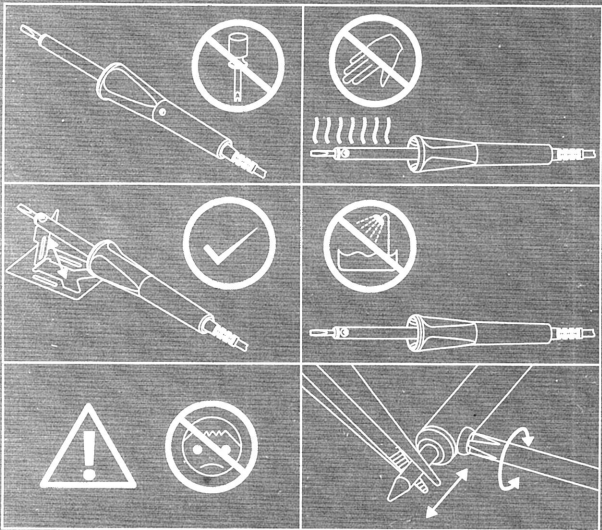

NR. 58 83 54

TOOLCRAFT
Conrad Electronic SE
92240 Hirschau

V3_0811_02

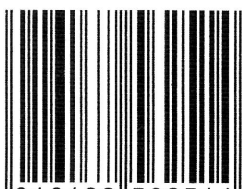

4 016138 562514

97030573