

750

Gerätestecker

Kaiser
 ELEKTROTECHNISCHE FABRIK

Gerätestecker 70°, 6,3 A, mit Schutzkontakt und Feinsicherung \varnothing 5,0 x 20,0 mm
Mains appliance plug 70°, 6,3 A, with earthing contact and microfuse \varnothing 5,0 x 20,0 mm

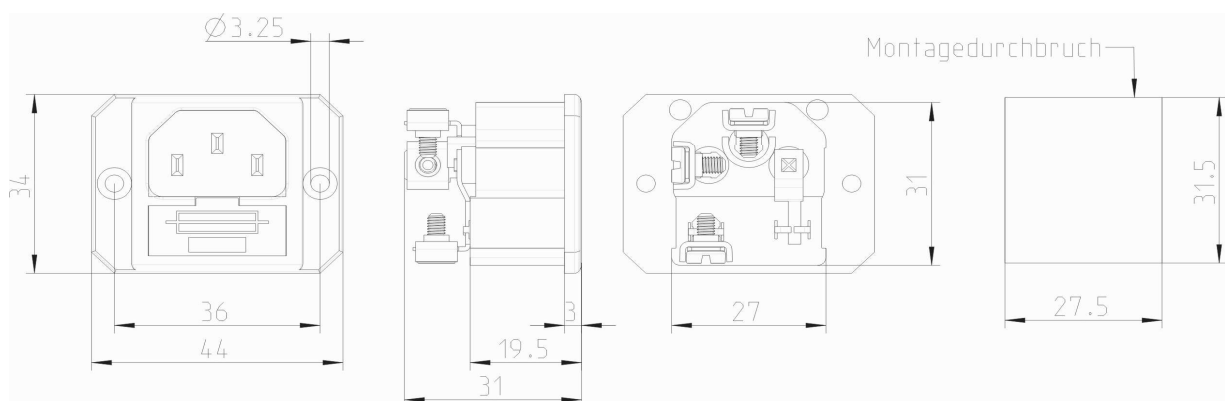
Beschreibung / Description

 Wahlweise mit Schraubanschluss oder
 Steckanschluss 4,8 mm / 6,3 mm

 With screw terminals or wrap connection 4,8
 mm / 6,3 mm, optionally

Technische Daten / Specification

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	6,3 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C14
Anschlüsse / Type of terminals	Siehe Beschreibung / See description
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / Fe / CuSn
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 V0 / Polyamide 6 V0
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 V0 / Polyamide 6 V0

Abmessungen / Dimension


Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • Technical data are subject to change