

## Certificate



## Prüfbescheinigung nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz

Test Certificate in compliance with the Equipment and Product Safety Law

Bescheinigungs-Nr. (Certificate No.): 11SHN0619-01

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) § 7 Abs. 1 Satz 2 hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit und entspricht den derzeit anerkannten Regeln der Technik.

(The product is in compliance with the judicial requirements of the Equipment and Product Safety Law (GPSG) §7 Art. 1 sentence 2 and the currently accepted rules of technology.)

*Bescheinigungsinhaber (Certificate Holder)*  
Ningbo Kaifeng Electric Appliance Co., Ltd.  
East Guanhaiwei Industrial Zone  
Cixi Ningbo, Zhejiang  
P. R. China

*Markenname (Brandname)*  
KF (logo)

*Fertigungsstätte (Manufacturing Site)*  
Ningbo Kaifeng Electric Appliance Co., Ltd.  
East Guanhaiwei Industrial Zone  
Cixi Ningbo, Zhejiang  
P. R. China

*Produkt (Product)*  
Mehrfachsteckdose mit Verlängerungskabel  
Multiple socket outlet with cord extension set

*Typbezeichnung (Type)*  
DY-02, DY-02-K, DY-03, DY-03-K, DY-B-03P, DY-B-03KP, DY-04, DY-04-K, DY-B-04P, DY-B-04KP, DY-05, DY-05-K, DY-B-05P, DY-B-05KP, DY-06, DY-06-K, DY-B-06P, DY-B-06KP

*Beschreibung (Description)*  
16A, 250V~, max 3500W, IP20,  
Schutzklasse I, mit nicht wiederanschließbare Stecker, mit Kabel H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>  
(Min.Länge 1,4m), Einzelheiten siehe Anhang  
Class I, with a non-rewirable plug with cord H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> (Min.1,4m for cord length), see attachment for detail

*Prüfbericht-Nr. (Test Report No.)*  
SH10120996-001:2011-03-22  
Einzelheiten siehe Anhang (Details see attachment)

*Geprüft nach (Tested according to)*  
DIN VDE 0620-1:2010

*Gültig bis (valid until)*  
2016-03-30  
*Erstellt am (Issued on)*  
2011-03-31

Intertek Deutschland GmbH  
M.Eng. Gary Hü

Dem Zertifikat liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Intertek Deutschland GmbH zu Grunde. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.  
The General Business Conditions of Intertek Deutschland GmbH is an integral part of this certificate. Please also refer to the information overleaf.

Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Sitz Leinfelden-Echterdingen, Registergericht Stuttgart, HRB Nr. 225262, Geschäftsführer: Dr. Jochen P. Zoller  
Tel.: +49 711 27311-0, Fax: +49 711 27311-559, E-Mail: gs@intertek.com, web: www.intertek.de

**Anhang zur Bescheinigung Nr.: 11SHN0619-01**

(Attachment to Certificate No.)

DY- <u>B</u> -		**		** als Beispiel (representative)	
B	mit Kindersicherung With shutters	03-06	3-6-Fach DIN49440-1 Steckdosen Mit Kindersicherung 3-6 ways DIN 49440-1 outlets with shutters	KP	Mit Schalter With switch
				P	Ohne Schalter Without switch

Modell Liste(Model list):

DY-B-03P, DY-B-03KP, DY-B-04P, DY-B-04KP, DY-B-05P, DY-B-05KP, DY-B-06P, DY-B-06KP Insgesamt 8 Modelle (totally 8 models)

DY- <u>**</u>		** als Beispiel (representative)	
02-06	2-6 Fach DIN 49440-1 Steckdosen Ohne Kindersicherung 2-6 ways DIN 49440-1 outlets without shutters	-K	Mit Schalter With switch
		None	Ohne Schalter Without switch

Modell Liste(Model list):

DY-02, DY-02-K, DY-03, DY-03-K, DY-04, DY-04-K, DY-05, DY-05-K, DY-06, DY-06-K Insgesamt 10 Modelle (totally 10 models)

 
Dem Zertifikat liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Intertek Deutschland GmbH zu Grunde. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.  
The General Business Conditions of Intertek Deutschland GmbH is an integral part of this certificate. Please also refer to the information overleaf.

**Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen**


Sitz Leinfelden-Echterdingen, Registergericht Stuttgart, HRB Nr. 225262, Geschäftsführer: Dr. Jochen P. Zoller  
Tel.: +49 711 27311-0, Fax: +49 711 27311-559, E-Mail: [gs@intertek.com](mailto:gs@intertek.com), web: [www.intertek.de](http://www.intertek.de)

### Constructional Data Form (CDF)

<i>Certificate Holder:</i>	Ningbo Kaifeng Electric Appliance Co., Ltd. East Guanhaiwei Industrial Zone Cixi Ningbo, Zhejiang P. R. China
<i>Manufacturing Site:</i>	Ningbo Kaifeng Electric Appliance Co., Ltd. East Guanhaiwei Industrial Zone Cixi Ningbo, Zhejiang P. R. China
<i>Product: (in German)</i>	Mehrfachsteckdose mit Verlängerungskabel
<i>Product: (in English)</i>	Multiple socket outlet with cord extension set
<i>Type:</i>	DY-02, DY-02-K, DY-03, DY-03-K, DY-B-03P, DY-B-03KP, DY-04, DY-04-K, DY-B-04P, DY-B-04KP, DY-05, DY-05-K, DY-B-05P, DY-B-05KP, DY-06, DY-06-K, DY-B-06P, DY-B-06KP
<i>Brandname:</i>	KF (logo)
<i>Description:</i>	16A, 250V~, max 3500W, IP20, Class I, with a non-rewirable plug with cord H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> (Min. 1,4m for cord length), see attachment for detail
<i>Test Report No.:</i>	SH10120996-001:2011-03-22
<i>Tested according to:</i>	DIN VDE 0620-1:2010
<i>Valid until:</i>	2016-03-30
<i>Issued on:</i>	2011-03-31




Attachment to Certificate No.: 11SHN0619-01

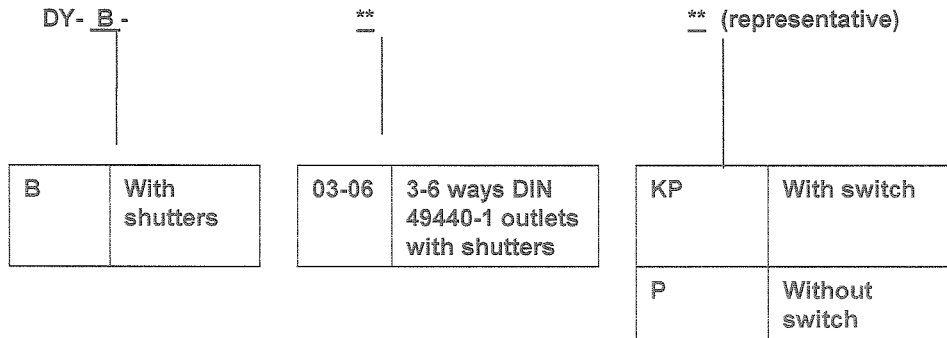


Model list:

DY-B-03P, DY-B-03KP, DY-B-04P, DY-B-04KP, DY-B-05P, DY-B-05KP, DY-B-06P, DY-B-06KP (totally 8 models)

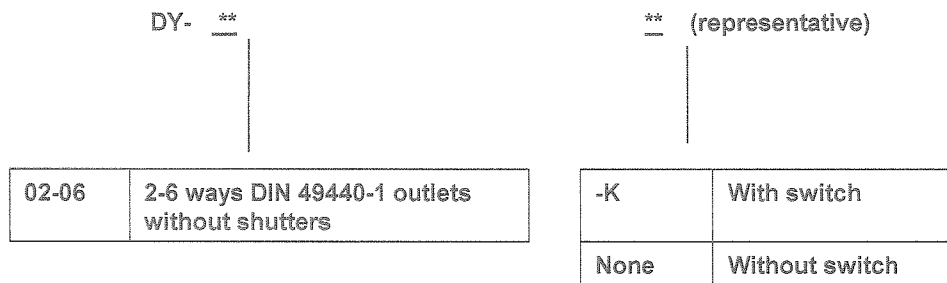

Model list:

 DY-02, DY-02-K, DY-03, DY-03-K, DY-04, DY-04-K, DY-05, DY-05-K, DY-06, DY-06-K (Total 10 models)



**Product Information:**

**General product information**

Non-rewirable, indoor use only, with multi way DIN 49440-1 outlets with shutters or without shutters.

**Copy of marking plate**



DY-B-06KP (representative model)

$\frac{16}{250} \sim$   
(on engagement of outlet)

Max.3500W

**WARNUNG:**

Nicht hintereinander stecken  
Nicht abgedeckt betreiben




Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker (this warning only for type with switch)

Nur zur Verwendung in trockenen Räumen

Note: Warning is moulded on the product.



**Product Pictures**

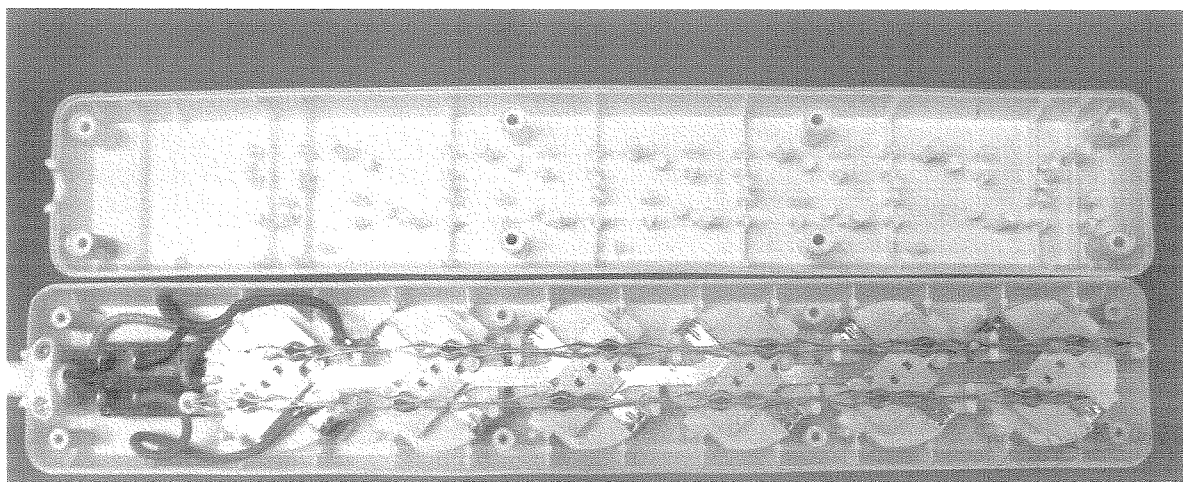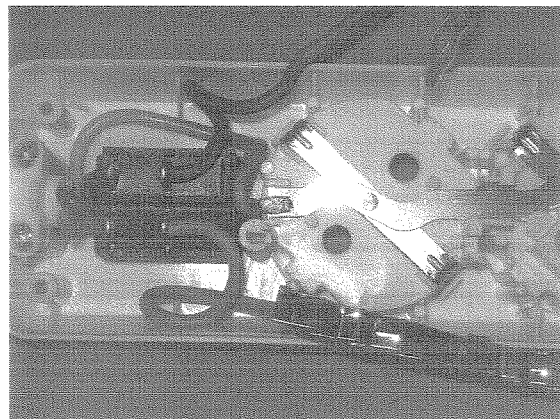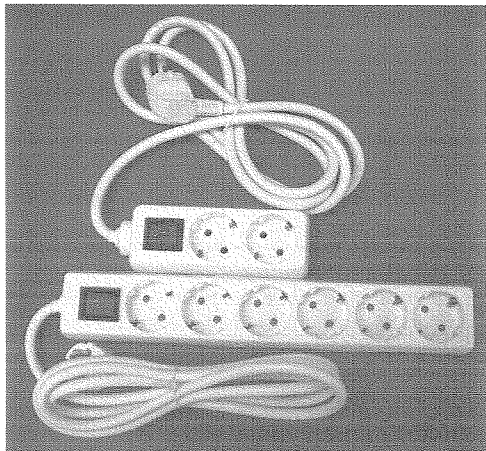



**Attachment to Certificate No.: 11SHN0619-01**

**List of Critical Components**

Object / part No.	Manufacturer/ trademark <sup>2)</sup>	Type / model <sup>2)</sup>	Technical data	Standard	Mark(s) of conformity <sup>1)</sup>
Plug, non-rewirable	Ningbo Kaifeng Electric Appliance Co., Ltd.	KF-CR2	16A, AC 250V, class I, Standard sheet: DIN49441-R2	DIN VDE 0620-1	VDE: 40008190
Flexible cable	Ningbo Kaifeng Electric Appliance Co., Ltd.	H05VV-F	3G1,5mm <sup>2</sup>	DIN VDE 0281- 5; HD 21,5S3	VDE: 129237
Switch	NingboMaster Soken Electrical Co.,Ltd	RK1-01	16(6)A,250~, class II, IP20, 10E3, T100/55; category D	DIN EN 61058-1 EN 61058-1	VDE: 40012988
Switch, alternative	Cixi Haibin Electronics Co.,Ltd	RK1-01	16(6)A, 250V~, T55, 1E4	EN 61058-1	TÜV: R50096057
Switch	Ningbo Kaifeng Electric Appliance Co Ltd	KF-DS-1	16A, 250V, T55	EN 61058-1	KEMA-KEUR: 2133058.01
Enclosure/ Live part carrier	Ningbo Futian Engineering Plastics Co.,Ltd.	P102	Flame retardant PP material, all color, minimum thickness 2,0mm, with UL file E152381	DIN VDE 0620-1	Test with appliance
Shutter box	Ningbo Futian Engineering Plastics Co.,Ltd.	CB600	ABS/PC material, all color, minimum thickness 1,0mm, with UL file E152381	DIN VDE 0620-1	Test with appliance
Shutter body	Reeni Copolymer Co.,Ltd.	G-4130	Flame retardant PA66 material, all color, Minimum thickness 1,0mm, with UL file E215781	DIN VDE 0620-1	Test with appliance


<sup>1)</sup> An asterisk indicates a mark which assures the agreed level of surveillance.  
<sup>2)</sup> "Various" means any type from any manufacturer that complies with the specification can be used.

**Modification Summary**

The following changes have been made to this CDF:

Date	Local Project no.	Description of Change
None	None	None

Signed

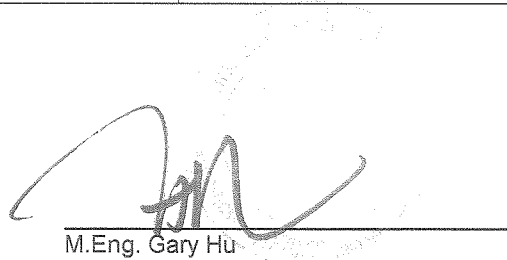

M.Eng. Gary Hu

Date 2011-03-31