
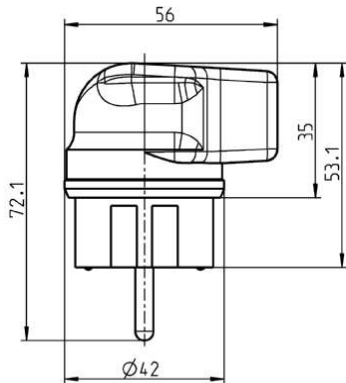
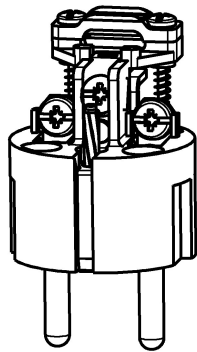


Datenblatt / Datasheet

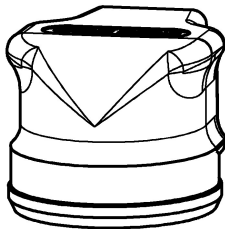

Vollgummi Winkelstecker mit Schutzkontakt. Schwere Industrierausführung mit IP 44 Schnappwulstverrastung. Geeignet für Kabeltypen bis H05RNH2-F 2x1,5.

Solid rubber made angle plug with protective contact system and IP 44 protection .

Typ: 341GF/Wi Art.Nr.: 341007
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16 A
Rated current:

Bauart: DIN 49 441-2-AR1
According to:

Schutzart: IP 44
IP-Code:

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: SBR
Carrying parts: Styrol butadien rubber

Gehäuse: SBR
Cover: Styrol butadien rubber

Approbationen: VDE
Certified by:

Anmerkung: -/
Annotation:

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: Yes

Ce Kennzeichnung: Nein
Ce Marking: no

Altgeräterichtlinie: Nicht anwendbar
WEEE: Not applicable