




Taster

Push button switches



Boutons poussoirs

145 NTG


Nanotaster
Nano push button
Boutons poussoirs nano

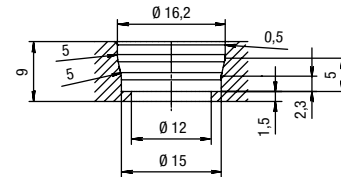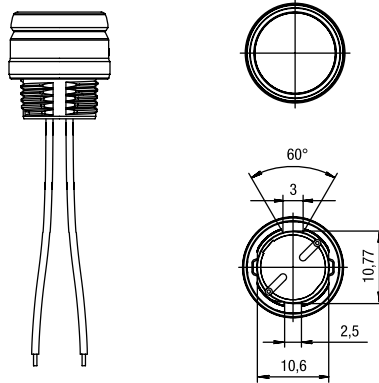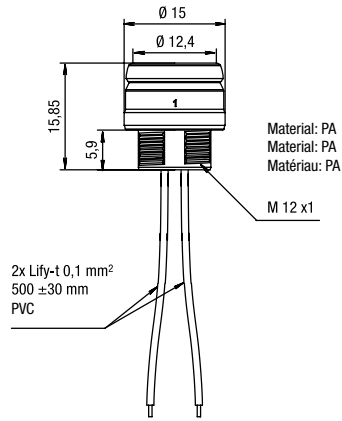

Einbauöffnung
 mounting hole
 trou de montage

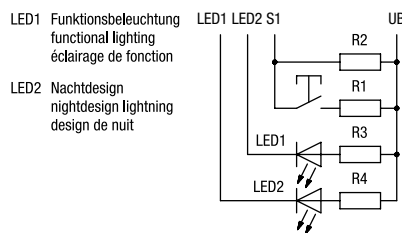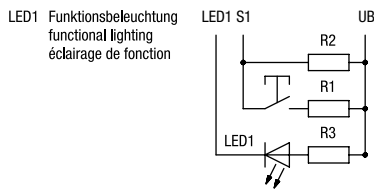

Betätigerfarben
Colours
Couleurs

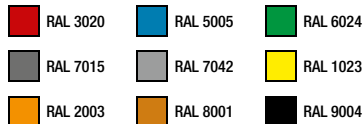

Beleuchtungsfarben LED
Illumination colours LED
Couleurs d'éclairage LED



Andere Ausführungen möglich. Bitte fragen Sie an. Es besteht die Möglichkeit, die Tastenkappen mit Symbolen zu bedrucken. Bitte geben Sie das gewünschte Symbol mit der Farbe der Tastenkappe bei der Bestellung an (Symbol Ø 10 mm).

Other arrangements available on request. Please enquire. It is possible to have the button top printed with symbols. Please specify symbol and colour, when ordering (symbol Ø 10 mm).

Contactez-nous pour d'autres réalisations. Le symbole et la couleur du bouton peuvent être choisis sur mesure. Veuillez spécifier ces caractéristiques lors de la commande (symbole Ø 10 mm).

Typen Nr. type no. référence	Schaltspannung switching voltage tension de commut.	Schaltstrom switching current courant de commut.	Schaltleistung switching power pouvoir de coupure	LED LED affichage	Kontaktart contact form type de contact
145 NTG	max. 48 V	max. 0,3 A	max. 5 W/VA	je nach Vorwiderstand depending on series resistor dependant de résistance de série	Schließer/N.O./NO

Typen Nr. type no. référence	Tastenhub button stroke course totale du bouton	Temperaturbereich temperature range plage de température	Schutzart protection class protection	Befestigungsart mounting type méthode de fixation	Anzugsdrehmoment tightening torque couple de serrage
145 NTG	2,15 mm	-40...+85°C	IP 67	Rändelmutter/Mutter SW 17 knurled screw/screw SW 17 écrou moleté/écrou SW 17	0,5 Nm

145NTG

<p>Zählnummer (wird von elobau vergeben)</p> <p>Betätigerkappe RT = RAL 3020, Verkehrsrot BL = RAL 5005, Signalblau GN = RAL 6024, Verkehrsgrün GE = RAL 1023, Verkehrsgelb SW = RAL 9004, Signalschwarz OR = RAL 2003, Pastellorange HG = RAL 7042, Verkehrsgrau A DG = RAL 7015, Schiefergrau (Weitere Farben nach Rücksprache möglich)</p> <p>Beschaltung 0 = Standard Schließerkontakt 1 = Namurbeschaltung</p> <p>LED 0 = ohne LED 1 = eine LED* 2 = zwei LEDs*</p> <p>Gehäuse Gewinde</p>	<p>counting numbers (issued by elobau)</p> <p>labelling cap RT = RAL 3020, traffic red BL = RAL 5005, signal blue GN = RAL 6024, traffic green GE = RAL 1023, traffic yellow SW = RAL 9004, signal black OR = RAL 2003, pastel orange HG = RAL 7042, traffic grey A DG = RAL 7015, slate grey (other colours available on request)</p> <p>connection 0 = standard N.O. 1 = Namur wiring</p> <p>LED 0 = without LED 1 = one LED* 2 = two LEDs*</p> <p>thread housing</p>	<p>numéros d'article (complété par elobau)</p> <p>capuchon de l'actionneur RT = RAL 3020, rouge signalisation BL = RAL 5005, bleu signalisation GN = RAL 6024, vert signalisation GE = RAL 1023, jaune signalisation SW = RAL 9004, noir de sécurité OR = RAL 2003, orange pastel HG = RAL 7042, gris signalisation A DG = RAL 7015, gris ardoise (d'autres couleurs sur demande)</p> <p>câblage 0 = NF standard 1 = câblage Namur</p> <p>LED 0 = sans LED 1 = une LED* 2 = deux LED*</p> <p>boîtier fileté M12</p>
---	---	---

* Bitte bei der Bestellung Beleuchtungsfarbe angeben (Farben siehe Seite 67)
* When ordering, please specify the illuminated colour (see page 67 for colours)
* Veuillez indiquer la couleur de l'éclairage lors de la commande (voir couleurs page 67)

Bitte wählen Sie die Befestigungsart und bestellen Sie separat:
Please choose mounting type and order seperately:
Veillez choisir méthode de fixation et commander séparément:



Typen Nr. / type no. / référence 856107
Rändelmutter / knurled screw / écrou moleté








 













oder / or / ou



Typen Nr. / type no. / référence 871840
Mutter SW 17 / screw SW 17 / écrou 17 sur plat

145 NTG

Symbole für Taster 145 NTG ... / Symbols for push button switch 145 NTG ... / Symboles pour bouton poussoir 145 NTG ...

							
Symbolnr.	01	03	04	05	06	15	16
	RAL 6024 Verkehrsgrün traffic green vert signalisation	RAL 5005 Signalblau signal blue bleu signalisation	RAL 1023 Verkehrsgelb traffic yellow jaune signalisation	RAL 9004 Signalschwarz signal black noir de sécurité	RAL 9004 Signalschwarz signal black noir de sécurité	RAL 5005 Signalblau signal blue bleu signalisation	RAL 9004 Signalschwarz signal black noir de sécurité
							
Symbolnr.	17	18	19	20	21	22	23
	RAL 9004 Signalschwarz signal black noir de sécurité	RAL 9004 Signalschwarz signal black noir de sécurité	RAL 9004 Signalschwarz signal black noir de sécurité	RAL 9004 Signalschwarz signal black noir de sécurité	RAL 1023 Verkehrsgelb traffic yellow jaune signalisation	RAL 9004 Signalschwarz signal black noir de sécurité	RAL 9004 Signalschwarz signal black noir de sécurité
							
Symbolnr.	24	25	26	35	48	49	55
	RAL 9004 Signalschwarz signal black noir de sécurité	RAL 9004 Signalschwarz signal black noir de sécurité	RAL 5005 Signalblau signal blue bleu signalisation	RAL 5005 Signalblau signal blue bleu signalisation	RAL 5005 Signalblau signal blue bleu signalisation	RAL 5005 Signalblau signal blue bleu signalisation	RAL 7042 Verkehrsgrau A traffic grey A gris signalisation A