

Taster

Push button switches



Boutons poussoirs

145 ... A.



145...AB mit Super-Seal-Stecker
with Super-Seal connector
avec connecteur Super-Seal


145...AE mit Deutsch-Stecker
with Deutsch connector
avec connecteur Deutsch

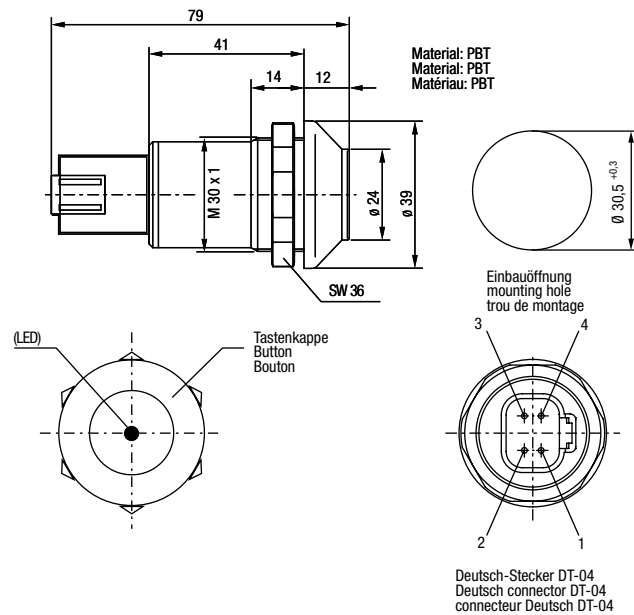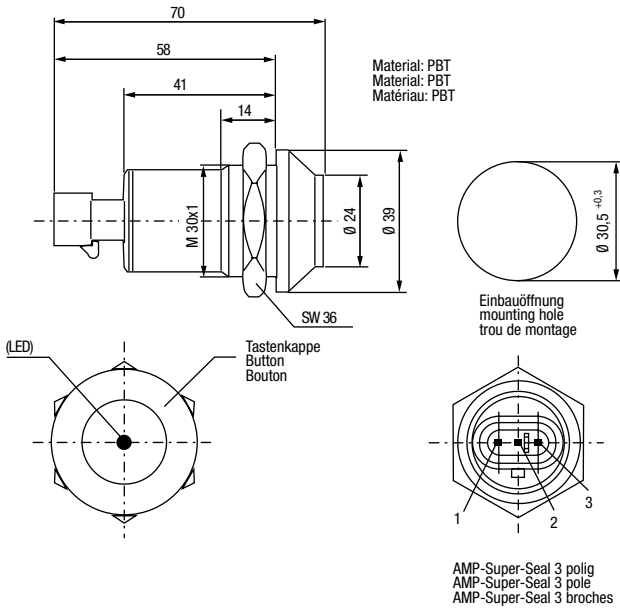

Betätigerfarben

Colours

 
Couleurs



Beleuchtungsfarben LED

Illumination colours LED

Couleurs d'éclairage LED

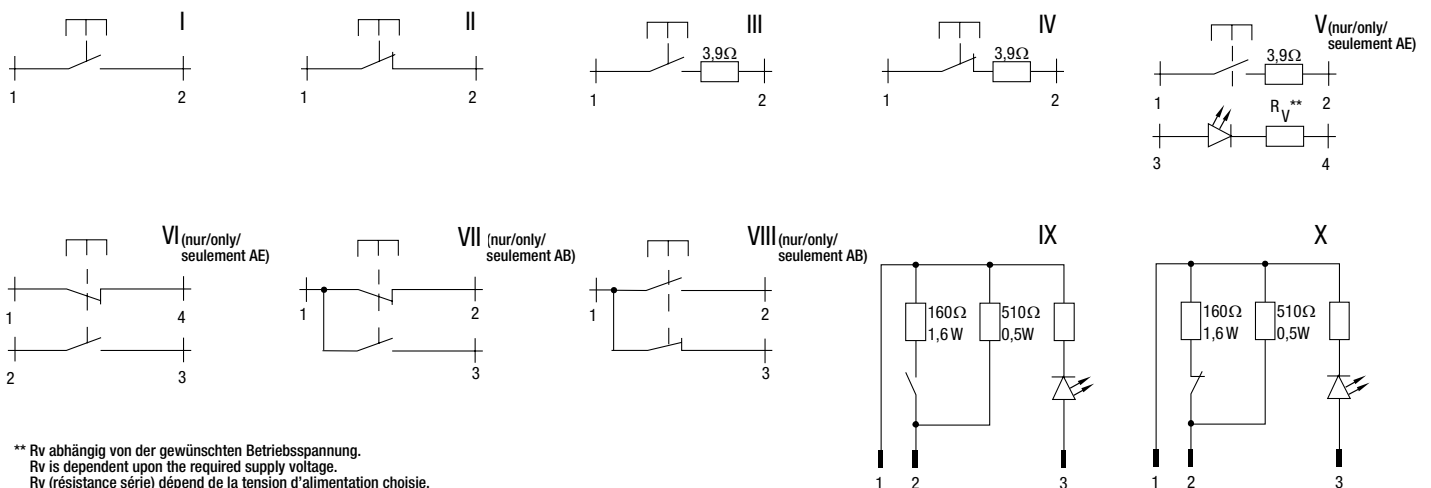

** Rv abhängig von der gewünschten Betriebsspannung.
Rv is dependent upon the required supply voltage.
Rv (résistance série) dépend de la tension d'alimentation choisie.

Andere Ausführungen und Schaltspannungen möglich. Bitte fragen Sie an.
Es besteht die Möglichkeit, die Tastenkappen mit Symbolen zu bedrucken. Bitte geben Sie das gewünschte Symbol mit der Farbe der Tastenkappe bei der Bestellung an.

Other arrangements and switching voltages available on request. Please enquire.
It is possible to have the button top printed with symbols. Please specify symbol and colour, when ordering.

Contactez-nous pour d'autres réalisations ou caractéristiques.
Le symbole et la couleur du bouton peuvent être choisis sur mesure. Veuillez spécifier ces caractéristiques lors de la commande.

145 ... A.

Typen Nr. type no. référence	Schaltbild circuit diagram schéma de circuit	Schaltspannung switching voltage tension de commut.	Schaltstrom switching current courant de commut.	Schaltleistung switching power pouvoir de coupure	LED LED affichage	Tastenhub button stroke course totale du bouton
145...A.	I	max. 48 V	max. 0,5 A	max. 10 W / 10 VA	nein/no/non	5 mm
	II	max. 48 V	max. 0,5 A	max. 10 W / 10 VA	nein/no/non	
	III	max. 48 V	max. 0,3 A	max. 10 W / 10 VA	nein/no/non	
	IV	max. 48 V	max. 0,3 A	max. 10 W / 10 VA	nein/no/non	
	V (nur/only/ seulement AE)	max. 48 V	max. 0,3 A	max. 10 W / 10 VA	nein/no/non	
	VI (nur/only/ seulement AE)	max. 48 V	max. 0,5 A	max. 10 W / 10 VA	nein/no/non	
	VII (nur/only/ seulement AB)	max. 48 V	max. 0,5 A	max. 10 W / 10 VA	nein/no/non	
	VIII (nur/only/ seulement AB)	max. 48 V	max. 0,5 A	max. 10 W / 10 VA	nein/no/non	
	IX	max. 16 V	max. 0,1 A	–	ja/yes/oui	
	X	max. 16 V	max. 0,1 A	–	ja/yes/oui	

Typen Nr. type no. référence	Schaltbild circuit diagram schéma de circuit	Temperaturbereich temperature range plage de température	Befestigungsart mounting type méthode de fixation	Anzugsdrehmoment tightening torque couple de serrage	Schutzart protection class protection
145...A.	I	-20...+100°C	Mutter SW 36 screw SW 36 écrou SW 36	6 Nm	Anschlussseite gesteckt/ connector fitted/ connexions IP 67 Schaltraum/ switch chamber/ contact IP 67 Betätigungsseite/ button top/ face d'actionnement IP 64
	II				
	III				
	IV				
	V (nur/only/ seulement AE)				
	VI (nur/only/ seulement AE)				
	VII (nur/only/ seulement AB)				
	VIII (nur/only/ seulement AB)				
	IX				
	X				

Taster

Push button switches

Boutons poussoirs

145 ... A











 










 















<p>Zählnummer (wird von elobau vergeben)</p> <p>Farbe der Tastenkappe 10 = RAL 6017, Maigrün 21 = RAL 1018, Zinkgelb 30 = RAL 2003, Pastellorange 70 = RAL 8002, Signalbraun 40 = RAL 3000, Feuerrot 60 = Schwarz 51 = RAL 5019, Capriblau</p> <p>Steckerart B = mit AMP Super-Seal Stecker E = mit Deutsch Stecker</p> <p>Beschaltung 000 = I 010 = II 100 = III 110 = IV 101 = V (nur AE) 050 = VI (nur AE) 030 = VII (nur AB) 040 = VIII (nur AB) 105 = IX* 115 = X*</p>	<p>Counting numbers (issued by elobau)</p> <p>Actuation cap colour 10 = RAL 6017, may green 21 = RAL 1018, zinc yellow 30 = RAL 2003, pastel orange 70 = RAL 8002, signal brown 40 = RAL 3000, fire ed 60 = black 51 = RAL 5019, capri blue</p> <p>connector B = with AMP Super-Seal connector E = with Deutsch connector</p> <p>Connection 000 = I 010 = II 100 = III 110 = IV 101 = V (AE only) 050 = VI (AE only) 030 = VII (AB only) 040 = VIII (AB only) 105 = IX* 115 = X*</p>	<p>Numéros d'article (complété par elobau)</p> <p>Couleur du capuchon de l'actionneur 10 = RAL 6017, vert printemps 21 = RAL 1018, jaune zinc 30 = RAL 2003, orange pastel 70 = RAL 8002, brun de sécurité 40 = RAL 3000, rouge feu 60 = noir 51 = RAL 5019, bleu capri</p> <p>connecteur B = avec connecteur Super-Seal E = avec connecteur Deutsch</p> <p>Câblage 000 = I 010 = II 100 = III 110 = IV 101 = V (seulement AE) 050 = VI (seulement AE) 030 = VII (seulement AB) 040 = VIII (seulement AB) 105 = IX* 115 = X*</p>
--	---	---

Mutter SW 36 im Lieferumfang enthalten.
 Mounting nut SW 36 is included in delivery.
 Ecrou 36 sur plat inclus.

* Bitte bei der Bestellung Beleuchtungsfarbe angeben (Farben siehe Seite 59)
 * When ordering, please specify the illuminated colour (see page 59 for colours)
 * Veuillez indiquer la couleur de l'éclairage lors de la commande (voir couleurs page 59)

Symbole für Taster 145 ... A. / Symbols for push button switch 145 ... A. / Symboles pour bouton poussoir 145 ... A.

Bitte bei der Bestellung Symbolfarbe angeben (Schwarz oder Weiß) / When ordering, please specify the colour of the symbol (black or white) / Veuillez indiquer la couleur du symbole lors de la commande (noir ou blanc).

<p></p> <p>Symbolnr. 01</p> <p></p> <p>02</p> <p></p> <p>03</p> <p></p> <p>04</p> <p></p> <p>04-1</p> <p></p> <p>04-2</p> <p></p> <p>06</p> <p></p> <p>09</p> <p></p> <p>12</p>	<p></p> <p>Symbolnr. 14</p> <p></p> <p>15</p> <p></p> <p>18</p> <p></p> <p>19</p> <p></p> <p>21</p> <p></p> <p>23</p> <p></p> <p>25</p> <p></p> <p>26</p> <p></p> <p>27</p>	<p></p> <p>Symbolnr. 28</p> <p></p> <p>31</p> <p></p> <p>38</p> <p></p> <p>39</p> <p></p> <p>40</p> <p></p> <p>45</p> <p></p> <p>46</p> <p></p> <p>58</p> <p></p> <p>64</p>	<p></p> <p>Symbolnr. 67</p> <p></p> <p>69-1</p> <p></p> <p>69</p> <p></p> <p>70</p> <p></p> <p>71</p> <p></p> <p>72</p> <p></p> <p>73</p> <p></p> <p>74</p> <p></p> <p>75</p>	<p></p> <p>Symbolnr. 76</p> <p></p> <p>77</p> <p></p> <p>78</p> <p></p> <p>79</p> <p></p> <p>80</p> <p></p> <p>81</p> <p></p> <p>82</p> <p></p> <p>83</p>
---	---	---	---	---