

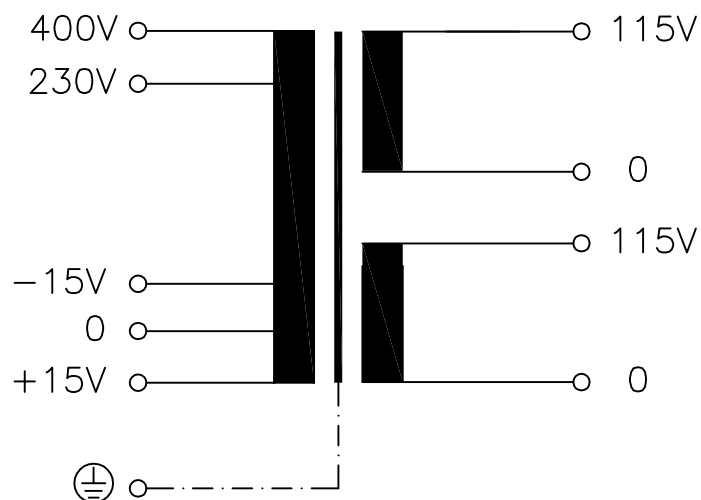


Index:		Baureihe: STEU		Datenblatt Technical Specifications		BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH D – 27283 Verden/Aller			
b		Art.-Nr.: STEU 320/23							
Typ Type				: Steuer-und Trenntransformator Voltage Control and Isolating Transformer					
Kernform Core type				: EI 120/41,7					
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage				: 230V / 400V ±15V					
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current				: 1,51Aac / 0,89Aac					
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage				: 2x 115V					
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current				: 2x 1,39Aac					
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse				:  1,5A ETA type 5700					
Einschaltdauer Duty cycle				: 100%					
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)				: 320VA					
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 0,5) Designated output power (power factor 0,5)				: 1120VA					
Verlustleistung (max. +20%) Power loss (max. +20%)				: typ. 34,5W (Cu= 24,4W, Fe= 10,1W) typ. 34,5W (Cu= 24,4W, Fe= 10,1W)					
Schaltgruppe Connection mode				: Iii0					
Betriebsfrequenz Designated frequency				: 50-60Hz					
Schutzklasse Safety class				: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment					
Schutzart Protection index				: IP00					
Kühlungsart Type of cooling				: AN					
Isolierstoffklasse Insulation class				: B (UL class 130)					
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature				: 40°C					
Vorschriften Standards				: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-4 EN 61558 part 1 with part 2-2 and part 2-4					
Prüfzeichen Approvals				:  UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)					
Prüfspannung HV-Test voltage				: Primär-Sekundär 4,8 kV Primary-Secondary		Sekundär-Kern 3,0 kV Secondary-Core			
				Primär-Kern 4,8 kV Primary-Core					
Anschluß (Eingang) Terminal (Input)				: Push-in Klemme 4mm² Push-in terminal 4mm²					
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)				: Push-in Klemme 4mm² Push-in terminal 4mm²					
Anschluß (PE) Terminal (PE)				: Flachsteckanschluss 6,3x0,8mm Plug type terminal					
Bemerkungen Notes				: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.					

Anschlußkennzeichnung:
Terminal Identification

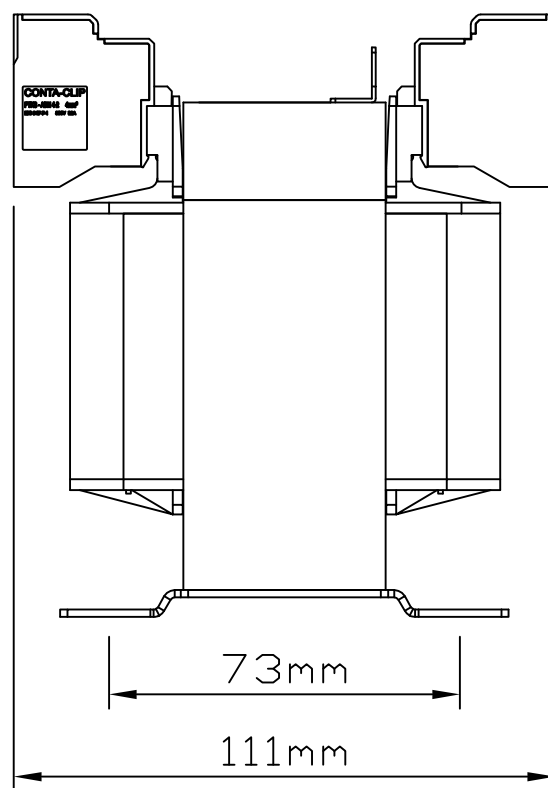

Abmessungen:
Dimensions

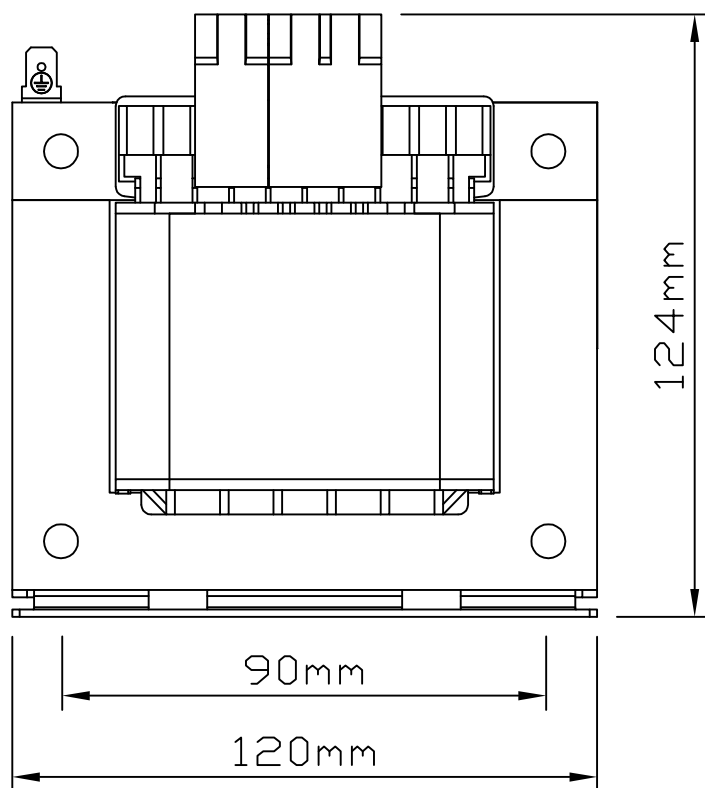

Gewicht: ca. 4,3kg
Weight: approx. 4,3kg

Befestigung: Langloch 5,8x12mm
Mounting: Slotted hole 5,8x12mm

Seite 2/2
Page 2/2