

Typ	: 1~ Netztransformator
Type	1~ Separating Transformer
Kernform	: EI 30/23
Core type	
Bemessungsspannung, Eingang	: 230V
Designated primary voltage	
Bemessungsstrom, Eingang	: 26mAac
Designated primary current	
Bemessungsspannung, Sekundär	: 2x 18V
Designated secondary voltage	
Bemessungsstrom, Sekundär	: 0,078Aac
Designated secondary current	
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1):	2,8VA
Designated output power (power factor 1)	
Kurzschlußschutz	: unbedingt kurzschlußfest
Short circuit protection	Inherently short circuit proof
Schaltgruppe	: III0
Connection mode	
Betriebsfrequenz	: 50-60Hz
Designated frequency	
Schutzklasse	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II
Safety class	Prepared for class II equipment
Schutzart	: IP00
Protection index	
Isolierstoffklasse	: B (UL class 130)
Insulation class	
Max. Umgebungstemperatur	: 70°C
Ambient temperature	
Vorschriften	: EN 61558 (Teil 1 mit Teil 2-1); UL5085; CSA 22.2
Safety Standards	EN 61558 (Part 1 with Part 2-1); UL5085; CSA 22.2
Prüfzeichen	: UL File: E 103521
Approvals	Type: VBN 3,0
Prüfspannung	: Primär-Sekundär 5,0 kV Sekundär-Sekundär 0,25 kV
HV-Test voltage	Primary-Secondary Secondary-Secondary
Bemerkungen	: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.
Notes	Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

Abmessungen/ Pinbelegung :
Dimensions / Pin configuration



Sicht auf Stiftseite
Bottom view

PRI:

pin 1 = 0
pin 5 = 230V

SEC:

pin 7 = 0
pin 6 = 18V
pin 10 = 0
pin 9 = 18V

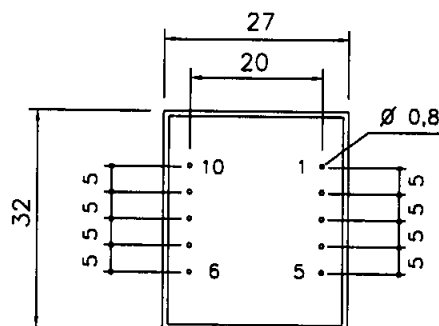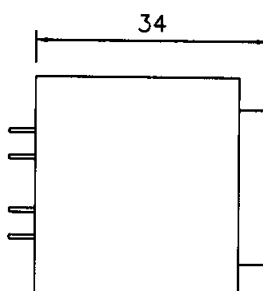

Pin 2,3,4,8 nicht bestückt
pin 2,3,4,8 removed

Gewicht: 0,14kg
Weight

Maße in mm
Dimensions in mm

Seite 1/1
Page 1/1

a	Date: 26.06.15	Name: Clasen	Date: <i>Wans</i>	Checked: <i>Reinhardt</i>	Amendment: UL class 105 in UL class 130
Date: 14.07.14	Date: 28.07.14	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten			Änderungen vorbehalten
Name: Schlee	Checked: Reinhardt	Observe protection clause to ISO 16016			Subject to change