

Hauben für D-Sub-Steckverbinder, Flip-Top Type, gerader Kabeleingang, Rändelschrauben Hoods for D-Sub-connectors, flip-top version, top cable entry, knurled screws



Merkmale


Die Flip-Top-Haube besteht aus einem zusammenhängenden Schalengehäuse in Schnellverschluss-technik. Dadurch fallen zusätzliche Gehäuseschrauben weg. Der mitgelieferte Zugentlastungsbügel wird von außen verschraubt. Die Flip-Top-Haube wird in flexiblem, schwarzen, thermoplastischem Kunststoff gefertigt.

Features

The Flip-Top-Hood consists of two hinged shells with quick-lock, no additional screws are required. The strain relief, which has to be fixed externally, is supplied together with the hood. The Flip-Top hood is made of flexible, black thermoplastic synthetic material.

Dimensions

No. of contacts	A	B	C	D	E
09	34.2	25.0	8.5	14.1	50.0
15	41.5	33.3	11.4	17.6	48.5
25	55.0	47.0	11.7	16.6	48.5
37	72.1	63.5	11.4	17.1	49.9
50	69.5	61.1	12.2	20.0	48.5


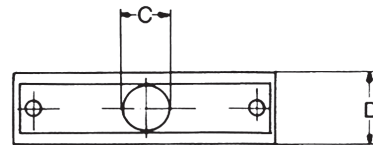


Lieferumfang:

- 6 Teile
- 1 Flip-Top-Haube
- 2 Rändelschraube UNC4-40
- 2 Schrauben
- 1 Zugentlastungsbügel

Delivery size:

- 6pieces
- 1 Flip-Top-hood
- 2 knurled screws UNC4-40
- 2 screws
- 1 strain relief bow

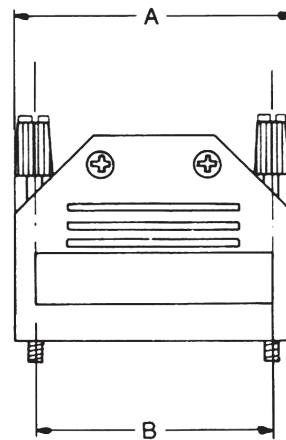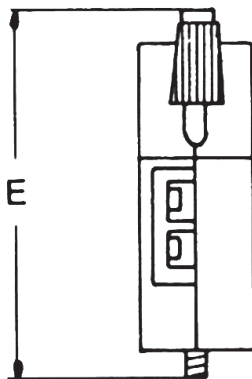

Bestellcode : **A - FT - x**
Ordercode :

Bitte „x“ durch unten geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option listed below

1.

1.

Polzahl
09, 15, 25, 37, 50

No. of contacts
09, 15, 25, 37, 50

D-Sub / Hoods
Centronics

Multiflex

Modular

USB

Switches

Powersockets
Powersockets

MiniDIN

DIN4161x
Hardmetric

Sockets + Strips
Jumper