

Ø 4 mm-Einpressbuchsen

Ø 4 mm Press-in Sockets



Douilles Ø 4 mm à emmancher

SEB4-R SEB4-R/N



SEB4-R/N

 SEB4-R

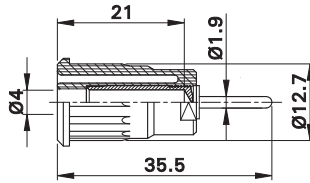

Montagebohrung  
Panel drilling  
Perçage de panneau



MA 104

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Vernickelte und vergoldete Version.

**Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm.**

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. Nickel-plated and gold-plated versions available.

**Round connecting pin Ø 1.9 mm.**

Douilles rigides Ø 4 mm, isolées, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décollété. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...

Disponibles en versions dorée et nickelée.

**Raccord : Broche cylindrique Ø 1,9 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
SEB4-R	23.3130-*	1000 V, CAT III / 24 A	Au	20 21 22 23 24 25 27 28
SEB4-R/N	49.7080-*	1000 V, CAT III / 24 A	Ni	20 21 22 23 24 25 27 28