

Unisolierte Ø 4 mm-Einlöt-
und -EinpressbuchsenUninsulated Ø 4 mm Solder-in
and Press-in SocketsDouilles Ø 4 mm non-isolées
à souder et à emmancher

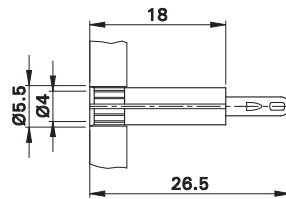
LB4 LB4N



LB4



LB4N

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau

Unisolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen aus gerolltem Messingblech. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Kunststoffplatten oder zum Einlöten in Leiterplatten. Vernickelte und vergoldete Version. **Lötanschluss.**

Uninsulated Ø 4 mm rigid sockets, made of rolled brass sheet. The socket is pressed into predrilled plastic panels or soldered into printed circuit boards. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**

Douilles rigides Ø 4 mm, non-isolées, réalisées à partir d'une bande en laiton roulée. A emmancher dans des perçages de panneaux plastiques ou à souder sur des circuits imprimés. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		
LB4	23.1003	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	Au	
LB4N	23.5326	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 25 A	Ni	