


**Axiale Ø 4 mm-Stecker**

**In-line Ø 4 mm Plugs**

**Fiches Ø 4 mm droites**

**XL-410**

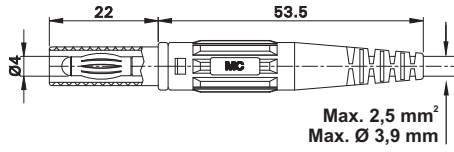

Axialer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontakt-lamelle für die Selbstmontage von Messleitun-gen. Mit starrer Isolierhülse.

**Schraubanschluss.**

In-line Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve.

**Screw connection.**

Fiche à lamelles Ø 4 mm droite destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide.

**Raccord à visser.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

<b>XL-410</b>	<b>66.9196*</b>	1000 V, CAT II / max. 32 A	XKT-410S, 66.1000.* / XLS-410, 66.1001	<b>Ni</b>	21 22 23 24 25 26 27 29
---------------	-----------------	----------------------------	--	-----------	----------------------------