


Ø 2 mm-Einbaubuchsen

Ø 2 mm Panel-mount Sockets

Douilles Ø 2 mm à visser

LB-I2R

1:1

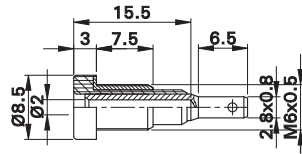

SP2

MU/M6x0,5

MUR/M6x0,5



Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



Isolierte, starre Ø 2 mm-Buchse. Messingdreh-
teil. Metallgewindehülse auf der Isolierung.
Montage durch Festschrauben in Bohrungen
von Platten oder Gehäusen.
Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.

Insulated Ø 2 mm rigid socket. Machined brass.
Metal thread jacket on the insulation. The socket
can be screw-mounted in predrilled panels.
Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm.

Douille rigide Ø 2 mm, isolée. Laiton décolleté.
Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans
des perçages de panneaux ou de boîtiers.
Raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Buchse / Montagmaterial Component parts: Socket / Assembly material Pièces détachées : Douille / Matériel de fixation	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

LB-I2R	23.0030*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	BI-LB-I2R, 23.5059* MU/M6x0,5 SP2	Opt	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											