


Ø 2 mm-Verbindungsstecker



Ø 2 mm Connecting Plugs

Fiches de liaison Ø 2 mm


KS2-5,08L/1A/N KS2-5,08L/1A/A KS2-12L/1SA/N KS2-12L/1SA/A

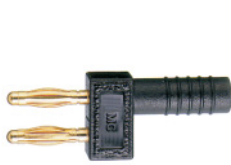

KS2-5,08L/1A/N
KS2-5,08L/1A/A

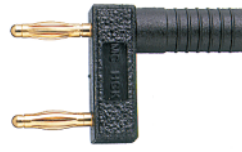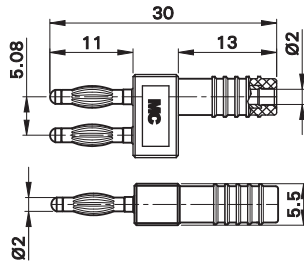

KS2-12L/1SA/N
KS2-12L/1SA/A

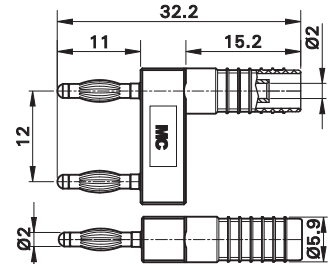

Isolierte Ø 2 mm-Verbindungsstecker aus Messing. Ausgestattet mit federnder Kontaktlamelle für vibrationsfeste Kontakte – ideal für den Einsatz z. B. in der Kfz-Elektrik bei Testfahrten und Service. Starre Ø 2 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Verschiedene Steckweiten erhältlich.

Insulated Ø 2 mm connecting plug, made of brass. Equipped with spring-loaded Multilam to ensure vibration-proof contacts – ideal, for instance, in the automotive field for test drives and servicing. Ø 2 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs with rigid insulating sleeve. Various plug spacings available.

Shunt Ø 2 mm, isolé, en laiton. Equipé des contacts à lamelles, permettant d'établir des liaisons électriques fiables, résistant aux vibrations. Idéal pour les interventions sur les véhicules automobiles (maintenance, essai). Equipé, dans le corps isolant d'une douille rigide Ø 2 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à fourreau rigide. Différentes entraxes disponibles.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Steckweite Plug spacing Entraxe		Farbe Colour Couleur
KS2-5,08L/1A/N	63.9844-21	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	5,08 mm	Ni	21
KS2-5,08L/1A/A	63.9847-21	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	5,08 mm	Au	21
KS2-12L/1SA/N	63.9845-21	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	12 mm	Ni	21
KS2-12L/1SA/A	63.9848-21	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	12 mm	Au	21