 



Ø 4 mm-Einbaubuchsen

Ø 4 mm Panel-mount Sockets

Douilles Ø 4 mm à visser

LB-I4R

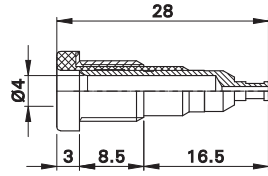

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Lieferung mit Sechskant- oder Rundmutter. **Lötanschluss.**

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass. Metal thread jacket on the insulation. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. Available with hexagonal or round nut. **Solder connection.**

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décollété. Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers. Livraison avec un écrou 6 pans ou un écrou cylindrique. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile / Mitgeliefertes Montagmaterial Component parts / Supplied assembly material Pièces détachées / Matériel de fixation livré		*Farben *Colours *Couleurs
LB-I4R	23.0110-*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 25 A	BI-LB-I4R, 23.6111- 1x MU/M8x0,5 1x SP4	Opt	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LB-I4R	23.0100-*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 25 A	BI-LB-I4R, 23.6111- 1x MUR/M8x0,5 1x SP4	Opt	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29