
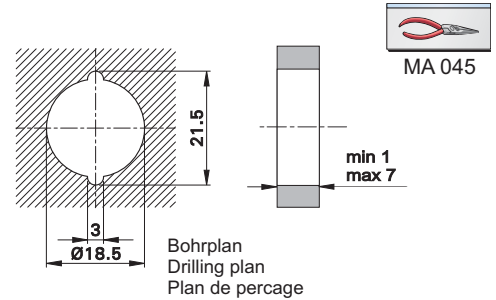


**Steckverbinder  
für den Potenzialausgleich**

**Plug Connectors  
for Potential Equalization**

**Connecteurs pour  
liaisons équipotentielles**

**POAG-ID6**

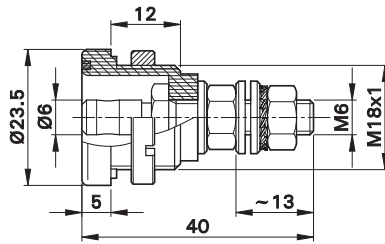

Einbaudose, schwarz mit grün-gelbem Farbring und eingebautem Stecker POAG-S6/25, vernickelt nach DIN, geeignet zum Einbau in Unterputzdosen.

A black coloured panel receptacle with a green-yellow coloured ring and a built-in plug POAG-S6/25, nickel-plated according to DIN standard. Suitable for mounting in flush-type boxes.

Prise isolée noire, encastrable, avec anneau de couleur vert-jaune et broche POAG-S6/25, nickelée (conforme aux normes DIN) incorporée. Adapté au montage dans des boîtiers.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Isolation Insulation Isolation		Farbe Colour Couleur
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------

<b>POAG-ID6</b>	<b>14.0007</b>	POM		
-----------------	----------------	-----	--	--

**Einzelteile  
Zubehör**

**Component parts  
Accessories**

**Pièces détachées  
Accessoires**


<p>Montageschlüssel: SS6, siehe unten</p> <p>Mitgelieferte Einzelteile:</p> <p>Isolierdose: IS-POAG, Best.-Nr. 14.5007</p> <p>Ringmutter, vernickelt: MUID/M18x1, Best.-Nr. 14.5005</p> <p>2 Muttern, vernickelt: MU0,8D/M6, Best.-Nr. 08.0502</p> <p>3 U-Scheiben, vernickelt: U/M6, Best.-Nr. 08.0601</p> <p>Fächerscheibe (DIN 6798): F/M6, Best.-Nr. 08.0704</p> <p>Farbring, grün-gelb: FR6, Best.-Nr. 14.5004-20</p>	<p>Socket spanner: SS6, see bottom</p> <p>Supplied component parts:</p> <p>Insulation housing: IS-POAG, Order No. 14.5007</p> <p>Ring nut, nickel-plated: MUID/M18x1, Order No. 14.5005</p> <p>2 nuts, nickel-plated: MU0,8D/M6, Order No. 08.0502</p> <p>3 washers, nickel-plated: U/M6, Order No. 08.0601</p> <p>Serrated lock washer (DIN 6798): F/M6, Order No. 08.0704</p> <p>Colour ring, green-yellow: FR6, Order No. 14.5004-20</p>	<p>Clé de montage : SS6, voir ci-dessous</p> <p>Pièces détachées livrées :</p> <p>Boîtier isolant : IS-POAG, N° de Cde 14.5007</p> <p>Écrou cylindrique, nickelé : MUID/M18x1, N° de Cde 14.5005</p> <p>2 écrous, nickelés : MU0,8D/M6, N° de Cde 08.0502</p> <p>3 rondelles, nickelés : U/M6, N° de Cde 08.0601</p> <p>Rondelle éventail (DIN 6798) : F/M6, N° de Cde 08.0704</p> <p>Bague de couleur vert-jaune : FR6, N° de Cde 14.5004-20</p>
--	---	---

**Montageschlüssel**

**Socket Spanner**

**Clé de montage**

**SS6**

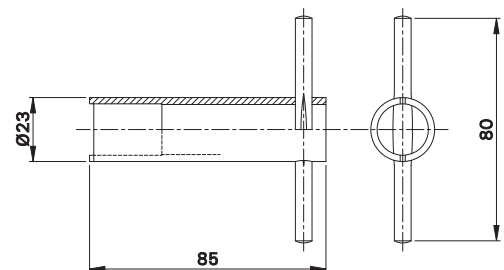

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde		
---------------------	-------------------------------------	--	--

<b>SS6</b>	<b>14.5008</b>		
------------	----------------	--	--