


Ø 2 mm-Einpressbuchsen

Ø 2 mm Press-in Sockets

Douilles Ø 2 mm à emmancher

EB2 EB2-A

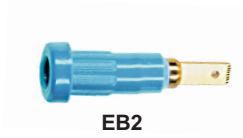

EB2



I-EB2





EB2-A




B-EB2



 B-EB2-A

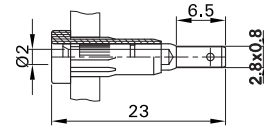

MA 102

 

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau

Isolierte, starre Ø 2 mm-Buchsen aus gedrehtem Messing. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Ausführungen mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich.

Insulated Ø 2 mm rigid sockets made of machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. Versions with different connections available.

Douilles rigides Ø 2 mm en laiton décollé, isolées. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... Différentes terminaisons disponibles.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile Component parts Pièces détachées	Anschluss Connection Raccord		*Farben *Colours *Couleurs
EB2	23.1011-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	I-EB2, 23.5011- B-EB2, 23.5010	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm Raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
EB2-A	23.1012-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	I-EB2, 23.5011- B-EB2-A, 23.5002	Rundstecker Ø 1,9 mm Round connecting pin Ø 1.9 mm Raccord cylindrique Ø 1,9 mm	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29