

Steckzungen

Masse im Steckbereich
DIN 46342, Teil 1

Languettes

Dimensions zone d'emboîtement selon
DIN 46342, partie 1

Tabs

Dimensions in the tab sector
DIN 46342, part 1

6,3 mm

Werkstoff:

BZ = Bronze
MS = Messing
NS = Neusilber
RF = rostfreier Stahl
ST = Stahl

Matière:

BZ = bronze
MS = laiton
NS = maillechort
RF = acier inox
ST = acier

Material:

BZ = bronze
MS = brass
NS = german silver
RF = stainless steel
ST = steel

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
ag = versilbert (1)
au = vergoldet (2)
ni = vernickelt (5)
sn = reinverzinkt (7)

Traitements de surface: Code

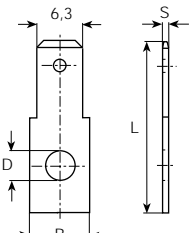
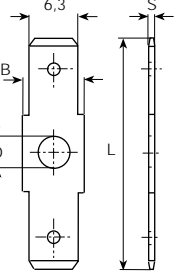
bl = brut (0)
ag = argenté (1)
au = doré (2)
ni = nickelé (5)
sn = étamage pur (7)

Surface-plating: Code

bl = clean (0)
ag = silver-plated (1)
au = gold-plated (2)
ni = nickel-plated (5)
sn = pure tin-plated (7)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3840.95
(3840 ST ni)

	øD mm	B mm	L mm	S mm	Werkstoff Matière Material	Stand- Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	
	-	8	19	0.8	RF bl	1000	3840.80	*1
	-	8	19	0.8	ST	1000	3840.9()	*1
	3.2	8	19	0.8	MS	1000	3846.6()	
	3.7	8	19	0.8	MS	1000	3849.6()	
	4.3	8	19	0.8	MS	1000	3854.6()	
	5.3	8	19	0.8	MS	1000	3859.6()	
	6.3	8	19	0.8	MS	1000	3864A.6()	
	-	8	30.5	0.8	RF bl	1000	3870B.80	*1
	3.2	8	30.5	0.8	MS	1000	3871B.6()	
	3.7	8	30.5	0.8	MS	1000	3873B.6()	
	3.7	8	30.5	0.8	RF bl	1000	3873B.80	
	4.2	8	27	0.8	MS	1000	38750B.6()	

*1 Ohne Bohrung / Sans trou / Without hole