


**Kunststoffgehäuse
mit seitlichem
Kabelausgang
großer Innenraum**



**Plastic hood
with side cable exit
big space inside**

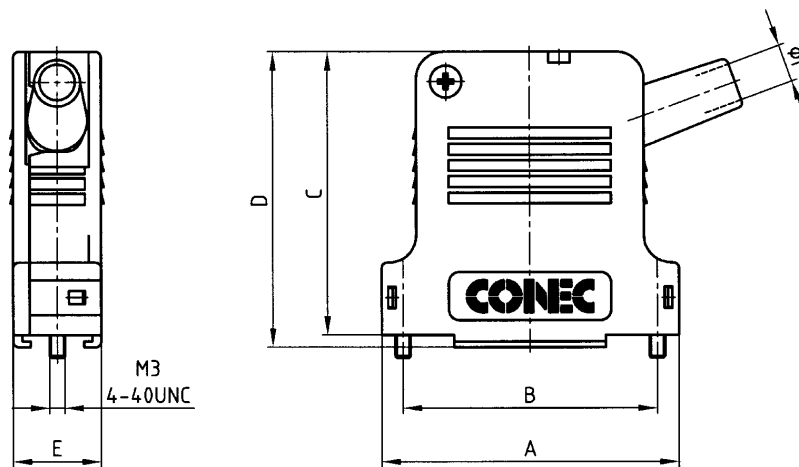

für Shellgröße for shellsize	A	B	C	D	E	Ø F
1	32,9	25,0	39,5	41,8	16,3	5,0
2	41,2	33,3	45,5	47,8	16,3	5,0
3	54,9	47,0	52,5	54,8	16,3	7,0
4	71,4	63,5	55,0	57,8	18,7	7,0
5	69,0	61,1	55,0	57,8	19,5	9,3

Montagefreundliche D-Subminiatur Haube, besonders geeignet für **Combination-Steckverbinder**. Der vergrößerte Innenraum gibt ausreichend Platz für Steckverbinder mit Crimp-, Hochstrom- bzw. Koaxialkontakten. Als Verriegelung stehen Rändelschrauben mit 4-40 UNC-Gewinde und mit M3-Gewinde zur Verfügung.

Easy assembly D-Subminiature hood, specially for **combination connectors**. The enlarged capacity offers sufficient space for the connector with crimp, high power or coax contacts. Jack screws with UNC 4-40 thread and M3 thread are supplied.

Technische Daten:

Material: Polyester UL 94 V-O (schwarz)
ABS (metallisiert)
Temperaturbereich: - 33 °C bis + 90 °C

Technical Data:

Material: Polyester UL 94 V-O (black)
ABS (metallized)
Temperature range: - 33 °C to + 90 °C

Kat 1 i 6MA

Bestellnummern – Part numbers

Polzahl No. of pos.	schwarz / black	
	4-40 UNC	M 3
9	165 X 13419 X	165 X 14559 X
15	165 X 13429 X	165 X 14569 X
25	165 X 13439 X	165 X 14579 X
37	165 X 13449 X	165 X 14589 X
50	165 X 13459 X	165 X 14599 X

Polzahl No. of pos.	metallisiert / metallized	
	4-40 UNC	M 3
9	165 X 13519 X	165 X 14659 X
15	165 X 13529 X	165 X 14669 X
25	165 X 13539 X	165 X 14679 X
37	165 X 13549 X	165 X 14689 X
50	165 X 13559 X	165 X 14699 X