

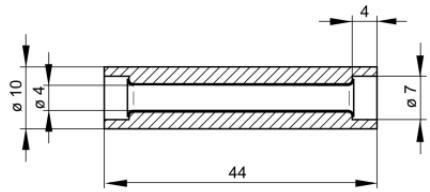


## Buchsen

### KD 10



Produkt	KD 10
Beschreibung	Isolierte Kupplung mit einem verzinnnten Messingrohr für zwei Stecker, Durchmesser 4 mm.
Betriebsanleitung	BA407
Artikel-Nr. / *Farbe	9301091xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz         </div> <div style="text-align: center;">  01 rot         </div> </div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">Ni</div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O <sup>(3)</sup>
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	10 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, verzinnt
Gehäusematerial	PS
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-25 °C bis +70 °C
Norm	IEC 61010

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

<sup>(3)</sup> Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 29.10.2020