


Buchsenleisten

Serie 115

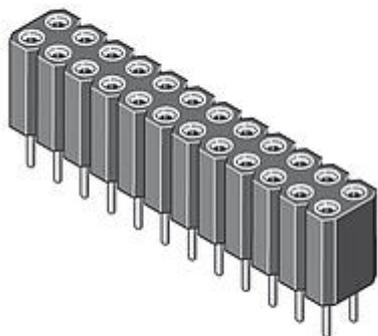

115-3

Material Kontaktfeder	Beryllium Kupfer
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Veredelung Kontaktfeder	Au
Veredelung Kontakt	Sn
Verpackung	Standard
Material Kontakt	Kupferlegierung
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	150 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	500 V RMS / V DC
Reihenabstand (mm)	2,54
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Polzahl	20
Ausrichtung zu PCB	Vertikal
Kontaktreihen	2
Kontakttyp	Standard 7
Kontaktfeder	6 Federn
Raster (mm)	2,54
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Kontaktausführung	Gedreht
Sockellayout	DIL strip (Dual-in-line)

