


Abgreif-/ Krokodilklemmen / Crocodile clips

AGF 1

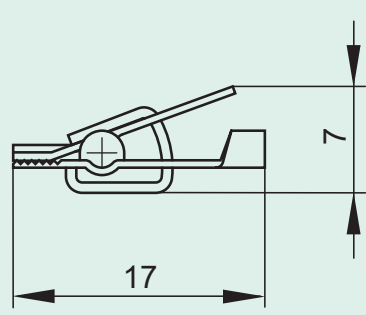

Produktbeschreibung	Product description		
Beschreibung	Description	Miniatur-Abgreifklemme für kleine Bauelemente, z.B. bei gedruckten Schaltungen. Oberfläche silber. Klemmbereich max. 1 mm. Anschlussleitungsquerschnitt max. 0,5 mm ² löten oder crimpen.	Miniature alligator clip for small components, e.g. on printed circuits. Bright metal surface. Maximum clamping range 1 mm. Maximum connecting lead cross-section 0.5 mm ² soldering or crimping.
Typ	Type	AGF 1	AGF 1
Klemmbereich	Clamping range	1 mm	1 mm
Gehäusefarbe / Artikel-Nr.	Housing color / article-no.	930 476-001	
Zeichnung	Drawing		
Technische Daten	Technical data		
Kontaktart	Type of contact	Klemme	clamp
Anschlußart	Type of termination	löten, crimpen	solder, crimp
Bemessungsspannung	Rated voltage	30 VAC / 60 VDC	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	Measurement cat. acc. to IEC61010	CAT I	CAT I
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	Rated current (please consider derating curve)	3 A	3 A
Durchgangswiderstand	Contact resistance	15 mOhm	15 mOhm
Werkstoff	Material		
Kontaktmaterial	Contact material	Messing	brass
Kontaktflächenmaterial	Contact surface material	Silber	silver
Gehäusematerial	Housing material		
Umgebungsbedingungen	Environmental conditions		
Temperaturbereich	Temperature range	-25°C bis +100°C	-25°C to +100°C
Brennbarkeitsklassen	Inflammability class		
Gehäuse (Grundmaterial)	Housing (basic material)		