

Stossverbinder mit HDPE Isolation

Werkstoff:

E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt
HDPE = High Density Polyäthylén

Temperaturbeständigkeit:

-10°C bis +105°C / 600 V max.

Schrumpftemperatur: 150°C

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:

Example of order:

3734H

Connecteurs bouts, avec isolationn HDPE


Matériau:

E-CU sn = Cuivre électrolytique étamé
HDPE = High Density Polyéthylène

Résistant à une température de:

-10°C à +105°C / 600 V max.

Température thermorétractable: 150°C

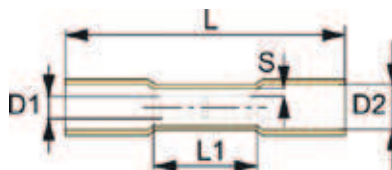

Butt splice connectors with HDPE insulation

Material:

E-CU sn = Tin-plated electrolytic copper
HDPE = High Density Polyethylene

Temperature range:

-10°C up to +105°C / 600 V max.

Shrinking temperature: 150°C

mm ² (AWG)	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-no.	øD1 mm	øD2 mm	L mm	L1 mm	S mm	Werkzeuge Outils Tools
0.34-0.5 (24-22)		3734H	1.3	3.8	28.5	12	0.4	3975D 3986H 3986F
0.75-1 (20-18)		3735H	1.7	4.5	36	15	0.8	3986G 3986H 3986F
1.5-2.5 (16-14)		3736H	2.3	5.3	36	15	0.8	
4-6 (12-10)		3737H	3.4	6.5	41	15	1	