

**Steckungen  
mit HDPE Isolation  
und Stützhülse**

**Languettes  
avec isolation HDPE  
et douille-support**

**Tabs  
with HDPE insulation and  
extra support-sleeve**

6,3 mm

Werkstoff:

MS sn = Messing verzinkt  
HDPE = High Density Polyäthylen

Temperaturbeständigkeit:

-10°C bis +105°C / 300 V max.  
Schrumpftemperatur: 150°C

Matière:

MS sn = Laiton étamé  
HDPE = High Density Polyéthylène

Résistant à une température de:

-10°C à +105°C / 300 V max.  
Température thermorétractable: 150°C

Material:

MS sn = Tin-plated brass  
HDPE = High Density Polyethylene

Temperature range:

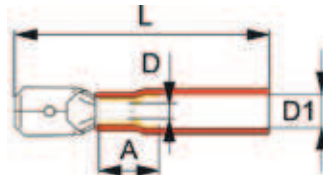
-10°C up to +105°C / 300 V max.  
Shrinking temperature: 150°C




Bestellbeispiel:

Exemple de commande:

Example of order:

**3910H**



mm <sup>2</sup> (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-no.	øD mm	øD1 mm	L mm	A mm	Werkzeuge Outils Tools
<b>0.5-1 (22-18)</b>	<b>6.3 x 0.8</b>		<b>3910H</b>	1.7	5.5	34	9	<b>3986S 3986H 3986F</b>
<b>1.5-2.5 (16-14)</b>	<b>6.3 x 0.8</b>		<b>3911H</b>	2.3	6	34	9	
<b>4-6 (12-10)</b>	<b>6.3 x 0.8</b>		<b>3912H</b>	3.4	8	35	10	