

**Flachsteckhülsen
mit PA und HDPE
Isolation, ohne
Stützhülse**

**Clips femelles plats
avec PA et isolation
HDPE, sans
douille-support**

**Flat receptacles
with PA and HDPE
insulation, without
extra support-sleeve**

6,3 mm

Werkstoff:

MS sn = Messing verzinkt
HDPE = High Density Polyäthylen
PA = Polyamid

Temperaturbeständigkeit:

-10°C bis +105°C / 300 V max.
Schrumpftemperatur: 150°C

Matière:

MS sn = Laiton étamé
HDPE = High Density Polyéthylène
PA = Polyamide

Résistant à une température de:

-10°C à +105°C / 300 V max.
Température thermorétractable: 150°C

Material:

MS sn = Tin-plated brass
HDPE = High Density Polyethylene
PA = Polyamide

Temperature range:

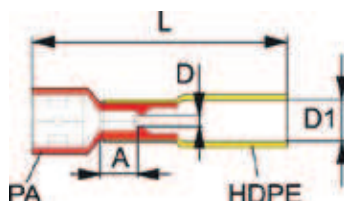
-10°C up to +105°C / 300 V max.
Shrinking temperature: 150°C




Bestellbeispiel:

Exemple de commande:

Example of order:

3963SH



mm ² (AWG)	für Steckzungen pour languettes for tabs	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-no.	øD mm	øD1 mm	L mm	A mm	Werkzeuge Outils Tools
0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		3963SH	1.6	6	36.5	6	3986C 3986H 3986F
1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3966SH	2.3	6	36.5	6	
4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3967SH	3.4	7	37	6	