

Kurzschlussbrücken RM 2,54mm, für 0,635mm Vierkantstifte Mini Jumpers, 2.54mm Pitch, for 0.635mm Square Pins


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphorbronze <i>Phosphor bronze</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Gold über Nickel <i>Gold over nickel</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 30mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{AC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +85°C



© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Vierkantstifte 0,635mm.
Accept rectangular pins 0.635mm.

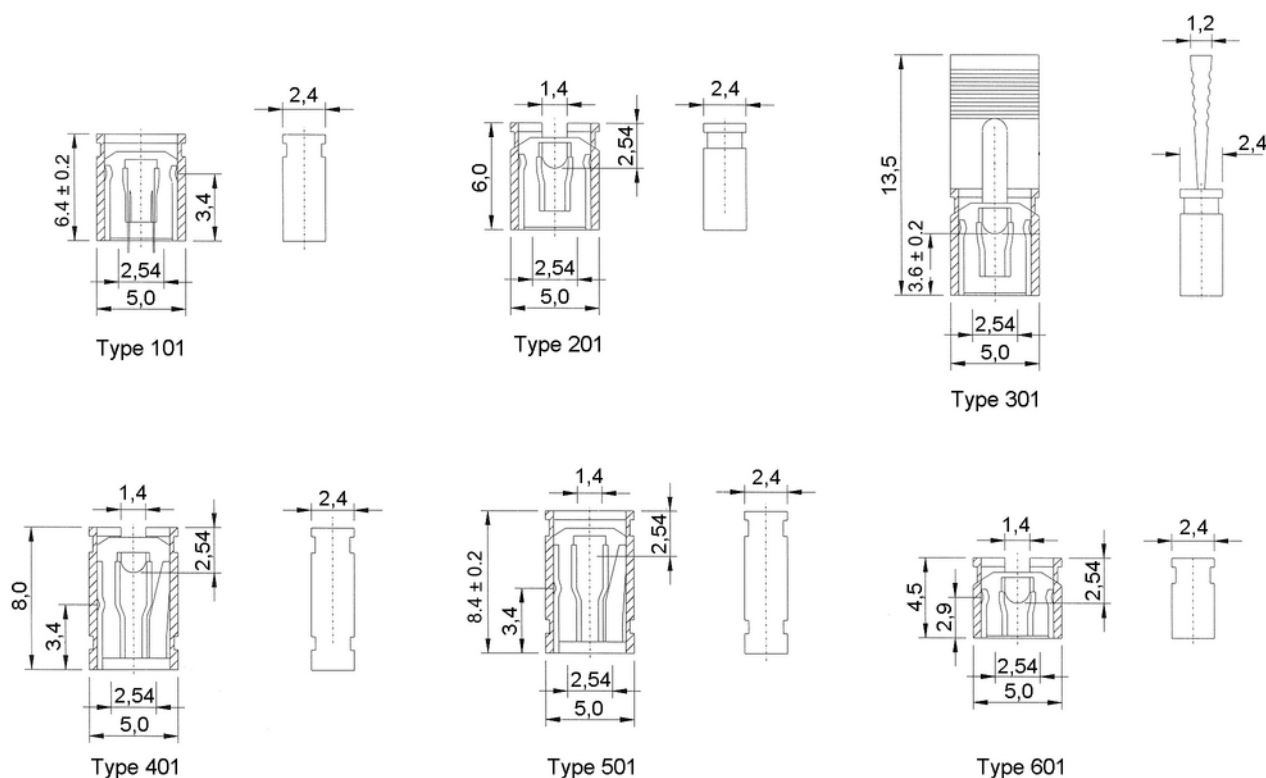

Series

165

Type*

101

- 101 Geschlossen
Closed
- 201 Offen
Open
- 301 Offen mit Lasche
Open with latch
- 401 Offen
Open
- 501 Geschlossen
Closed
- 601 Offen
Open

Colour*

10

- 10 Schwarz
Black
- 20 Rot
Red
- 30 Blau
Blue
- 40 Grün
Green
- 50 Gelb
Yellow
- 60 Grau
Grey

Plating

00

- 00 Vergoldet
Gold plated

Farboptionen für Serien 101 und 201.
Colour options for series 101, 201 only.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* *This is an order example -*
please replace by your specifications.