
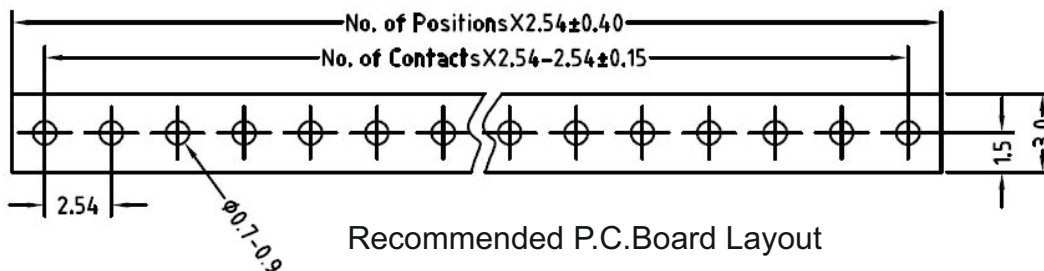
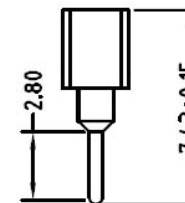
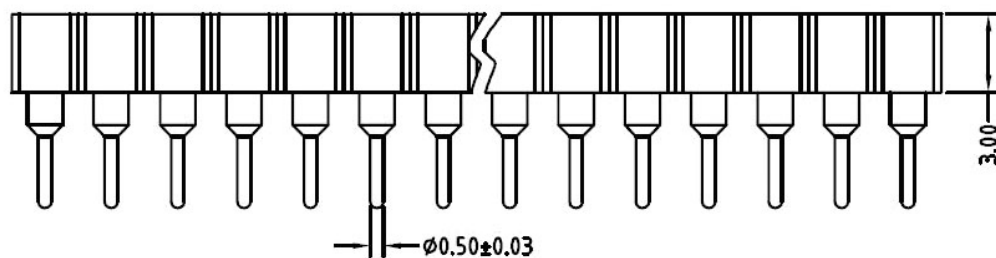


Artikel-Nr.: 10120832

Bez.: Präzisionsbuchsenleiste einreihig 20-polig, Rastermaß 2,54mm , trennbar, Rundkontakte vergoldet, 4-Finger-Präzisionskontakte, für Rundstifte 0,45mm-0,5mm, Bauhöhe 3,00mm

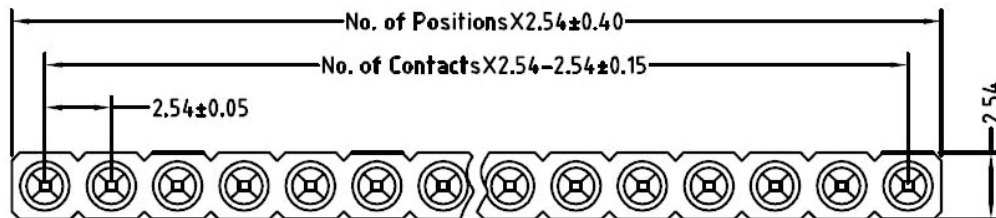

Recommended P.C.Board Layout

#### SPECIFICATIONS

Current Rating: 3.0 A

Voltage Rating: 60V AC/DC

Contact Resistance: 4m $\Omega$  Max.

Insulator Resistance: 1000M $\Omega$  Min.

Operating Temperature: -40 $^{\circ}$ c to +105 $^{\circ}$ c

#### MATERIALS

Insulator: Glass Filled Thermoplastic

Polyster UL94V-0, Black

Pin: Brass, Machined CuZn38Pb2

Clip: Beryllium Copper

\* RoHS & REACH compliant.

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

