 



Ø 4 mm-Einbaubuchsen

Ø 4 mm Panel-mount Sockets

Douilles Ø 4 mm à visser

SLB4-F6,3

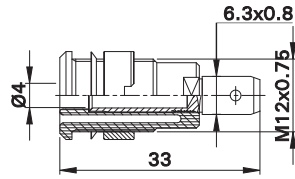

Montagebohrung  
Panel drilling  
Perçage de panneau



MA 152

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil, vergoldet. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss:**  
**Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm.**

Insulated Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass, gold-plated. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc.  
**Flat connecting tab 6.3 mm x 0.8 mm.**

Douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décolleté, doré. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...  
**Raccord plat 6,3 mm x 0,8 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Mitgeliefertes Montagematerial Supplied assembly material Matériel de fixation livré	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

SLB4-F6,3	23.3060-*	1000 V, CAT III / 32 A	1x MUR/M12x0,75 1x SSP4	
-----------	-----------	------------------------	----------------------------	--