 



## Ø 4 mm-Einpressbuchsen

## Ø 4 mm Press-in Sockets

## Douilles Ø 4 mm à emmancher

## SEB4-F6,3

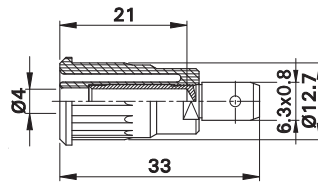

MA 104

Montagebohrung  
Panel drilling  
Perçage de panneau

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Vergoldete Version.

**Anschluss: Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm.**

Insulated Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. Gold-plated version. **Connection: Flat connecting tab 6.3 mm x 0.8 mm.**

Douille rigide Ø 4 mm, isolée, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décolleté. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...  
Version dorée.

**Raccord plat 6,3 mm x 0,8 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------

SEB4-F6,3

23.3150-\*

1000 V, CAT III / 32 A

