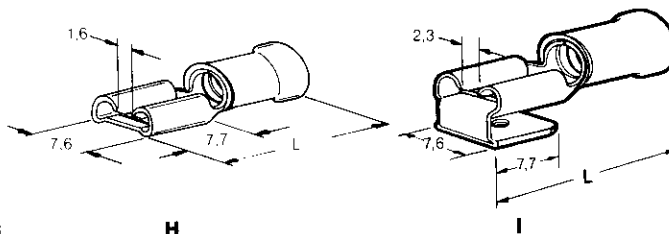


**Größe 6,3
FASTON-Steckhülsen**

(Fortsetzung)

**Size 6.3
FASTON Receptacles**

(continued)

**PIDG vorisoliert
mit Isolierungshalterung**

**PIDG Pre-Insulated
with Insulation Support**

Typ Type	Leiter- querschnitts- bereich Wire Size Range mm ²	Isolierungs- durchm. Insulation Diameter mm	Hülse Material, Farbe Sleeve Mat., Color	Abmes- sungen L Dimen- sions L mm	Bestell-Nummern/Part Numbers						Hand- zange Hand Tool
					CuZn/verz. Brass/tin pl.	CuZn/verz. Brass/silver pl.	CuZn/verz. Brass/gold pl.	CuSn/verz. CuSn/tin pl.	CuSn/verz. CuSn/silver pl.	CuSn/verz. CuSn/gold pl.	
H	0,3-1,5	3,7	Nylon, rot Nylon, red	22,2	9-160583-2	9-160583-3	9-160583-4	9-160583-5	9-160583-6	9-160583-7	47386-4*
	1,0-2,5	4,3	Nylon, blau Nylon, blue	22,2	9-160313-2	9-160313-3	9-160313-4	9-160313-5	9-160313-6	9-160313-7	47387-7*
	2,1-3,4	6,3	Nylon, gelb Nylon, yellow	21,0	-	-	-	141015-1	-	-	477323-2
	3,0-3,4	6,3	Nylon, blau Nylon, blue	21,0	165342-1 **	165342-2 **	-	-	-	-	47387-7*
	4,0-6,0	6,3	Nylon, gelb Nylon, yellow	25,0	160314-2	-	160314-4	160314-5	-	-	90276-2
I	0,3-1,5	3,7	Nylon, rot Nylon, red	23,4	160834-2	-	-	160834-5	-	-	47386-4*
	1,0-2,5	4,1	Nylon, blau Nylon, blue	23,4	9-160463-2	-	-	9-160463-5	-	-	47387-7

On-Tape-Ware auf Anfrage;

Basis-Nr. bleibt bestehen, Vorstrichzahl 5

* Handzange **CERTI-LOK**: Best.-Nr. **169400**, Matrize **169404**
(Bereich „gelb“ 4-6 mm² nicht für FASTON-Steckverbinder geeignet
- nur für Ringzungen -)

** für 2 x 1,5 mm²

Siehe Ultra Fast für vollisolierte Ausführung


On-Tape version on request;

Basic Part No. remains same, prefix dash number is 5

* Hand Tool **CERTI-LOK**: Part No. **169400**, Die **169404**
(Yellow area 4-6 mm² not suitable for FASTON connectors
- for ring tongues only -)

** for 2 x 1.5 mm²

See Ultra Fast for fully insulated versions

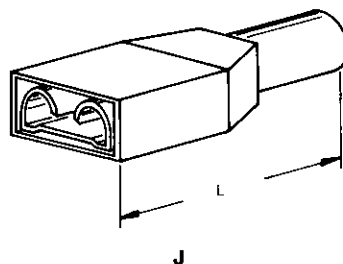PIDG vollisoliert

PIDG Fully Insulated

Typ Type	Leiter- querschnitts- bereich	Isolierungs- durchmesser	Hülse	Abmessungen Dimensions L mm	Bestell-Nummern/Part Numbers		Handzange Hand Tool
	Wire Size Range mm ²	Insulation Diameter mm	Material, Farbe Sleeve Material, Color		Material, Oberfläche Material, Finish		
J	0,3–1,0	3,3	Nylon, rot/Nylon, red	21,5	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	735279-0	47386-4*
	1,0–1,5	3,3	Nylon, rot/Nylon, red	21,5	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	735278-0	47386-4*
	1,5–2,5	4,0	Nylon, blau/Nylon, blue	21,5	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	735159-0	47387-7*
	3,0–3,4	4,0	Nylon, blau/Nylon, blue	21,5	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	735160-0	47387-7*

* Handzange **CERTI-LOK**: Best.-Nr. **169400**, Matrize **169404*** Hand Tool **CERTI-LOK**: Part No. **169400**, Die **169404**

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.