


**Größe 6,3  
FASTON-Steckhülsen**

(Fortsetzung)

**Size 6.3  
FASTON Receptacles**

(continued)

**PIDG vorisoliert  
mit Isolierungshalterung**

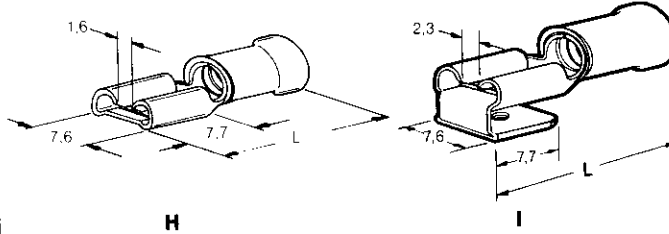

**PIDG Pre-Insulated  
with Insulation Support**

Typ Type	Leiter- querschnitts- bereich Wire Size Range mm <sup>2</sup>	Isolierungs- durchm. Insulation Diameter mm	Hülse Material, Farbe Sleeve Mat., Color	Abmes- sungen L Dimen- sions L mm	Bestell-Nummern/Part Numbers						Hand- zange Hand Tool
					CuZn/verz. Brass/tin pl.	CuZn/vers. Brass/silver pl.	CuZn/verg. Brass/gold pl.	CuSn/verz. CuSn/tin pl.	CuSn/vers. CuSn/silver pl.	CuSn/verg. CuSn/gold pl.	
<b>H</b>	0,3-1,5	3,7	Nylon, rot Nylon, red	22,2	9-160583-2	9-160583-3	9-160583-4	9-160583-5	9-160583-6	9-160583-7	47386-4*
	1,0-2,5	4,3	Nylon, blau Nylon, blue	22,2	9-160313-2	9-160313-3	9-160313-4	9-160313-5	9-160313-6	9-160313-7	47387-7*
	2,1-3,4	6,3	Nylon, gelb Nylon, yellow	21,0	-	-	-	141015-1	-	-	477323-2
	3,0-3,4	6,3	Nylon, blau Nylon, blue	21,0	165342-1**	165342-2**	-	-	-	-	47387-7*
	4,0-6,0	6,3	Nylon, gelb Nylon, yellow	25,0	160314-2	-	160314-4	160314-5	-	-	90276-2
<b>I</b>	0,3-1,5	3,7	Nylon, rot Nylon, red	23,4	160834-2	-	-	160834-5	-	-	47386-4*
	1,0-2,5	4,1	Nylon, blau Nylon, blue	23,4	9-160463-2	-	-	9-160463-5	-	-	47387-7

On-Tape-Ware auf Anfrage;  
Basis-Nr. bleibt bestehen, Vorstrichzahl 5

\* Handzange **CERTI-LOK**: Best.-Nr. **169400**, Matrize **169404**  
(Bereich „gelb“ 4-6 mm<sup>2</sup> nicht für FASTON-Steckverbinder geeignet  
- nur für Ringzungen -)


\*\* für 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Siehe Ultra Fast für vollisolierte Ausführung

On-Tape version on request;  
Basic Part No. remains same, prefix dash number is 5

\* Hand Tool **CERTI-LOK**: Part No. **169400**, Die **169404**  
(Yellow area 4-6 mm<sup>2</sup> not suitable for FASTON connectors  
- for ring tongues only -)

\*\* for 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>  
See Ultra Fast for fully insulated versions

**PIDG vollisoliert**

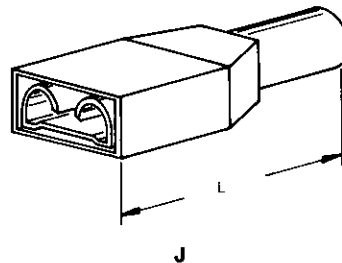

**PIDG Fully Insulated**

Typ Type	Leiter- querschnitts- bereich Wire Size Range mm <sup>2</sup>	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter mm	Hülse Material, Farbe Sleeve Material, Color	Abmessungen Dimensions L mm	Bestell-Nummern/Part Numbers		Handzange Hand Tool
					Material, Oberfläche Material, Finish		
<b>J</b>	0,3-1,0	3,3	Nylon, rot/Nylon, red	21,5	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	735279-0	47386-4*
	1,0-1,5	3,3	Nylon, rot/Nylon, red	21,5	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	735278-0	47386-4*
	1,5-2,5	4,0	Nylon, blau/Nylon, blue	21,5	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	735159-0	47387-7*
	3,0-3,4	4,0	Nylon, blau/Nylon, blue	21,5	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	735160-0	47387-7*

\* Handzange **CERTI-LOK**: Best.-Nr. **169400**, Matrize **169404**

\* Hand Tool **CERTI-LOK**: Part No. **169400**, Die **169404**