


# Multi-Funktionswinkel

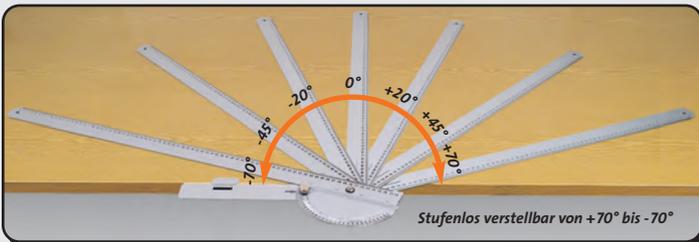

- ⇒ Stahl-Lineal zum Messen, Markieren und Zeichnen von gradlinigen Strecken bis ca. 77 cm
- ⇒ Blendfreie Oberflächenbeschichtung
- ⇒ Anschlagschiene zum Führen von Stichsägen, Kreissägen, Oberfräsen
- ⇒ Winkelmesser stufenlos verstellbar von +70° bis -70°
- ⇒ Exakte Winkelschnitte von 20° - 160°
- ⇒ Auch als Anreißschiene, Schreinerwinkel oder Schmiege zu verwenden
- ⇒ Tischklemme ermöglicht beidhändiges Führen von Stichsägen, Kreissägen und Oberfräsen

## Multifunction Square and Ruler

- ⇒ steel ruler for measuring, marking, and signing of straight distances upto approx. 77 cm
- ⇒ try-square for guidance of jig saws, circular saws, routers
- ⇒ angular measure infinitely adjustable from +70° to -70°
- ⇒ exact angular cuts from 20° to 160°
- ⇒ suitable also as scribe, joiners' square, or bevel
- ⇒ antidazzle coating
- ⇒ two-handed working with jig saws, circular saws, and routers possible by table clamp

## Angulo multifuncional

- ⇒ Regla de acero para medir, marcar y dibujar en líneas rectas hasta 77 cm
- ⇒ Riel de tope para guiar serruchos de calar, sierras circulares, fresadoras
- ⇒ Grafómetro, con regulación continua de +70° a -70°
- ⇒ Corte angular exacto de 20° a 160°
- ⇒ También para uso de riel trazador, ángulo p/ebanista o escuadra plegable
- ⇒ Superficie recubrida antideslumbrante
- ⇒ Prensatornillo de mesa facilita guiar con dos manos serruchos de calar, sierras circulares o fresadores

Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
81200	40 03315 70803 2	770 mm	1,400 kg	10	Karte

## Magnetisches Winkelfixergerät

- ⇒ Für Montage- und Schweißarbeiten
- ⇒ Winkelgenaues zusammenfügen von Stahlkonstruktionen, auch bei gebogenen und runden Stahlbauteilen 45° - 90° - 135°
- ⇒ Das Magnet eignet sich nicht nur hervorragend für Schweißarbeiten sondern auch z.B. für die Montage von Regalen
- ⇒ Dauermagnetisch

## Special magnetic tools for angular welding works


- ⇒ 45° - 90° - 135°

## Herramienta magnética trabajos angulares

- ⇒ en montaje y soldor 45° - 90° - 135°



Art.Nr	Größe	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
1278	120 x 83 x 15 mm	40 03315 06414 5	0,290 kg	36	Karton

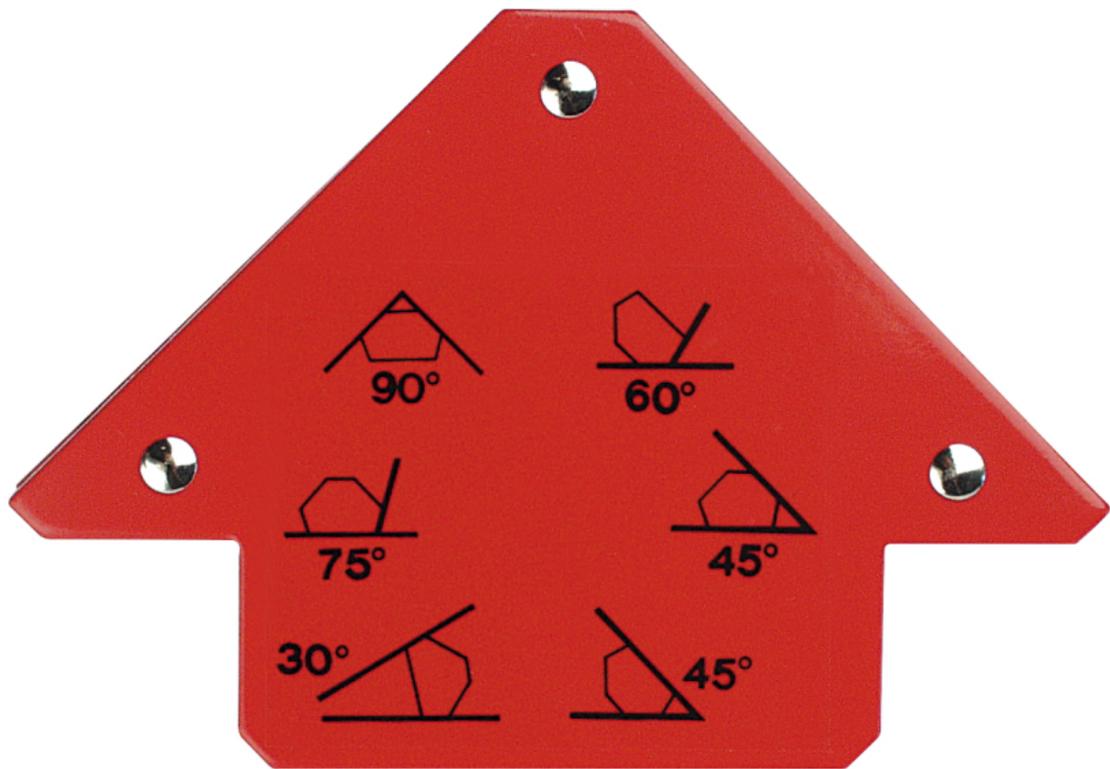



BRUDER  
**MANNESMANN**  
WERKZEUGE  
LEMPSTR. 24 • 42859 HEIMSCHIED • GERMANY  
Magnetwinkel • Artikel Nr.: 1278  
Winkel: 45° • 90° • 135°

Artikel-Nr. 1278

BRÜDER  
**MANESMANN**  
WERKZEUGE GERMANY

# Magnetwinkel

*Geeignet als Schweiß- und Montagehilfe*

BRÜDER **MANESMANN**  
WERKZEUGE  
LEMPSTR. 24 • 42859 REMSCHEID • GERMANY  
Magnetwinkel • Artikel Nr.: 1278  
Winkel: 45° • 90° • 135°

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE • LEMPSTR. 24 • 42859 REMSCHEID • GERMANY