

## DATENNETZWERKTECHNIK

# PC-CAT

## SPEZIAL-KABELENTMANTLER

CAT/Twisted-Pair  $\varnothing$  4,5 - 10mm**Klingen-Titan-Nitrid-Beschichtung**

- höhere Schnittgeschwindigkeit
- geringerer Verschleiß
- höhere Standzeit



**PC-Cat**  
Bestell-No. 30161



Angaben in mm

Originallänge PC-Cat


### TECHNISCHE DATEN

#### PC-CAT Abisolierer

Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Datenkommunikations- und Steuerleitungen (z. B. CAT 5, CAT 6 oder CAT 7 Kabel, Twisted-Pair-Kabel) Entmanteln von Kabeln 4,5 - 10mm  $\varnothing$  und 0,2 bis 4mm<sup>2</sup>

- **Abmanteln** Kabel einlegen, Entmantler schließen, je  $\frac{1}{4}$  Umdrehung nach links und nach rechts, Kabel leicht abknicken und Mantel abstreifen
- **Abisolieren** Leiter (0,2 - 4mm<sup>2</sup>) schräg einlegen und nach Hinten, gerade abziehen.

**Warnhinweis:** Nicht für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen!

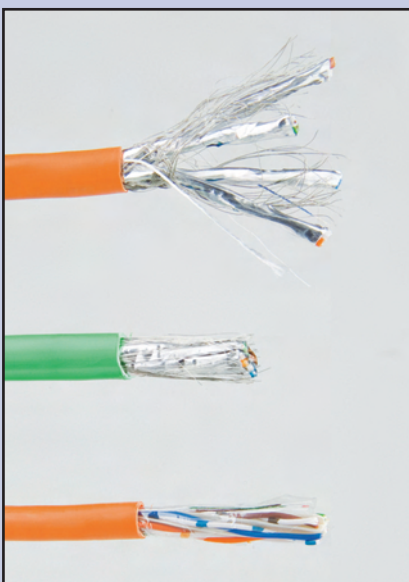

### SPECIFICATIONS AND FEATURES

#### PC-CAT cable stripper

Special sheathing and insulation stripping tool for PVC-insulated data communications and control cables (e.g. CAT 5, CAT 6 or CAT 7 cable, Twisted-Pair-Cable) Cable stripping 4,5 - 10mm  $\varnothing$  and 0,2 - 4mm<sup>2</sup>

- **Stripping cable sheathing** Insert cable, close half-shells, Rotate tool  $\frac{1}{4}$  turn to the right and  $\frac{1}{4}$  turn to the left. Bend cable slightly and pull off sheathing.
- **Stripping cable insulation** Insert conductor (0,2 - 4mm<sup>2</sup>) at a slight angle and strip insulation by pulling back in a straight line.

**Attention:** Working with this tool is only permitted on potential-free cables and conductors.



### SPECIFICHE

#### Pinza togliuguaina PC-CAT

per esempio il cavo PVC: CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair, 4,5 - 10mm  $\varnothing$ , Per spelare tutti i tipi di conduttori da 0,2 a 4mm<sup>2</sup>

- **Come togliere la guaina** Inserire il cavo, chiudere le 2 semicalotte, girare l'attrezzo rispettivamente per  $\frac{1}{4}$  di giro verso destra e poi verso sinistra. Sfilare il pezzo di guaina staccato, flettendo leggermente il cavo.
- **Spelatura** Inserire i conduttori (0,2 - 4mm<sup>2</sup>) leggermente piegati e sfilare via la guaina isolante.



### ESPECIFICACIONES

#### Dispositivo desguarnecedor PC-CAT

Para todos los cables PVC con un diámetro de cable de 4,5 - 10mm, p. ej. cable CAT5, CAT6, CAT7, Twisted-Pair. Aislar todos los conductores de 0,2 - 4mm<sup>2</sup>

- **Revestimiento** Insertar los cables, cerrar las medias careasas, girar la herramienta cada  $\frac{1}{4}$  de giro a la derecha o a la izquierda. Torcer ligeramente el cable y eliminar el revestimiento.
- **Aislamiento** Insertar el conductor (0,2 - 4mm<sup>2</sup>) un poco inclinado y asentarlos recto.