



### Winkelbarer Universalstecker

180° stufenlos schwenkbar, mit Schraubkontakten, mit und ohne Zugentlastung, festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung, 12-24V, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen.

Winkelbarer Universalstecker	IV	EV
	VKE = 100	VKE = 60
8A mit schraubbarer Zugentlastung	67741000	67741500
8A ohne Zugentlastung	67741100	-



### Universal-Winkelstecker

Mit Funktionskontrolle mittels Leuchtdiode. Integrierte Reitersicherung 7,5A / 12-24V, festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und Schraub-Zugentlastung, bis max. 1,5 mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt, Ø 8 mm, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen nach DIN EN ISO 4165.

Universal-Winkelstecker	IV	EV
	VKE = 100	VKE = 20
7,5A	57730000	57730001




Mit Sicherung

### Winkelbarer Sicherheits-Universalstecker

180° stufenlos schwenkbar, mit Schraubkontakten, mit und ohne Zugentlastung, festarretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung. Mit integrierter, auswechselbarer Sicherung von 1 bis 8A / 12-24V, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen.

Winkelbarer Sicherheits-Universalstecker	IV	EV
	VKE = 100	VKE = 60
1A mit schraubbarer Zugentlastung	67742001	-
2A mit schraubbarer Zugentlastung	67742002	-
8A mit schraubbarer Zugentlastung	67742000	67742500
1A ohne Zugentlastung	67742101	-
2A ohne Zugentlastung	67742102	-
8A ohne Zugentlastung	67742100	-

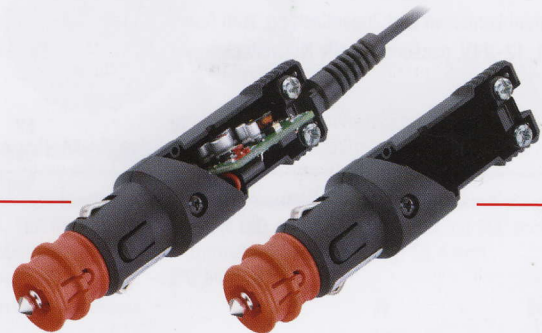

### Anwendungsbeispiel

Mit ausreichend Platz für Ihre Elektronik.

Maße für Platine:  
- mit geschraubter Zugentlastung = 28,5 x 26,5 x 1,5 mm  
- mit Zugentlastung durch Knickschutztülle = 35,5 x 26,5 x 1,5 mm



## Bendable Safety Universal Plug 8 A

### data sheet

tension range:	12 - 24 volt
max. current load:	8 A
fuse :	8 A
connections:	threaded terminal end
cable:	2x2.5 mm <sup>2</sup>
material:	
housing:	ABS
temperatur range :	max. 98 °C
connection spring:	Cu Sn 6
surface:	bright pickled
contact spring:	Cu Zn 37 F45
surface:	gal. Ni 5
connector pin:	Cu Zn 40 Pb 2
surface:	gal. Ni 5