

## Funk-Farb-Zusatzkamera

- Farb-Kamera mit 12 ultrahellen IR-LEDs • 5 m IR-Reichweite
- Passende Zusatzkamera für das Funk-Rückfahrvideosystem Artikelnummer: 85 63 40.
- Ausstattung: Farb-CCD-Kamera · Metallgehäuse · Geeignet für Außenbetrieb, IP44 · Nachtsichtfähig bis 5 m durch 12 ultrahelle IR-LEDs · Integrierter Funk-Sender zum Monitor.
- Technische Daten:** Betriebsspannung: 12/24 V/DC . Betriebstemperaturbereich: -10 bis + 50 °C . Blickwinkel: Horizontal: ca. 90° · Vertikal: ca. 60° · Lichtempfindlichkeit: 0 Lux.

## Radio controlled extra colour camera


- Colour camera with 12 ultra bright IR-LEDs • 5 m IR range
- Suitable colour camera for the radio controlled reversing video system article no: 85 63 40.
- Equipment: Colour CCD camera · metal housing · suitable for outdoors operation, IP44 · capable of night vision up to 5 m because of 12 ultra bright IR-LEDs · integrated radio transmitter to the monitor.
- Technical data:** Working voltage: 12/24 V/DC · working temperature range: -10 to + 50 °C · angle of view: Horizontal: approx. 90° . vertical: approx. 60° · light sensitivity: 0 Lux.

## Caméra supplémentaire couleur radio

- Caméra couleur avec 12 LED IR ultra-brillantes • Portée IR de 5 m
- Caméra supplémentaire compatible avec le système vidéo radio de marche arrière de numéro d'article: 85 63 40.
- Équipement:** Caméra couleur CCD Boîtier métallique · Compatible avec un fonctionnement en extérieur, IP44 · Visibilité nocturne jusqu'à 5 m par 12 LED infrarouges ultra brillantes · Emetteur radio intégré vers le moniteur.
- Caractéristiques techniques:** Tension de fonctionnement: 12/24 V/DC . Plage de température de fonctionnement: de -10 à 50°C . Angle de vue: horizontal: approx. 90° . Vertical: approx. 60° . Sensibilité à la lumière: 0 Lux.

## Extra radiografische kleurencamera

- Kleurencamera met 12 superfelle IR-LED's
- 5 m IR-reikwijdte
- Passende extra camera voor het draadloos achteruitrijvideosysteem bestelnummer: 85 63 40.
- Onderdeel: Kleuren-CCD-camera · Metalen behuizing · Geschikt voor gebruik buiten, IP44 · Zicht 's nachts tot 5 m door 12 superfelle IR-LED's · Geïntegreerde radiografische zender naar de monitor.
- Technische gegevens:** Voedingsspanning: 12/24 V/DC . Bedrijfstemperatuur: -10 tot + 50 °C . Zichthoek: horizontaal: ca. 90° . Verticaal: ca. 60° . Lichtgevoeligheid: 0 Lux.

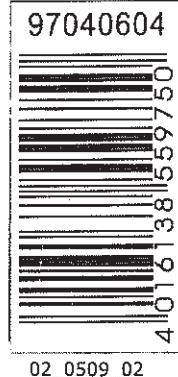

 0678

E<sup>13</sup> 10R-02 9610