




Anschlussbelegung / PIN assignment T568A  
nach / according to TIA/EIA 568-C.2

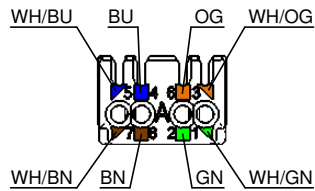

Anschlussbelegung / PIN assignment T568B  
nach / according to TIA/EIA 568-C.2

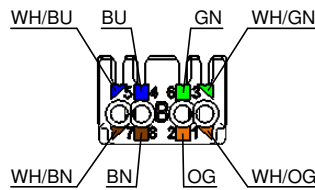

o. Maßstab / without scale

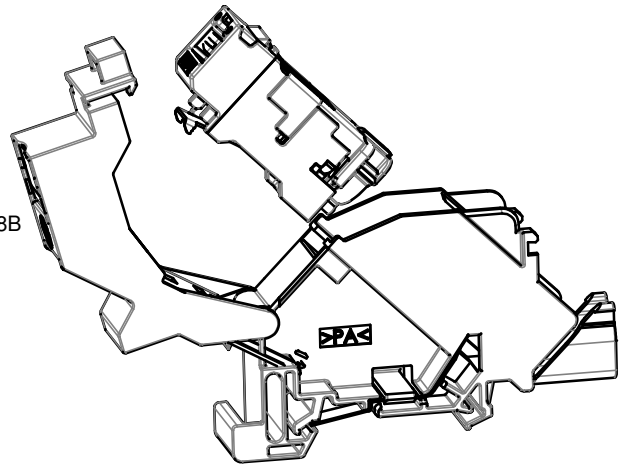


 
Bestell-Nr.: Order Nr.:	Bezeichnung: Description:	EAN-Nr.: bar code:	Farbe: Colour:	RAL:
J00023A0205	Tragschienen-Verbinder TS45 AMJ-S inkl. AMJ-S Modul Cat.6 <sub>A</sub> T568A Mounting rail outlet TS45 AMJ-S incl. AMJ-S Module Cat.6 <sub>A</sub> T568A	4018359401481	grau / grey	RAL 7035
J00023A0206	Tragschienen-Verbinder TS45 AMJ-S inkl. AMJ-S Modul Cat.6 <sub>A</sub> T568B Mounting rail outlet TS45 AMJ-S incl. AMJ-S Module Cat.6 <sub>A</sub> T568B	4018359401498	grau / grey	RAL 7035

Verpackung	Packing
Trennbare 5 x 1-er Verpackung mit Montagehinweis.	separable 5 x 1 packaging with mounting information.
Montageanleitung siehe	www.telegartner.com Mounting instructions see

2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm <sup>2</sup> )	Werkstoff/ material
gez./ drawn	20.04.	KA			
gepr./ appr.	26.04.11	AS			Oberfläche/ finish
Norm/ stand.					
Maßstab/ scale	Benennung/ title				
1:1	Mounting rail outlet TS45 AMJ-S incl. AMJ-S Module Cat.6 <sub>A</sub> T568A				
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
	D	J00023A0205		Maße/ dimensions: mm	
Änd./ rev. index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Original : DIN A4	
			Ersatz für/ replaces	Blatt/ sheet 1 von/ of 3	



Übertragungstechnische Eigenschaften		Transmission Performance
10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an	geeignet für 10 Gigabit Ethernet Adequate for 10 Gigabit Ethernet	10 Gigabit Ethernet acc. to IEEE 802.3an
Kategorie 6 <sub>A</sub>	ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1	Category 6 <sub>A</sub>
Klasse E <sub>A</sub>	ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1	Class E <sub>A</sub>
Kategorie 6A	ANSI/TIA/EIA-568-C.2	Category 6A
Normen		Standards
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 DIN EN 50173-1	Generic cabling systems
Tragschiene TH35	DIN 60715	Mounting rail TH35
IP-Schutzarten	IEC 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

				2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm <sup>2</sup> )	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	20.04.	KA			
				gepr./ appr.	26.04.11	AS			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
			Maßstab/ scale	Benennung/ title					
				Mounting rail outlet TS45 AMJ-S incl. AMJ-S Module Cat.6 <sub>A</sub> T568A					
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				 Maße/ dimensions: mm
				D	J00023A0205				
Änd./ rev. index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces					Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 3 von/ of 3	