

2200 Watt

5 Funktionen:
 Sprüheinrichtung
 Dampfstoss
 Vertikaldampf
 Trockenfunktion
 Selbstreinigung



Kratzfeste und leichtgängige Keramiksohle



**Dampfbügelautomat
 DB 3485**

 
- Kratzfeste Keramiksohle mit hervorragendem Gleitverhalten
- 5 Funktionen:
 - Sprüheinrichtung
 - Dampfstoss
 - Vertikaldampf
 - Trockenfunktion (Dampf kann abgeschaltet werden)
 - Selbstreinigungsfunktion (zuschaltbar)
- Stufenlose Temperaturregelung
- Stufenlose Dampfregelung
- Transparenter Wassertank
- Kabelzuführung über 360° Drehgelenk
- Kontrollleuchte
- Messbecher
- Spannungsversorgung: 220-240 Volt, 50/60 Hertz
- Leistungsaufnahme: 1800 - 2200 Watt
- Scratch-resistant ceramic sole plate with outstanding sliding behaviour
- 5 functions:
 - Spray device
 - Steam jet function
 - Vertical steam
 - Dry function (steam can be switched off)
 - Self-cleaning function (switchable)
- Variable temperatur control
- Continuous steam regulation
- Transparent water container
- Cable attached via 360° turnable joint
- Indicator light
- Measuring cup
- Power supply: 220-240 V, 50 Hz
- Power unit: 1800 - 2200 W



Trockenfunktion




Dampfstoss



Sprühfunktion



Selbstreinigung

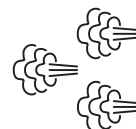

Vertikaler Dampfstoss

Farbe: Weiß/Blau
 Artikel-Nr.: 261 668
 Artikel EAN-Code: 4 006 160 616 682
 Exportkarton EAN-Code: 4 006 160 036 244
 VE: 6 Stück
 Palette:
 20"/40"/HQ Container: 4788 / 9828 / 11232

Abmessungen (ca. B x H x T) und Gewicht
 Gerät: 118 x 134 x 280 mm; 0,87 kg
 Verkaufskarton: 120 x 140 x 285 mm

Lieferbar ab: ab Lager

CTC Clatronic Int. GmbH
 Industriering Ost 40
 47906 Kempen
 Tel.: +49 (0) 21 52 / 20 06 0
 Fax: +49 (0) 21 52 / 20 06 19 99
info@clatronic.de
www.clatronic.com