

Sicherheits-Netztransformator

- EN 61558, VDE 0570
- Schutzart IP 00
- vorbereitet für Geräte d. Schutzkl. I / II
- vakuumvergossen
- Temperaturklasse t_a 70°C/B
- Zweikammer-Sicherheitswicklung
- Prüfspannung 4.000 V ac
- nicht kurzschlußfest

Gewicht 0,175 Kg
 kleinste Verpackungseinheit 10 St.




Safety-Transformer

- EN 61558, VDE 0570
- protection index IP 00
- prepared for class I / II equipment
- vacuum potted
- max. admissible ambient temp. 70°C
- 2 chamber safety-bobbin
- test voltage 4.000 V ac
- non-short-circuit proof

Befestigungsmöglichkeit mit Selbstschneideschrauben 2,9 x 9,5 mm

Additional fixing by self-tapping screws 2,9 x 9,5 mm

weight 0,175 Kg
 min. packaging unit 10 pieces

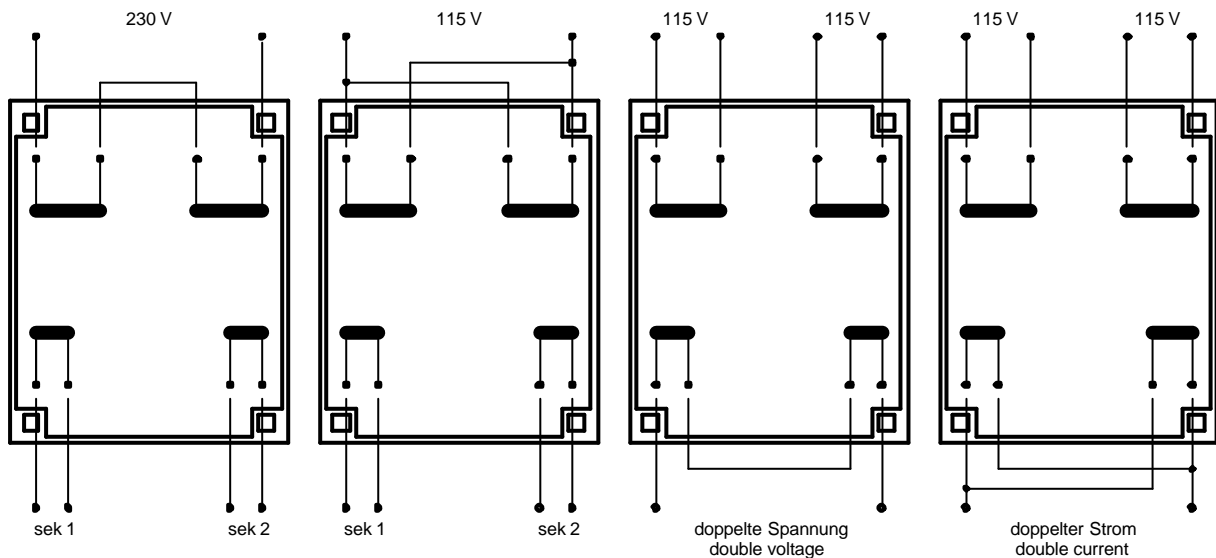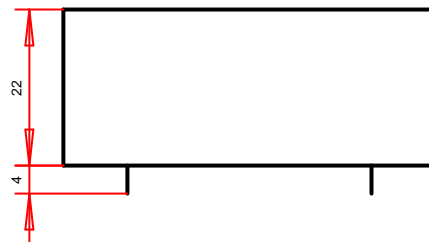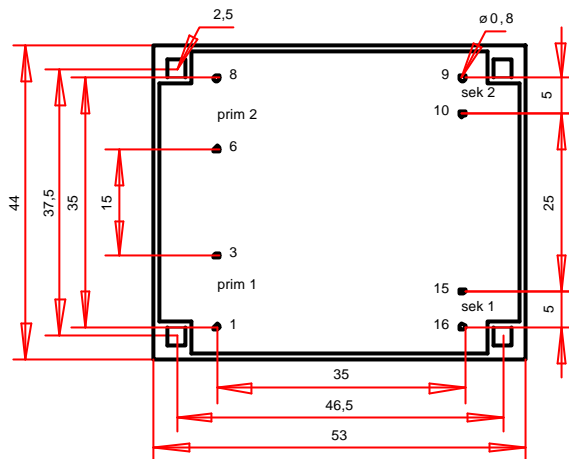

lieferbar ab Lager
 available from stock

| Primär V primary V | Stift pin | Sekundär V secondary V | Leerlaufspannung no-load voltage | Stift pin | Best.-Nr. ref. no. |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 2 x 115 V | 1-3 / 6-8 | 2 x 6 V je 500 mA | je 8,50 V | 9-10 / 15-16 | FL 6.12 |
| 2 x 115 V | 1-3 / 6-8 | 2 x 7,5 V je 400 mA | je 10,60 V | 9-10 / 15-16 | FL 6.15 |
| 2 x 115 V | 1-3 / 6-8 | 2 x 9 V je 333 mA | je 12,70 V | 9-10 / 15-16 | FL 6.18 |
| 2 x 115 V | 1-3 / 6-8 | 2 x 12 V je 250 mA | je 16,90 V | 9-10 / 15-16 | FL 6.24 |
| 2 x 115 V | 1-3 / 6-8 | 2 x 15 V je 200 mA | je 21,20 V | 9-10 / 15-16 | FL 6.30 |
| 2 x 115 V | 1-3 / 6-8 | 2 x 18 V je 166 mA | je 25,40 V | 9-10 / 15-16 | FL 6.36 |

abweichende Primär- oder Sekundärspannungen auf Anfrage
 different primary or secondary voltage on request