

Cyklorádio BR28



Obj. č.: 109 31 77

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto přenosného cyklo rádia.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Toto rádio je vhodné jak na kola, koloběžky, kočárky apod., které snadno namontujete na trubky o průměru 12 – 34 mm. Bajonetové nasazování a odnímání rádia zamezuje zcizení. Rádio je vybaveno integrovanou anténou a automatickým doladováním stanic v případě ztráty signálu. Disponuje dvěma vstupy pro připojení MP3 úložiště. USB vstup typu A, do kterého můžete připojit USB flashdisk nebo slot na SD karty.

Rádio je napájeno lithiovým akumulátorem. Akumulátor je možné nabíjet pomocí přiloženého USB kabelu, který je součástí balení. Nabíjení je indikováno pomocí LED kontrolky.

Rozsah dodávky


- Rádio
- Lithiový akumulátor
- USB nabíjecí kabel
- Návod k obsluze

Vlastnosti

- Integrovaná anténa
- USB zásuvka
- USB kabel
- Slot na SD karty
- LCD-displej s podsvícením
- Automatické vyhledávání stanic
- Manuální ladění stanic
- Hodiny
- Voděodolný
- Rychloupínací držák
- Li-Ion akumulátor (800 mAh, 3,7 V)

Popis a ovládací prvky

1. LCD
2. USB slot
3. SD slot
4. Tlačítko UHR
5. Tlačítko MIN
6. Tlačítko STUNDE
7. Tlačítko UP
8. Tlačítko DOWN
9. Tlačítko ZEIT
10. Tlačítko PLAY/PAUSE
11. Tlačítko Sender ▼
12. Tlačítko Sender ▲
13. Reprodukční
14. Šroub přihrádky akumulátoru
15. Ovládání hlasitosti
16. Rychloupínací držák
17. Přepínač funkcí
18. Nabíjecí LED kontrolka

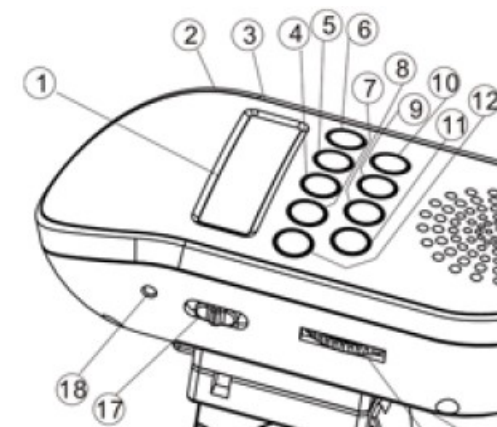

Uvedení do provozu

- Výrobek je napájen Li-Ion akumulátorem
- Pomocí vhodné mince povolte šroub přihrádky akumulátoru (14) a kryt odstraňte.
- Poté vložte akumulátor do přihrádky a ujistěte se o správné poloze vůči kontaktům.
- Kryt opětovně uzavřete a šroub (14) dotáhněte.
- Jednu stranu přiloženého USB kabelu připojte do USB portu (2) a druhý konec do vhodného USB napájecího zdroje, např. PC či jiného napájecího adaptéru, akumulátor se začne nabíjet, což je indikováno červenou LED kontrolkou (18).
- Jakmile je akumulátor nabitý, kontrolka se rozsvítí zeleně.
- Pokud rádio delší dobu nebudete používat, vyndějte z něho akumulátor.

Montáž na kolo

- Rádio připevněte k levé nebo pravé straně říditka kola. Vyšroubujte šrouby držáku co nejvíce a rozevřete držák, nasadte jej na říditka, otevřená část držáku by měla směřovat k přednímu kolu, mezi držákem a trubkou říditek by měla být gumová podložka, která zajišťuje jak pevné připojení, tak brání před poškrábání povrchové úpravy říditek držákem samotným.
- Držák opětovně uzavřete a šroub dotáhněte.
- Nasadte do držáku rádio až uslyšíte znatelné zacvaknutí.

- Pro sundání rádia z držáku stiskněte postranní západku a rádio vysuňte z držáku.

Obsluha rádia

- Přepínač funkcí (17) přepněte do polohy Radio. Na displeji (1) se zobrazí aktuální rozhlasová stanice.
- Hlasitost rádia nastavte na požadovanou úroveň.
- Pomocí tlačítek Sender ▲ (11) nebo Sender ▼ (12) zvolte požadovanou rozhlasovou stanici.
- Jemnější doladění rozhlasové stanice provedete delším podržením tlačítka Sender ▲ (11) nebo Sender ▼ (12).

Přehrávání z USB/SD

- Přepínač funkcí (17) přepněte do polohy USB/SD, na displeji se zobrazí čas.
- Připojte do USB nebo SD slotu médium s MP3 skladbami, které chcete přehrávat a pomocí tlačítka PLAY/PAUSE (10) přehrávání spustíte nebo přerušíte. Stisknutím tlačítka UP (7) přejdete k následující skladbě a stisknutím tlačítka DOWN (8) ke skladbě předchozí.

Zobrazení času

- V režimu rádia je na displeji zobrazena aktuálně naladěná rozhlasová stanice. Chcete-li zobrazit čas, je třeba stisknout tlačítko UHR (4), čas zůstane na displeji po dobu 3 sekund.

Nastavení času

- Hodiny mají 24-hodinový formát. Stiskněte tlačítko ZEIT (9). Čas nastavíte tlačítky STUNDE (6) a MINUTE (5). Pro ukončení nastavení opětovně stiskněte tlačítko ZEIT (9).

Podsvícení displeje

- Stisknutím jakéhokoliv funkčního tlačítka dojde k rozsvícení displeje, to automaticky po uplynutí 3 sekund zhasne.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do cyklorádia. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/06/2023