
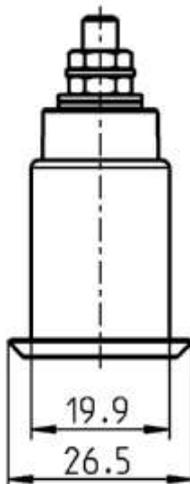
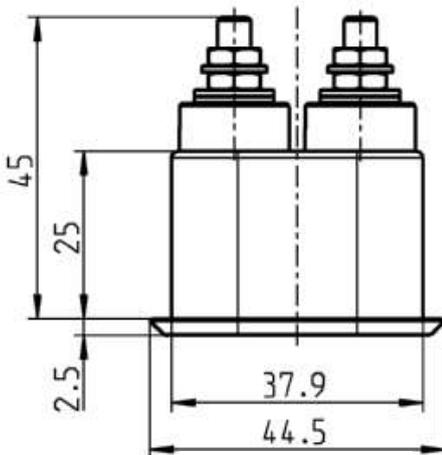


Datenblatt / Datasheet

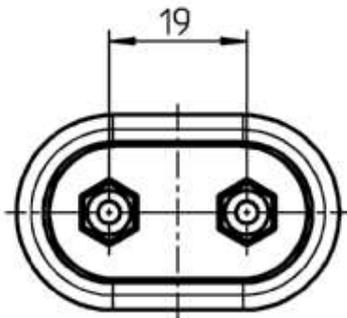

Metall-Geräte-Einbaustecker mit seitl. Schutzleiter
Für Heissgeräte bis 200 °C Dauergebrauchstemperatur,
kurzfristig bis 300°C.

Metal appliance plug for building in. For appliances with constant working temperatures up to 200°C, short dated up to 300°C. With lateral protective contact system.

Typ: 344.1 Art.Nr. 344009
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16A
Rated current:

Bauart: Früher DIN 49 490
According to: Sformer DIN 49490

Schutzart: IP XX
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: Steatit
Carrying parts: ceramic

Gehäuse: Metall
Cover: Plated Metal

Approbationen: Keine
Certified by: none

Anmerkung: —
Annotation:

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Nein
Ce Marking: No

Altgeräterichtlinie: Nicht zutreffend
WEEE: Not applicable