


TS01 riasztós ajtókitámasztó

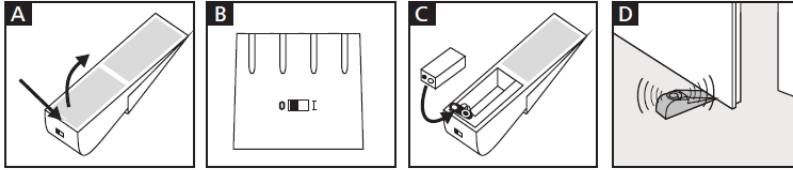

Használati útmutató

Műszaki adatok

	9	—
Tápfeszültség:	V	--- egyen
Áramfelvétel:		max. 200 mA
Tápellátás:	9 V-os elem (6LR61)	
A riasztás hangereje:	kb. 100 dB(A)	

⚠ Biztonsági tudnivalók

Figyelem! Nagyon nagy a riasztás hangereje! Ne használja a füle közelében.

A készülék és az elemek nem valók gyerekek kezébe.

A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.

Az elemet nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy tűzbe dobni. Nem szabad tölteni sem. Robbanásveszély áll fenn!

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, vegye ki belőle az elemet.

Ne torlaszolja el a vészkijáratokat.

Használat

Nyissa fel a készülék alján lévő elemtartó fedelét [A].
Tolja a 0/I-kapcsolót balra "0" [B].

Csatlakoztasson egy 9 V-os elemet (lehetőleg alkáli típus) [C].

Rakja be az elemet a készülékbe, és zárja le bepattanásig az elemtartó fedelét.

Rakja az ajtókitámasztót a biztosítandó ajtó elé. Az ék hegyének pontosan az ajtó alá kell passzolnia [D].

Állítsa az ajtókitámasztó kapcsolóját az "I" állásba. Mintegy 10 másodperc késleltetéssel a riasztás élesítve lesz.

Ajtónyitási kísérletkor a fémlemez lenyomódik, és azonnal kiváltja a riasztást. Az ajtót az ék reteszeli.

Tolja a kapcsolót a "0" állásba a riasztási hangjelzés megszakítása céljából.

Ha a távollétében is biztosítani akarja az ajtót, rakja az élesre állított kitámasztót a résnyire nyitva hagyott ajtó mögé, majd húzza be maga mögött az ajtót.

Alkalmanként tesztelje az ajtókitámasztót úgy, hogy röviden lenyomja a fémlemezt. Ha gyenge a riasztási hangjel, cserélje ki az elemet.

⚠ Elővigyázat

A csomagolóanyagokat és az elhasznált elemeket és készüléket nem szabad kidobni, hanem újrahasznosításba kell juttatni. A legközelebbi illetékes gyűjtőhelyről tájékozódjon a helyi hatóságoknál.