

DC BRUSHLESS FAN QC4010B12H




CC-4010 SERIES

FEATURES

SIZE:	40×40×10 mm
BEARING TYPE:	BALL , SLEEVE & ONE BALL & ONE SLEEVE BEARING
IMPELLER:	PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL 94V-0
FRAME:	PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL 94V-0
WEIGHT:	15(g)

PERFORMANCE & DIMENSIONS

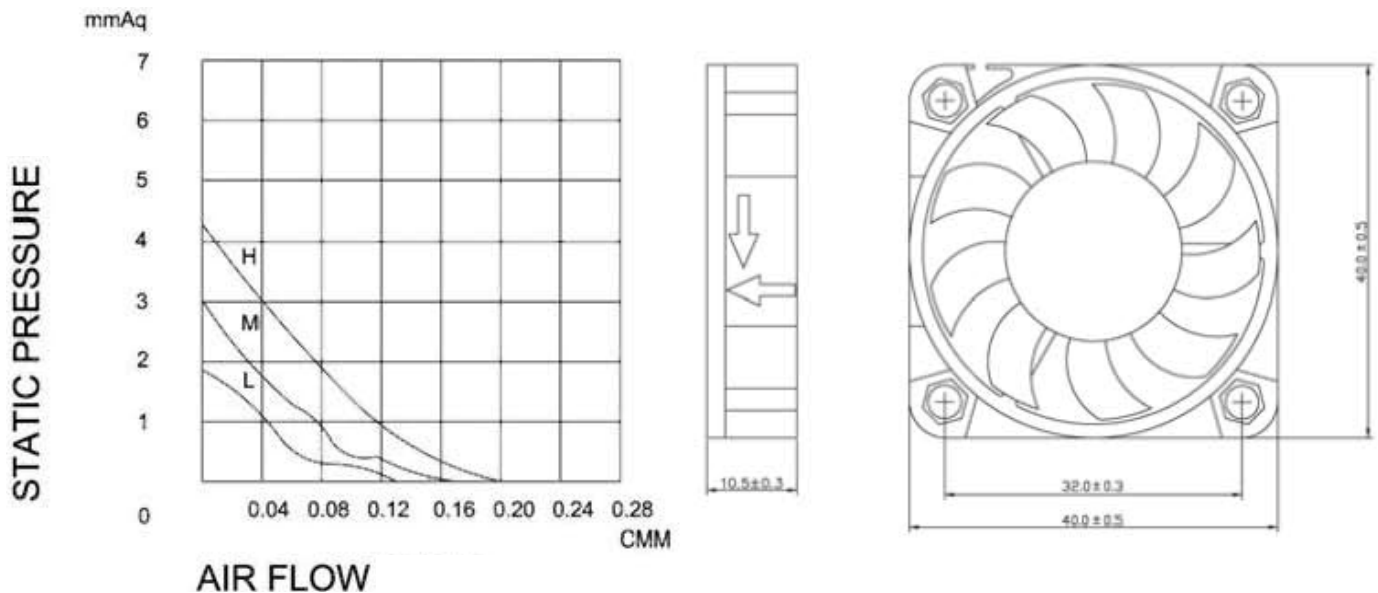

Nennspannung: 12 VDC

Stromaufnahme: 0.09 A

Leistungsaufnahme: 1.08 W

Umdrehungen: 6500 /min

Volumenstrom: 12.23 m³/h

Geräuschpegel: 33.5 dBA

Lagerungsart: 2 Kugellager

Typische Lebensdauer: 60000 h (25°C)

Material: Glasfaserverstärktes Plastik UL 94V-0

Prüfzeichen: UL, CUL, TÜV, CE

Gewicht: 15 g