

Technical information 3608

SE

Endast för inomhusbruk.

Timern passar till alla Konstsmide LED slingor med inomhustransformatorer.

Max 24V AC, 1A vilket motsvarar 400 LED.

Timern har 3 funktioner:

- Timer = På 6 timmar / Av 18 timmar
- ON = Kontinuerligt sken, 24 timmar
- OFF = AV

DE

Nur zum Gebrauch im Innenbereich.

Der Timer passt für alle Konstsmide LED Lichterketten mit Innentransformator, bis zu 400 LED, max. 24V AC, 1A.

Der Timer hat drei Funktionen:

- Timer = AN 6 Stunden / AUS 18 Stunden
- ON = Dauerlicht, 24 Stunden
- OFF = AUS

GB

For indoor use only.

The timer fits all Konstsmide LED light sets with indoor transformers.

Max 24V AC, 1A equivalent to 400 LED.

The timer has three functions:

- Timer = ON 6 hours / OFF 18 hours
- ON = Continuous light, 24 hours
- OFF = OFF

FI

Ainoastaan sisäkäyttöön.

Ajastin sopii kaikille Konstsmide LED valosarjoille joissa on sisämuuntaja.

Max 24V AC, 1A eli max 400 LED.

Ajastimessa on kolme toimintoa:

- Timer= Päällä 6 tuntia / pois päältä 18 tuntia
- ON = Jatkuvasti päällä, 24 h
- OFF = Pois päältä

FR

Uniquement à l'intérieur.

La minuterie convient à toutes guirlandes LED de Konstsmide avec transformateur intérieur. jusqu'à 400 LED, max. 24V AC, 1A.

La minuterie a trois fonctions :

- Timer = MARCHE 6 heures / ARRET 18 heures
- ON = éclairage permanent, 24 heures
- OFF = ARRET

DK

Godkendt til indendørs brug.

Timeren passer til alle Konstsmide LED lyskæder med indendørs transformatorer.

Max 24V AC, 1A hvilket modsvarer 400 LED.

Timern har 3 funktioner:

- Timer = Tændt 6 timer / slukket 18 timer
- ON = Kontinuerligt lys, 24 timer
- OFF = Slukket

NO

Kun innendørs.

Timeren passer til alle Konstsmide LED lysstrenger med innendørs transformatorer.

Maks 24V AC, 1A som tilsvarer til 400 LED.

Timeren har tre funksjoner:

- Timer = PÅ 6 timer / AV 18 timer
- ON = Lyser kontinuerlig i 24 timer
- OFF = OFF

NL


Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

De timer past op alle Konstsmide LED lichtsnoeren met binnentrafo.

Max 24V AC, 1A is gelijk aan vermogen van 400 LED.

De timer heeft 3 functies:

- Timer = ON 6 uur / OFF 18 uur
- ON = permanent licht, 24 uur
- OFF = OFF

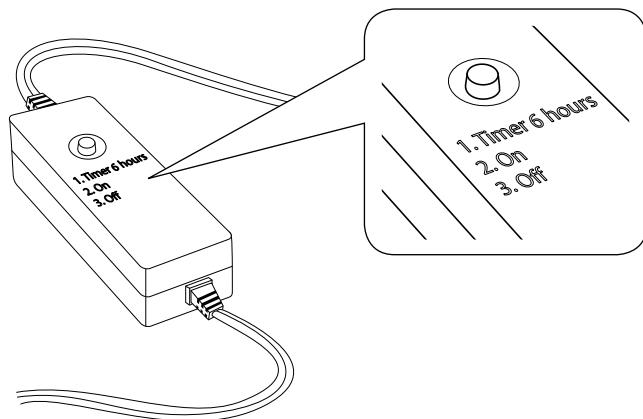

Technical information 3608

PL

Wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Wyłącznik czasowy obsługuje wszystkie zestawy świetlne LED Konstsmide z transformatorami wewnętrznymi.

Maks. 24V AC, 1A odpowiada 400 diodom LED.

Wyłącznik czasowy ma trzy funkcje:

- Wyłącznik czasowy = WŁ. 6 godzin / WYŁ. 18 godzin
- WŁ. = świecenie ciągłe, 24 godziny
- WYŁ. = WYŁ.

ES


Unicamente para uso interior!

El temporizador funciona con todos los juegos de luces LED Konstsmide con transformador interno.

Máx. 24V CA, 1A equivalente a 400 LED.

El temporizador tiene tres funciones:

- Temporizador = ENCENDIDO 6 horas / APAGADO 18 horas
- ENCENDIDO = Luz continua, 24 horas
- APAGADO = APAGADO

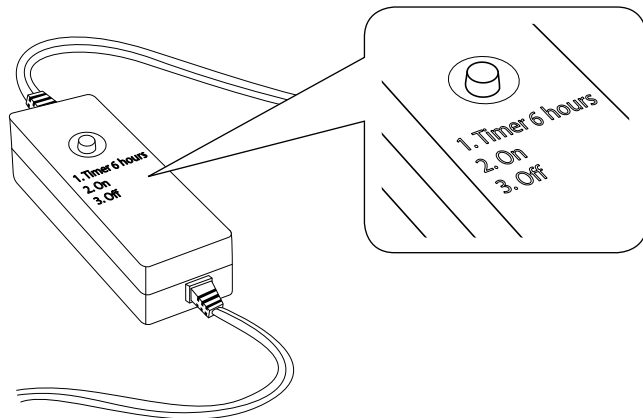

IT

Esclusivamente per uso interno.

Il timer è idoneo per tutti i set di luci al LED Konstsmide con trasformatori per uso interno.

Max 24V AC, 1A equivalente a 400 LED.

Il timer ha tre funzioni:

- Timer = ON 6 ore / OFF 18 ore
- ON = Luce continua, 24 ore
- OFF = OFF (spento)

CZ

Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

Časovač je vhodný pro všechna LED svítidla Konstsmide s krytým transformátorem.

Max. 24V stř., 1A odpovídá 400 LED.

Časovač má tři funkce:

- Časovač = ZAP. 6 hodin / VYP. 18 hodin
- ZAP. = Trvalé svícení, 24 hodin
- VYP. = Zařízení vypnuto

SK

Iba na použitie vo vnútri.

Časovač je vhodný pre všetky LED svietidlá Konstsmide s transformátormi pre vnútorné použitie.

Max 24V str., 1 A odpovedá 400 LED.

Časovač má tri funkcie:

- Časovač = ZAP. 6 hodín / VYP. 18 hodín
- ZAP. = Trvalé svietenie, 24 hodín
- VYP. = Zariadenie vypnuté

HU

Kizárólag belső használatra alkalmas.

Az időzítő minden beltéri átalakítóval ellátott Konstsmide LED-es lámpakészlethez használható.

Max. 24V AC feszültség, 1A áramerősség 400 LED-et lát el.

Az időzítőnek 3 funkciója van:

- Időzítő (Timer) = 6 órára bekapcsol / 18 órákikapcsol
- BE (ON) = Folyamatosan világít, 24 órán keresztül
- KI (OFF) = Ki van kapcsolva

RO

Pentru uz interior.

Temporizatorul poate fi folosit cu toate ghirlandele luminoase LED de la Konstsmide cu transformator pentru interior.

Maxim 24V AC, 1A echivalentul a 400 LED-uri.

Temporizatorul are trei functiuni:

- Temporizator = Aprins 6 ore / Stins 18 ore
- ON = Aprins, iluminare constanta 24 ore
- OFF = Stins

RU

Только для использования внутри помещений.

Этот таймер может использоваться в комплекте со всеми светодиодными световыми приборами марки Konstsmide с трансформаторами предназначенными для установки крытый.

Максимальное напряжение 24 В (перем.), сила тока 1 А. Эквивалентно 400 светодиодам.

Таймер имеет три встроенные функции:

- Timer = ВКЛ. 6 часов / ВЫКЛ. 18 часов
- ON = непрерывный свет, 24 часа
- OFF = ВЫКЛ.