


Datenblatt / Data Sheet



Aluminium-Leuchtenprofil BARdolino FourSide Aluminium luminaire profile BARdolino FourSide

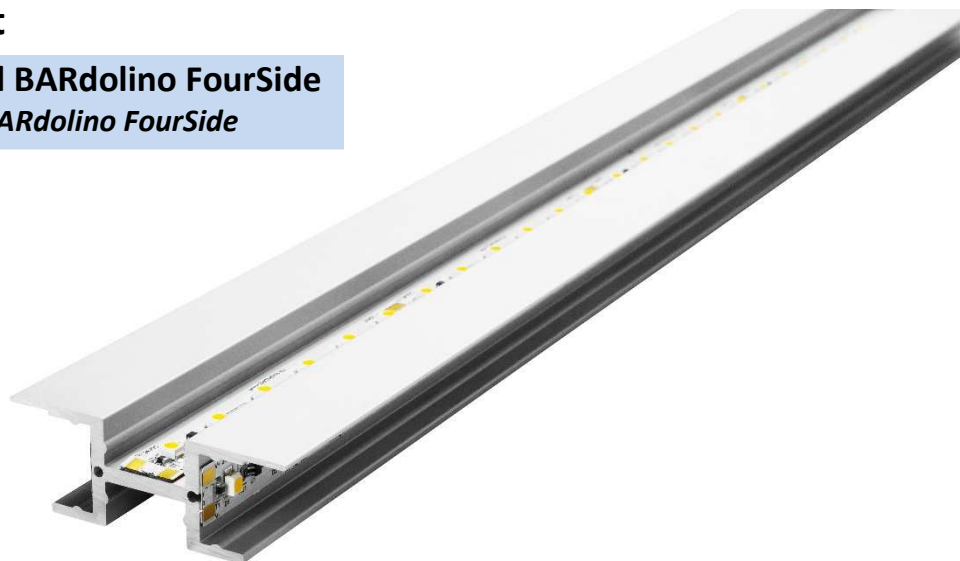

1. Aluminium Montageprofil / Aluminium installation profile

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics			
CE-Artikelnummer / CE item no.	1275419	-	-	-
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	62399541	62399542	62399543	62399545
Länge / Length	1m*	2.01m*	3.02m*	5.03m*
Material / Material	Eloxiertes Aluminium / Anodized aluminium EN AW 6060 ; E6/C0 (EV1)			
Abmessung / Dimension	51mm x 18.6mm			
Beschreibung / Description	<ul style="list-style-type: none"> • Universell verwendbar - Abstrahlung des LED-Streifens zu allen Seiten möglich For universal use - light emission of LED strip possible to all sides • Wärmeleitend Heat dissipating 			

Abmessungen / Dimensions

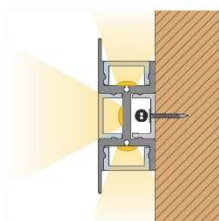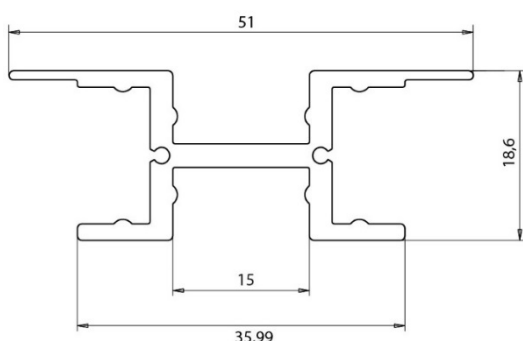

Wandmontage mit Befestigungsprofil
 oder Halter
wall mounting with mounting profile or clip



Montage mit Seilabhängung
ceiling light with suspension



Deckenmontage mit Befestigungsprofil
 oder Halter
ceiling mounting with mounting profile or clip



2. Kunststoffabdeckungen / Plastic covers

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics	
CE-Artikelnummer / CE item no.	-	-
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	6239930X*	6239940X*
Ausführung / Version	opalweiß / frosted	klar / clear
Transmissionsgrad / Transmittance	65%	87%
Abmessung BxH / Dimensions WxH	14.8 x 8mm	
Brandschutzklasse / Fire protection class	B2 (DIN4102)	
Beschreibung / Description	•Für einen besseren Schutz des LED Streifens/ For a better protection of the LED stripes •Opal: Für bessere homogene Lichtverteilung / Frosted: For better homogeneous light distribution	

CE-Artikelnummer / CE item no.	-	-
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	6239933X*	6239934X*
Ausführung / Version	klar, 30° Linse clear, 30° lens	natur, 30° Linse (frosted) natural, 30° lens (frosted)
Transmissionsgrad / Transmittance	87%	65%
Abmessung BxH / Dimensions WxH	14.8 x 10.9mm	
Brandschutzklasse / Fire protection class	B2 (DIN4102)	
Beschreibung / Description	•30°-Abdeckung: Lichtbündelung / 30° lens: light focussing	

*X=Längenangabe/Length:

1△1m / 2△2.01m / 3△3.02m / 5△5.03m



*Bitte beachten Sie, daß sich die Werkstoffe

Aluminium und PMMA bei einer Temperaturänderung

unterschiedlich stark ausdehnen können. Bei einer Temperaturänderung von 20°C kann die Ausdehnungsdifferenz bis zu 1,2mm betragen! Dies stellt keinen Produktmangel dar, sondern ist ein normaler physikalischer Vorgang.

Please note that the materials aluminum and PMMA can expand when the temperature changes vary greatly. With a temperature change of 20 °C the expansion difference can be up to 1.2 mm! This is no deficiency of the product but a normal physical process.

3. Endkappenset / End caps set

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics	
CE-Artikelnummer / CE item no.	1275420	
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	62399546	
Abmessung / Dimension	36mm x 18.6mm	
Bemerkung / Note	2 x Endkappen + 4 Schrauben / 2 x end caps + 4 screws	

4. Aluminium Abdeckung ; Befestigungsprofil / Aluminium cover ; fixture profile

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics			
CE-Artikelnummer / CE item no.	-	-	-	-
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	62399321	62399322	62399323	62399325
Länge / Length	1m	2.01m	3.02m	5.03m
Beschreibung / Description	Zur Abdeckung von z.B Einspeisung oder Touch-Dimmer ; zur Montage der Deckenabhangung Useable to cover e.g. feed-in or touch dimmer ; to mount ceiling installation			





5. Halter / Holder

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
CE-Artikelnummer / CE item no.	-
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	62399934
Beschreibung / Description	2 x Halter 5 cm inkl. 2 Schrauben + Dübel ; zur Montage (Aufstecken) des Profils <i>2 x bracket incl. 2 screws + dowels ; for mounting (clip in) of profile</i>

6. Set Deckenabhängung / Ceiling installation set

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
CE-Artikelnummer / CE item no.	-
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	65400100
Lieferumfang / Included in delivery	2xDrahtseil 150cm M4-Gewinde, 2xDeckenhalter <i>2xwire cable 150cm M4 thread, 2xceiling bracket</i>
Beschreibung / Description	Zur Deckenmontage des Profils als Pendelleuchte <i>For ceiling installation as pendant light</i>

