



Schnell und präzise

Optimierte Schneidengeometrie sorgt für schnelles und präzises Arbeiten

Fast and precise

Optimized cutting geometry ensures fast and precise work

Rápido y preciso

La geometría optimizada de los filos permite trabajar de forma rápida y precisa

Optimale Bohrmehlförderung

durch spezielle Spiralnutgeometrie

Optimal drilling dust transport

with special spiral flute geometry

Eliminación óptima de los detritos

gracias a la geometría especial de la ranura en espiral

Für harte Materialien

Selbst der härteste Granit und Marmor lässt sich dank der Hartmetall-Platte exakt bohren

For hard materials

Even the hardest granite and marble can be drilled accurately thanks to the carbide plate

Para materiales duros

Permite incluso la perforación del granito y del mármol más resistente gracias a su placa de metal duro



**D Hartmetall-Granitbohrer,
DIN ISO 5468**
Einsatzbereich:

Spezialbohrer zum Dreh- und Schlagbohren von Granit und Marmor. Durch spezielle Bohrer-geometrie und Hartmetall-Platte sehr gut geeignet zum Bohren von allen Granitsorten - auch in den härtesten.



Präzise
Precise
Preciso



Schneller Bohrfortschritt
Fast drilling progress
Avance de perforación rápido



Stabil
Stable
Estable

**E Tungsten carbide granite drill
bits DIN ISO 5468**
Range of application:


Special drill bits for rotary and percussion drilling of granite and marble. Extremely suitable for drilling all granite types with special drill bit geometry and carbide plate - even the hardest of granite.

**E5 Broca de metal duro para grani-
to, DIN ISO 5468**
Ámbito de aplicación:


Broca especial para el taladrado rotativo y a percusión de granito y mármol. Gracias a la geometría especial de la broca y la placa de metal duro es muy adecuada para taladrar cualquier tipo de granito, incluso los más duros.



Spezialbohrer
special drill bit
broca especial

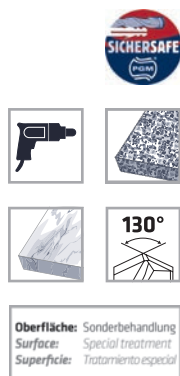

Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

d1 mm	d1 inch	l1 mm	l2 mm	d2	Code 257 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
4,00	5/32	75	39		0025700400100	1	10
5,00	3/16	85	39		0025700500100	1	10
6,00	15/64	100	54		0025700600100	1	10
8,00	5/16	120	80		0025700800100	1	10
10,00	3/8	120	80		0025701000100	1	10
12,00	15/32	150	90	10,00	0025701200100	1	10
14,00	9/16	150	90	10,00	0025701400100	1	10

Profi Granit PG 5


5-tlg. / 5-pcs. / 5-unid.
Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico
Art.-Nr. 0025700005100

Ø mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
---------	---

Profi Granit

Ø 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00	1
-------------------------------------	---

⁽¹⁾ Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro