



Schnell und präzise

Optimierte Schneidengeometrie sorgt für schnelles und präzises Arbeiten

Fast and precise

Optimized cutting geometry ensures fast and precise work

Rápido y preciso

La geometría optimizada de los filos permite trabajar de forma rápida y precisa

Optimale Bohrmehlförderung
durch spezielle Spiralnutgeometrie

Optimal drilling dust transport
with special spiral flute geometry

Eliminación óptima de los detritos
gracias a la geometría especial de la ranura en espiral

Für harte Materialien
Selbst der härteste Granit und Marmor lässt sich dank der Hartmetall-Platte exakt bohren

For hard materials
Even the hardest granite and marble can be drilled accurately thanks to the carbide plate

Para materiales duros
Permite incluso la perforación del granito y del mármol más resistente gracias a su placa de metal duro



**D Hartmetall-Granitbohrer,
DIN ISO 5468**
Einsatzbereich:

Spezialbohrer zum Dreh- und Schlagbohren von Granit und Marmor. Durch spezielle Bohrer-geometrie und Hartmetall-Platte sehr gut geeignet zum Bohren von allen Granitsorten - auch in den härtesten.



Präzise
Precise
Preciso



Schneller Bohrfortschritt
Fast drilling progress
Avance de perforación rápido



Stabil
Stable
Estable

**E Tungsten carbide granite drill
bits DIN ISO 5468**
Range of application:


Special drill bits for rotary and percussion drilling of granite and marble. Extremely suitable for drilling all granite types with special drill bit geometry and carbide plate - even the hardest of granite.

**E5 Broca de metal duro para grani-
to, DIN ISO 5468**
Ámbito de aplicación:


Broca especial para el taladrado rotativo y a percusión de granito y mármol. Gracias a la geometría especial de la broca y la placa de metal duro es muy adecuada para taladrar cualquier tipo de granito, incluso los más duros.



Spezialbohrer
special drill bit
broca especial

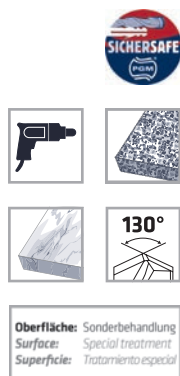

Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

| d1 mm | d1 inch | l1 mm | l2 mm | d2 | Code 257 Art.-Nr. | Inh. Cont. |  |
|----------|------------|----------|----------|-------|----------------------|---------------|---|
| 4,00 | 5/32 | 75 | 39 | | 0025700400100 | 1 | 10 |
| 5,00 | 3/16 | 85 | 39 | | 0025700500100 | 1 | 10 |
| 6,00 | 15/64 | 100 | 54 | | 0025700600100 | 1 | 10 |
| 8,00 | 5/16 | 120 | 80 | | 0025700800100 | 1 | 10 |
| 10,00 | 3/8 | 120 | 80 | | 0025701000100 | 1 | 10 |
| 12,00 | 15/32 | 150 | 90 | 10,00 | 0025701200100 | 1 | 10 |
| 14,00 | 9/16 | 150 | 90 | 10,00 | 0025701400100 | 1 | 10 |

Profi Granit PG 5


5-tlg. / 5-pcs. / 5-unid.
Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico
Art.-Nr. 0025700005100

| Ø mm | Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾ |
|---------|---|
|---------|---|

Profi Granit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ø 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00 | 1 |
|-------------------------------------|---|

⁽¹⁾ Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro