


BK | SAT | RG11 CATV | SAT | RG11

basic-line

- für Erdverlegung im Leerrohr geeignet
- degressive Metereinteilung
- physikalisch geschäumtes Dielektrikum
- Farbe: schwarz
- suitable for underground installation in a ductwork for cables
- jacket marked with degressive metering
- physically-foamed dielectric
- color: black

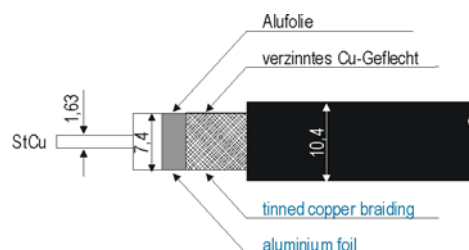

Artikel Article	SKB 11-01	SKB 11-03
--------------------	-----------	-----------



Artikelnummer Part No.	SKB01101	SKB01103
Verpackungseinheit Packing unit	2 x 100 m Ring 2 x 100 m ring	300 m Holztrommel 300 m on a wooden drum

Technische Daten Technical specifications



Innenleiter Inner conductor	StCu-Draht, 1,63 mm Durchmesser StCu wire, 1.63 mm diameter	Dämpfung 5 MHz Attenuation at 5 MHz	1,01 dB / 100 m
Dielektrikum Dielectric	physikalisch geschäumt 7,4 mm Durchmesser physically foamed 7.4 mm diameter	Dämpfung 47 MHz Attenuation at 47 MHz	4,86 dB / 100 m
Schirmung Screening	Alufolie und verzinnertes Cu-Geflecht Alum. foil and tinned copper braiding	Dämpfung 200 MHz Attenuation at 200 MHz	7,60 dB / 100 m
Außenmantel-Durchmesser Jacket diameter	PE, 10,4 mm Durchmesser PE, 10.4 mm diameter	Dämpfung 500 MHz Attenuation at 500 MHz	11,26 dB / 100 m
Geflecht Braiding	96 x 0,15 mm	Dämpfung 1000 MHz Attenuation at 1000 MHz	15,65 dB / 100 m
Wellenwiderstand Impedance	75 Ohm	Dämpfung 1750 MHz Attenuation at 1750 MHz	20,97 dB / 100 m
Rückflussdämpfung (862/2050 MHz) Return loss (862/2050 MHz)	≥ 20 dB/≥ 12 dB	Dämpfung 2050 MHz Attenuation at 2050 MHz	22,67 dB / 100 m
Biegeradius einmalig mehrmalig Bending radius single multiple	44,5 mm 115 mm	Dämpfung 2200 MHz Attenuation at 2200 MHz	24,64 dB / 100 m
		Schirmungsmaß Screening factor	30...1000MHz: >90 dB 1000...2000MHz: >85 dB 2000...3000MHz: >80 dB

* Planung mit AND-Software siehe Seite 197/Planing with AND software see page 197

Lieferbares Zubehör Available accessories	Artikel Article
F-Stecker F connectors	Schraubtype:CFS 7-02 (siehe Seite 160), Crimptype: CFS 7-00 (siehe Seite 161) Screw type: CFS 7-02 (see page 160), crimp type: CFS 7-00 (see page 161)
Montagewerkzeug Assembly tools	BWZ 2-00, BWZ 3-00, BWZ 4-01 (siehe Seite/see page 164)
Wasserschutzhülle, Neopren Water protection sleeve, neopren	SZU 11-01 (siehe Seite/see page 137)

